


エスロンHTDV継手

食器洗浄機など厨房から的高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄機など建物から的高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

規 格


ソケット〈DS〉

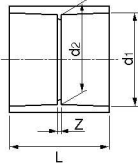

単位:mm

呼び径	d1	d2	Z	L	品番
20	26.25	25.85	3	39	HEDS20
25	32.25	31.85	3	39	HEDS25
40	48.30	47.80	3	47	HEDS40
50	60.35	59.75	3	53	HEDS50


90°エルボ〈DL〉

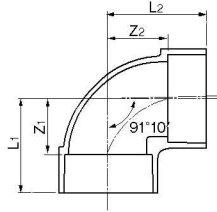

単位:mm

呼び径	Z1	Z2	L1	L2	品番
20	16	16	34	34	HEDL20
25	19	19	37	37	HEDL25
40	27	27	49	49	HEDL40
50	33	33	58	58	HEDL50
50×40	26	32	51	54	HEDL501


90°大曲りエルボ〈LL〉

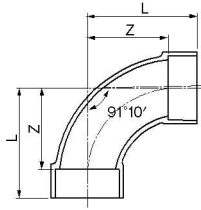

単位:mm

呼び径	Z	L	品番
50	66	91	HELL50


45°エルボ〈45L〉

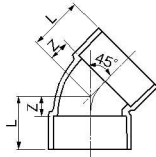

単位:mm

呼び径	Z	L	品番
40	14	36	HE4L40
50	18	43	HE4L50


90° Y〈DT〉

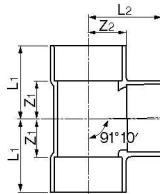

単位:mm

呼び径	Z1	Z2	L1	L2	品番
40	27	27	49	49	HEDT40
50	34	34	59	59	HEDT50
50×40	27	33	52	55	HEDT501


排水用バルブソケット〈VS〉

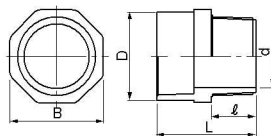

単位:mm

呼び径	d	D	ℓ	L	B	ねじ部呼び	品番
40	39.0	54	27	59	56	R1½	HEDVS40
50	51.0	67	30	70	67	R2	HEDVS50

90°大曲りY〈LT〉

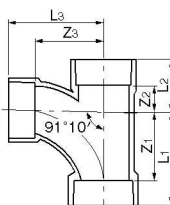

単位:mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番
40	52	23	52	74	45	74	HELT40
50	66	26	66	91	51	91	HELT50
50×40	52	23	57	77	48	79	HELT501