


# エスロカットのラインナップ

## ■ユニオン継手

単位：mm

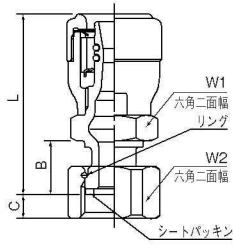

品番	呼び径	PEX	PB	L	B	C	W1	W2	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHF10	10×G1/2	●	●	55.2	17.2	7.5	24	27	96(24×4)	3,510
KHF13	13×G1/2	●	●	57.3	17.2	7.5	24	27	80(20×4)	3,510
KHF13Z	13×G3/4	●	●	58.1	18.0	8.5	30	32	96(16×6)	3,510
KHF16	16×G1/2	●	●	60.8	17.2	7.5	27	27	48(12×4)	4,100
KHF16Z	16×G3/4	●	●	61.6	18.0	8.5	30	32	72(12×6)	4,100
KHF20	20×G3/4	●	●	60.35	18.0	8.5	—	32	54(9×6)	5,250
KBF16	16×G1/2	●	●	60.8	17.2	7.5	27	27	48(12×4)	4,100
KBF16Z	16×G3/4	●	●	61.6	18.0	8.5	30	32	72(12×6)	4,100
KBF20	20×G3/4	●	●	60.35	18.0	8.5	—	32	54(9×6)	5,250


※シートパッキンの材質はノンアスベストです。 ※ねじ部は付属のシートパッキンで止水します。  
 ※ねじの締め過ぎにご注意ください。シートパッキンが破損するおそれがあります。

## ●PB(呼び径16、20)



## ■給水栓エルボ


単位：mm

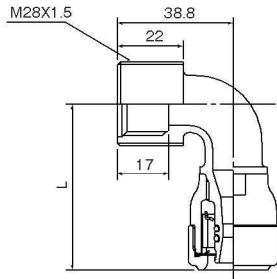

品番	呼び径	PEX	PB	L	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHWL10	10×Rp1/2	●	●	53.4	48(8×6)	2,780
KHWL13	13×Rp1/2	●	●	55.5	40(10×4)	2,930

## ■座付き給水栓エルボ

単位：mm

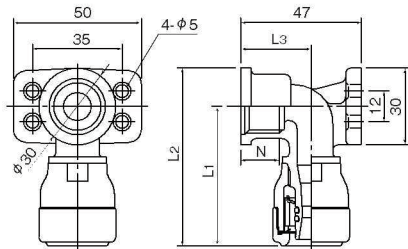

品番	呼び径	PEX	PB	L1	L2	L3	N	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHWL10Z	10×Rp1/2	●	●	52.4	67.40	30.0	15.0	48(12×4)	3,070
KHWL13Z	13×Rp1/2	●	●	54.5	69.50	27.5	15.0	48(12×4)	3,370
KHW16Z2	16×Rp3/4	●	●	58.1	75.85	27.5	16.5	32(8×4)	3,470
KBW16Z2	16×Rp3/4	●	●	58.1	75.85	27.5	16.5	32(8×4)	3,470


## ●PB(呼び径16)

※図面の数値は呼び径10、13の数値です。呼び径16については承認図をご参照ください。



## ■台付き給水栓エルボ

単位：mm

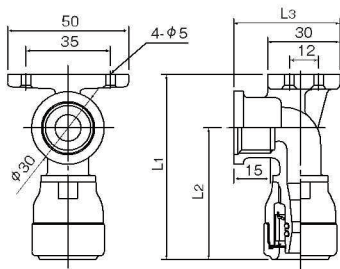

品番	呼び径	PEX	PB	L1	L2	L3	梱包数 (個)	価格 (円/個)
KHWL10D	10×Rp1/2	●	●	74.4	52.4	46.5	48(12×4)	3,070
KHWL13D	13×Rp1/2	●	●	76.5	54.5	44.0	48(12×4)	3,370