

トラスコ

De-lead type Vinyl Tape

脱鉛タイプビニールテープ

RoHS

同商品群
在庫数 61 アイ
テムGJ-2120シリーズ
(19mm幅)GJ215020シリーズ
(50mm幅)

仕 様 ●JIS規格適合品 (JIS C 2336)

梱包数: 20パック

トラスコ中山製 [720101]


発注コード	品 番	OP 色	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
126-2131	GJ-2110	BK	¥ 651	¥ 760	黒	19×10	0.2	10	450	12493(93)
126-2181	GJ-2110	W	¥ 651	¥ 760	白	19×10	0.2	10	450	6651(92)
126-2157	GJ-2110	GN	¥ 651	¥ 760	緑	19×10	0.2	10	450	3049(89)
126-2190	GJ-2110	Y	¥ 651	¥ 760	黄	19×10	0.2	10	450	6318(114)
126-2122	GJ-2110	B	¥ 651	¥ 760	青	19×10	0.2	10	450	3714(91)
126-2165	GJ-2110	GY	¥ 651	¥ 760	灰	19×10	0.2	10	450	2258(77)
126-2173	GJ-2110	R	¥ 651	¥ 760	赤	19×10	0.2	10	450	5845(91)
126-2211	GJ-2120	BK	¥ 1,303	¥ 1,520	黒	19×20	0.2	10	950	7313(95)
126-2254	GJ-2120	W	¥ 1,303	¥ 1,520	白	19×20	0.2	10	950	4349(92)
126-2220	GJ-2120	GN	¥ 1,303	¥ 1,520	緑	19×20	0.2	10	950	2022(88)
126-2262	GJ-2120	Y	¥ 1,303	¥ 1,520	黄	19×20	0.2	10	950	4426(90)
126-2203	GJ-2120	B	¥ 1,303	¥ 1,520	青	19×20	0.2	10	950	1795(89)
126-2238	GJ-2120	GY	¥ 1,303	¥ 1,520	灰	19×20	0.2	10	950	1606(97)
126-2246	GJ-2120	R	¥ 1,303	¥ 1,520	赤	19×20	0.2	10	950	4925(90)

特 長 ●有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
●電気絶縁性に非常に優れています。
●端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
●耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用 途 ●配線工事。
●機械工具の絶縁用。
仕 様 ●粘着力:1.47N/10mm
●引張強度:33.2N/10mm
●使用温度範囲:-10~90℃
材 質 ●基材:軟質塩化ビニールフィルム
●粘着剤:ゴム系

製造国 ●中国

1巻あたり目安単価
GJ-2110 ¥ 65
GJ-2120 ¥ 130
GJ215020 ¥ 439

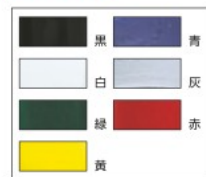

注意

●50mm幅はJIS規格適合ではありません。

50mm幅

発注単位1パック

梱包数: 20パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
207-3982	GJ215020-BK	¥1,757	¥2,050	黒	50×20	0.2	4	1	191 (-)
207-3986	GJ215020-W	¥1,757	¥2,050	白	50×20	0.2	4	1	235 (-)
207-3983	GJ215020-GN	¥1,757	¥2,050	緑	50×20	0.2	4	1	86 (-)
207-3987	GJ215020-Y	¥1,757	¥2,050	黄	50×20	0.2	4	1	229 (-)
207-3981	GJ215020-B	¥1,757	¥2,050	青	50×20	0.2	4	1	72 (-)
207-3984	GJ215020-GY	¥1,757	¥2,050	灰	50×20	0.2	4	1	161 (-)
207-3985	GJ215020-R	¥1,757	¥2,050	赤	50×20	0.2	4	1	112 (-)

●商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

セキスイ

Eslon Tape No.360

エスロンテープNo.360

RoHS

同商品群
在庫数 23 アイ
テム

V360シリーズ

発注単位1巻 積水マテリアルソリューションズ株式会社 [539535]

発注コード	品 番	税抜価格 (1巻)	メーカー 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-3954	V360K1N	¥103	オープン	黒	19×10	0.2	10	45	8710(162)
161-3955	V360Q1N	¥103	オープン	クリーム	19×10	0.2	10	45	1599(382)
161-3956	V360H1N	¥103	オープン	灰	19×10	0.2	10	45	1379(131)
161-3957	V360W1N	¥103	オープン	白	19×10	0.2	10	45	6627(239)
161-3958	V360E1N	¥103	オープン	紫	19×10	0.2	10	45	2858(374)
161-3959	V360A1N	¥103	オープン	青	19×10	0.2	10	45	3379(303)
161-3960	V360C1N	¥103	オープン	若草	19×10	0.2	10	45	1976(311)
161-3962	V360M1N	¥103	オープン	緑	19×10	0.2	10	45	2448(279)
161-3963	V360T1N	¥103	オープン	透明	19×10	0.2	10	45	2709(208)
161-3964	V360B1N	¥103	オープン	茶	19×10	0.2	10	45	3513(352)
161-3965	V360R1N	¥103	オープン	赤	19×10	0.2	10	45	4631(319)
161-3966	V360P1N	¥103	オープン	ピンク	19×10	0.2	10	45	8382(209)
161-3967	V360D1N	¥103	オープン	オレンジ	19×10	0.2	10	45	3646(137)
161-3968	V360Y1N	¥103	オープン	黄	19×10	0.2	10	45	4682(284)
161-3969	V360L1N	¥103	オープン	空	19×10	0.2	10	45	3727(216)

長さ20mタイプ

発注単位1巻

発注コード	品 番	税抜価格 (1巻)	メーカー 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-3970	V360K2N	¥203	オープン	黒	19×20	0.2	10	95	4544(124)
161-3971	V360H2N	¥203	オープン	灰	19×20	0.2	10	95	610(261)
161-3972	V360W2N	¥203	オープン	白	19×20	0.2	10	95	7855(172)
161-3973	V360A2N	¥203	オープン	青	19×20	0.2	10	95	1525(419)
161-3974	V360M2N	¥203	オープン	緑	19×20	0.2	10	95	2232(341)
161-3975	V360T2N	¥203	オープン	透明	19×20	0.2	10	95	2418(98)
161-3976	V360R2N	¥203	オープン	赤	19×20	0.2	10	95	2643(173)
161-3977	V360Y2N	¥203	オープン	黄	19×20	0.2	10	95	2565(201)

●商品のお問い合わせ: 03-6744-5783 <https://www.sekisui-ms.co.jp/>

日東電工CS

De-lead type Vinyl Tape

脱鉛タイプビニールテープ(10巻入)

同商品群
在庫数 16 アイ
テム

21-20シリーズ



梱包数: 20パック

日東電工CSシステム株式会社 [720101]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
470-3537	21-10BK	¥843	オープン	ブラック	19×10	0.2	10	450	4665(122)
470-3588	21-10W	¥843	オープン	ホワイト	19×10	0.2	10	450	2592(120)
470-3545	21-10GN	¥843	オープン	グリーン	19×10	0.2	10	450	968(86)
470-3596	21-10Y	¥843	オープン	イエロー	19×10	0.2	10	450	1895(109)
470-3529	21-10B	¥843	オープン	ブルー	19×10	0.2	10	450	1108(103)
470-3553	21-10GY	¥843	オープン	グレー	19×10	0.2	10	450	893(97)
470-3561	21-10R	¥843	オープン	レッド	19×10	0.2	10	450	1861(105)
470-3570	21-10TM	¥843	オープン	クリア	19×10	0.2	10	450	904(72)

特 長 ●有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない
環境対策品です。(鉛フリー)
●電気絶縁性に非常に優れています。
●端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
●耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用 途 ●配線工事。 ●機械工具の絶縁用。
仕 様 ●粘着力:1.42N/10mm ●引張強度:33.5N/10mm
●使用温度範囲(熱特性):-10~90℃ ●手で切断可能
材 質 ●基材:軟質塩化ビニールフィルム
●粘着剤:ゴム系

製造国 ●中国

1巻あたり目安単価
21-10 ¥ 84
21-20 ¥ 169

発注単位1パック

梱包数: 20パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
470-3618	21-20BK	¥1,686	オープン	ブラック	19×20	0.2	10	950	2481(99)
470-3669	21-20W	¥1,686	オープン	ホワイト	19×20	0.2	10	950	1188(105)
470-3626	21-20GN	¥1,686	オープン	グリーン	19×20	0.2	10	950	377(113)
470-3677	21-20Y	¥1,686	オープン	イエロー	19×20	0.2	10	950	820(92)
470-3600	21-20B	¥1,686	オープン	ブルー	19×20	0.2	10	950	578(115)
470-3634	21-20GY	¥1,686	オープン	グレー	19×20	0.2	10	950	499(118)
470-3642	21-20R	¥1,686	オープン	レッド	19×20	0.2	10	950	717(112)
470-3651	21-20TM	¥1,686	オープン	クリア	19×20	0.2	10	950	557(111)

●商品のお問い合わせ: 0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>