

信越ポリマー HI Pipe **HIパイプ(耐衝撃タイプ)** RoHS



同商品群在庫数 10 アイテム

 
特長 ●耐食性に優れた硬質塩化ビニル製パイプです。  
●純粋な硬質塩化ビニルを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

用途 ●建物内の給水などの設備配管。

仕様 ●使用温度範囲:5~35℃  
●最高使用圧力:1.0MPa  
●JIS K6742規格品

材質 ●耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)

製造国 ●日本




発注単位1本 信越ポリマー株式会社[608270]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
446-2122	HI13-2M	¥ 291	¥ 291	13	2000	18	2.5	50	0.340	1540(305)
446-2131	HI20-2M	¥ 515	¥ 515	20	2000	26	3.0	30	0.606	537(190)
446-2149	HI25-2M	¥ 751	¥ 751	25	2000	32	3.5	20	0.878	316(140)
446-2157	HI40-2M	¥1,305	¥1,305	40	2000	48	4.0	7	1.548	233(136)
446-2165	HI50-2M	¥1,819	¥1,819	50	2000	60	4.5	5	2.196	176(113)

☎商品のお問い合わせ:06-6701-7667 http://www.shinpoly.co.jp/

エスロン HI Pipe **"HIパイプゴールド+"(耐衝撃タイプ)** RoHS



同商品群在庫数 38 アイテム

 
特長 ●耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。●HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。

用途 ●建物内の給水設備など。

仕様 ●使用温度範囲:5~40℃ ●最高使用圧力:1.0MPa ●JIS K6742規格品

材質 ●耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)

製造国 ●日本




発注単位1本 積水化学工業株式会社[333777]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
786-8499	SJH131	¥165	¥165	13	1000	18	2.5	50	0.170	468(123)
786-8511	SJH161	¥240	¥240	16	1000	22	3	35	0.251	525(102)
786-8537	SJH201	¥293	¥293	20	1000	26	3	30	0.303	469(125)
786-8553	SJH251	¥420	¥420	25	1000	32	3.5	20	0.439	218(104)
786-8570	SJH301	¥510	¥510	30	1000	38	3.5	15	0.531	90(64)
786-8502	SJH132	¥275	¥275	13	2000	18	2.5	50	0.340	738(108)
786-8529	SJH162	¥400	¥400	16	2000	22	3	35	0.502	626(137)
786-8545	SJH202	¥488	¥488	20	2000	26	3	30	0.606	450(91)
786-8561	SJH252	¥700	¥700	25	2000	32	3.5	20	0.878	288(70)
786-8588	SJH302	¥850	¥850	30	2000	38	3.5	15	1.062	169(136)

☎商品のお問い合わせ:06-6365-5051 https://www.eslontimes.com/

エスロン HI Pipe **"HIパイプゴールド+"(耐衝撃タイプ)** RoHS 長い配注

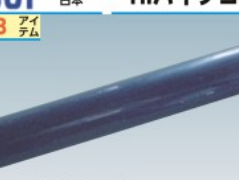

同商品群在庫数 38 アイテム

 
特長 ●耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。  
●独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。

用途 ●建物内の給水などの設備配管。

仕様 ●使用温度範囲:5~40℃  
●最高使用圧力:1.0MPa  
●JIS K6742規格品

材質 ●耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)

製造国 ●日本



発注単位1本 メーカー直送 運賃別途 (価格改定日 19.04) 積水化学工業株式会社[333777]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★457-9291	IW134	¥ 780	¥ 780	13	4000	18	2.5	50	0.68	292(93)
★457-9305	IW164	¥1,170	¥1,170	16	4000	22	3.0	35	1.00	182(79)
★457-9313	IW204	¥1,290	¥1,290	20	4000	26	3.0	30	1.21	457(65)
★457-9321	IW254	¥1,950	¥1,950	25	4000	32	3.5	20	1.76	147(83)
★457-9330	IW304	¥2,490	¥2,490	30	4000	38	3.5	15	2.12	64(79)
★457-9348	IW404	¥3,420	¥3,420	40	4000	48	4.0	7	3.10	60(40)
★457-9356	IW504	¥4,540	¥4,540	50	4000	60	4.5	5	4.39	105(62)

☎商品のお問い合わせ:06-6365-5051 https://www.eslontimes.com/

エスロン HT Pipe **HTパイプ(耐熱タイプ)** RoHS



同商品群在庫数 38 アイテム

 
特長 ●従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。  
●給湯および冷暖房配管に使用できます。  
●継手はエスロンHT継手を使用します。

用途 ●建物内の温水配管。

仕様 ●使用温度範囲:5~90℃  
●最高使用圧力:0.2MPa  
●JIS K6776規格

材質 ●耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)

製造国 ●日本



発注単位1本 積水化学工業株式会社[333777]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
786-8596	SJHT131	¥ 438	¥ 438	13	1000	18	2.5	30	178	59(57)
786-8618	SJHT161	¥ 651	¥ 651	16	1000	22	3	25	261	53(97)
786-8634	SJHT201	¥ 786	¥ 786	20	1000	26	3	20	316	75(67)
786-8600	SJHT132	¥ 865	¥ 865	13	2000	18	2.5	30	356	45(146)
786-8626	SJHT162	¥1,259	¥1,259	16	2000	22	3	25	522	38(83)
786-8642	SJHT202	¥1,479	¥1,479	20	2000	26	3	20	632	53(77)

☎商品のお問い合わせ:06-6365-5051 https://www.eslontimes.com/

クボタケミックス HT Pipe **HTパイプ(耐熱タイプ)**



同商品群在庫数 100 アイテム

 
特長 ●耐熱性に優れた塩ビ管です。

用途 ●温水施設、厨房、給湯器配管用。

仕様 ●使用温度範囲:5~90℃(最高使用圧力:1.0MPa) ●JIS K6776規格品

材質 ●硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

製造国 ●日本



発注単位1本 株式会社クボタケミックス[608561]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
148-9733	HTVP13X0.25M	¥ 206	¥ 206	13	250	18	2.5	90	47.7	5(167)
148-9734	HTVP20X0.25M	¥ 305	¥ 305	20	250	26	3.0	90	85.0	14(234)

250mm

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
850-6396	HTVP13X1M	¥ 516	¥ 516	13	1000	18	2.5	30	0.191	20(999)
850-6398	HTVP16X1M	¥ 755	¥ 755	16	1000	22	3.0	25	0.281	110(786)
850-6400	HTVP20X1M	¥ 876	¥ 876	20	1000	26	3.0	20	0.340	30(600)
850-6402	HTVP25X1M	¥1,204	¥1,204	25	1000	32	3.5	15	0.492	14(280)

1000mm

500mm

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
195-5432	HTVP13X0.5M	¥ 246	¥ 246	13	500	18	2.5	30	0.10	1(-)
195-5433	HTVP16X0.5M	¥ 361	¥ 361	16	500	22	3.0	25	0.14	10(-)
195-5434	HTVP20X0.5M	¥ 419	¥ 419	20	500	26	3.0	20	0.17	4(-)
195-5435	HTVP25X0.5M	¥ 574	¥ 574	25	500	32	3.5	15	0.25	20(-)

2000mm

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	呼び径(mm)	L(mm)	D(mm)	t(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
446-4729	HTVP13X2M	¥1,014	¥1,014	13	2000	18	2.5	30	0.382	306(143)
446-4737	HTVP16X2M	¥1,496	¥1,496	16	2000	22	3.0	25	0.562	210(106)
446-4744	HTVP20X2M	¥1,754	¥1,754	20	2000	26	3.0	20	0.680	298(95)
446-4753	HTVP25X2M	¥2,336	¥2,336	25	2000	32	3.5	15	0.984	287(133)
446-4761	HTVP50X2M	¥6,605	¥6,605	50	2000	60	4.5	6	2.464	144(146)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 http://www.kubota-ci.co.jp/