

インナー手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スルスル手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

SHOWA 日本

Inner Gloves

EXフィット極薄手袋(20枚入)

RoHS

同商品群
在庫数 19 アイテム

.Com SDS



B0620-LW (ホワイト)



B0620-MB (ブルー)

- 特長**
- 極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので、下ばきとして使用しても指先の感覚を損ないません。
 - ホコリの出にくい長繊維を使用しています。
 - 洗濯可能です。
- 仕様**
- 厚さ:約0.4mm
 - 18ゲージ編
 - 左右兼用
- 材質** ●ナイロン、ポリエステル、その他
- 製造国** ●マレーシア

外履きと内履きを異なる色にすれば異物混入対策にもなります。

EXフィット手袋 従来品

商品紹介動画



編目がより細かい

SHOWAGLOVE 株式会社 [476840]

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
470-8458	B0620-SW	¥2,314	オープン	ホワイト	S	イエロー	17.0	15.5	6.4	20	24	90	366(117)
470-8431	B0620-MW	¥2,314	オープン	ホワイト	M	ブルー	18.0	17.0	6.6	20	24	110	813(105)
470-8415	B0620-LW	¥2,314	オープン	ホワイト	L	パープル	19.0	18.0	7.0	20	24	120	713(116)
470-8440	B0620-SB	¥2,314	オープン	ブルー	S	イエロー	17.0	15.5	6.4	20	24	90	244(84)
470-8423	B0620-MB	¥2,314	オープン	ブルー	M	ブルー	18.0	17.0	6.6	20	24	110	607(85)
470-8407	B0620-LB	¥2,314	オープン	ブルー	L	パープル	19.0	18.0	7.0	20	24	120	748(136)

☎商品のお問い合わせ:0120-641-245 <http://www.showaglove.co.jp/>

SHOWA 日本

Fit Gloves

フィット手袋(20枚入)

RoHS

同商品群
在庫数 19 アイテム

.Com 含有化学物質調査票




B0610L (レギュラータイプ)



B0615L (ロングタイプ)

- 特長**
- 長繊維を使用した、ホコリや糸くずの発生しにくい低発じん性手袋です。
- 仕様**
- 厚さ:約0.6mm
 - 13ゲージ編
 - 左右兼用
- 材質** ●ナイロン、ポリエステル、その他
- 製造国** ●マレーシア

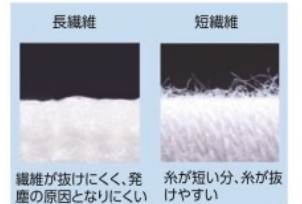

繊維が抜けにくく、発塵の原因となりにくい

糸が短い分、糸が抜けやすい

レギュラータイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
354-2840	B0610S	¥2,214	オープン	ホワイト	S	イエロー	17.0	15.5	6.4	20	24	140	1378(116)
303-4470	B0610M	¥2,214	オープン	ホワイト	M	グリーン	18.0	17.0	6.6	20	24	160	3865(92)
303-4461	B0610L	¥2,214	オープン	ホワイト	L	ゴールド	19.0	18.0	7.0	20	24	170	5180(84)
354-2858	B0610-XL	¥2,214	オープン	ホワイト	XL	グレー	21.0	19.0	8.1	20	24	190	553(88)

SHOWAGLOVE 株式会社 [476840]

ロングタイプ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
356-2905	B0615M	¥2,429	オープン	ホワイト	M	グリーン	23.5	17.0	6.6	20	24	220	414(74)
356-2891	B0615L	¥2,429	オープン	ホワイト	L	ゴールド	23.5	18.0	7.0	20	24	220	485(81)

☎商品のお問い合わせ:0120-641-245 <http://www.showaglove.co.jp/>

TOWA 日本

Nylon Inner Gloves

インナー手袋“クリーンニット”(5双入)

RoHS

同商品群
在庫数 8 アイテム

.Com



140



- 特長**
- 長繊維のウーリーナイロンを使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
 - 縫い目のない編み手袋ですので、指先までぴったりフィットし、快適に作業が行えます。
- 仕様**
- 厚さ:約0.77mm
 - 13ゲージ編
- 材質** ●ナイロン
- 製造国** ●日本

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	22.0	14.8	6.4
M	23.5	15.0	7.0
L	24.0	15.4	7.2
LL	24.5	16.0	7.4

発注単位1袋

株東和コーポレーション [680849]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0801	140-S	¥1,557	オープン	ホワイト	S	5	24	68	30(300)
829-0802	140-M	¥1,557	オープン	ホワイト	M	5	24	72	88(315)
829-0803	140-L	¥1,557	オープン	ホワイト	L	5	24	74	53(81)
829-0804	140-LL	¥1,557	オープン	ホワイト	LL	5	24	76	10(143)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA 日本

Cupro Inner Gloves

インナー手袋“キュプラインナー-CP-01”(10双入)

RoHS

同商品群
在庫数 8 アイテム

.Com



CP01

- 特長**
- 長繊維のキュプラ(天然素材を使用した繊維)を使用しており、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適した下履き手袋です。
 - 縫い目がなく伸縮性が良い編み手袋なので、指先までぴったりフィットします。
- 仕様**
- 厚さ:約0.9mm
 - 13ゲージ編
- 材質** ●キュプラ、ポリエステル
- 製造国** ●日本

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	17.5	14.4	5.5
レギュラー	18.5	14.6	6.1

発注単位1袋

株東和コーポレーション [680849]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
824-6002	CP01-S	¥2,271	オープン	ホワイト	S	10	30	106	123(397)
824-6001	CP01-L	¥2,271	オープン	ホワイト	レギュラー	10	30	114	72(82)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>