

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

シンコー Stainless Steel Wagon



M02型ステンレスワゴン 2段(SUS430)

組立
式

同商品群
在庫数 5 アイテム



M02-9060-U75
(天地2段タイプ)



M03-9060-U75
(天地3段タイプ)

特長 ●ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます。

仕様 ●φ75 ウレタン車

●棚板:平棚板 ●棚板調整ピッチ:25mm

材質 ●本体:ステンレス(SUS430) ●No.4仕上 ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン

製造国 ●日本

SUS430 組立 1人
目安 30分

取替キャスター

キャスター径	自在ストッパー付
φ75	MCU-75

【天地2段タイプ】

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
459-7541	M02-6045-U75	¥28,600	¥35,200	80	50	600×450×800	2	25	10.5	160(184)
459-7559	M02-7545-U75	¥30,388	¥37,400	80	50	750×450×800	2	25	11.7	57(190)
459-7575	M02-9045-U75	¥32,175	¥39,600	80	50	900×450×800	2	25	12.9	13(109)
459-7567	M02-7560-U75	¥34,613	¥42,600	80	50	750×600×800	2	25	14.4	35(234)
459-7583	M02-9060-U75	¥37,050	¥45,600	80	50	900×600×800	2	25	16.1	28(37)

【天地3段タイプ】

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-7591	M03-6045-U75	¥36,238	¥44,600	80	50	600×450×800	3	25	13.6	23(66)
★459-7605	M03-7545-U75	¥38,919	¥47,900	80	50	750×450×800	3	25	15.4	14(128)
★459-7621	M03-9045-U75	¥41,600	¥51,200	80	50	900×450×800	3	25	17.2	13(325)
★459-7613	M03-7560-U75	¥45,175	¥55,600	80	50	750×600×800	3	25	19.4	8(134)
★459-7630	M03-9060-U75	¥48,831	¥60,100	80	50	900×600×800	3	25	21.9	13(145)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>

シンコー Stainless Steel Wagon



MN11型ステンレスワゴン 2段(SUS304)

組立
式

同商品群
在庫数 5 アイテム



MN11-9060-U75
(ガード:天板のみ)



MN20-9060-U75
(ガード:上下段)

特長 ●耐食性に優れたSUS304製です。

仕様 ●φ75 ウレタン車

●棚板:ガード付棚板(1枚)平棚板(1枚) ●棚板調整ピッチ:25mm

材質 ●本体:ステンレス(SUS304) ●No.4仕上 ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン

製造国 ●日本

SUS304 組立 1人
目安 30分

取替キャスター

キャスター径	自在ストッパー付
φ75	MCU-75

【ガード:天板のみ】仕様 ●ガード高さ(mm):35

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-7842	MN11-6045-U75	¥41,031	¥50,500	80	50	600×450×800	2	25	11.4	8(54)
★459-7851	MN11-7545-U75	¥45,175	¥55,600	80	50	750×450×800	2	25	12.8	1(34)
★459-7877	MN11-9045-U75	¥48,344	¥59,500	80	50	900×450×800	2	25	14.1	1(100)
★459-7869	MN11-7560-U75	¥52,244	¥64,300	80	50	750×600×800	2	25	15.7	3(75)
★459-7885	MN11-9060-U75	¥56,713	¥69,800	80	50	900×600×800	2	25	17.5	6(300)

【ガード:上下段】仕様 ●ガード高さ(mm):35

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-7893	MN20-6045-U75	¥45,744	¥56,300	80	50	600×450×800	2	25	12.2	15(137)
★459-7907	MN20-7545-U75	¥51,106	¥62,900	80	50	750×450×800	2	25	13.8	2(8)
★459-7923	MN20-9045-U75	¥54,681	¥67,300	80	50	900×450×800	2	25	15.1	1(50)
★459-7915	MN20-7560-U75	¥58,663	¥72,200	80	50	750×600×800	2	25	16.7	2(29)
★459-7931	MN20-9060-U75	¥63,538	¥78,200	80	50	900×600×800	2	25	18.6	10(167)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>

シンコー Stainless Steel Wagon




M11型ステンレスワゴン 2段(SUS430)

組立
式

同商品群
在庫数 5 アイテム



M11-9060-U75
(ガード:天板のみ)

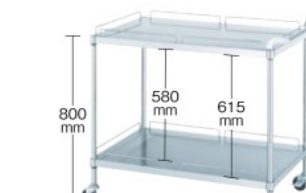

M20-9060-U75
(ガード:上下段)

特長 ●耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。

仕様 ●φ75 ウレタン車

●棚板:ガード付棚板(1枚)平棚板(1枚) ●棚板調整ピッチ:25mm

材質 ●本体:ステンレス(SUS430) ●No.4仕上 ●キャスター金具:スチール

●車輪:ウレタン 製造国 ●日本

SUS430 組立 1人
目安 30分

取替キャスター

キャスター径	自在ストッパー付
φ75	MCU-75

【ガード:天板のみ】仕様 ●ガード高さ(mm):35

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-7648	M11-6045-U75	¥33,719	¥41,500	80	50	600×450×800	2	25	11.2	59(236)
★459-7656	M11-7545-U75	¥37,050	¥45,600	80	50	750×450×800	2	25	12.6	15(89)
★459-7672	M11-9045-U75	¥39,244	¥48,300	80	50	900×450×800	2	25	13.9	2(50)
★459-7664	M11-7560-U75	¥41,681	¥51,300	80	50	750×600×800	2	25	15.4	7(175)
★459-7681	M11-9060-U75	¥44,606	¥54,900	80	50	900×600×800	2	25	17.2	8(800)

【ガード:上下段】仕様 ●ガード高さ(mm):35

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	支柱径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-7699	M20-6045-U75	¥38,838	¥47,800	80	50	600×450×800	2	25	12.0	15(125)
★459-7702	M20-7545-U75	¥43,713	¥53,800	80	50	750×450×800	2	25	13.5	8(115)
★459-7729	M20-9045-U75	¥46,313	¥57,000	80	50	900×450×800	2	25	14.8	39(355)
★459-7711	M20-7560-U75	¥48,750	¥60,000	80	50	750×600×800	2	25	16.4	4(37)
★459-7737	M20-9060-U75	¥52,163	¥64,200	80	50	900×600×800	2	25	18.2	11(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>