

軽量作業台CKタイプ 移動式

150 kg

G グリーン購入法
適合商品

●粉体塗装●

●折りたたみ●

●角パイプ●

●組立式●

特許取得商品

改正RoHS (サカエリウム
10物質対応 天板は除く)01
作業台均等耐荷重
150 kg

直進安定金具無し NEW



CK-126FURNI



CK-127SURN



CK-187PURNI

●キャスター：75φゴム車

(単位：mm)

開口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板			スチール天板			ポリエステル天板		
	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格
1200×600×810	037736 CK-126FURN	037756 CK-126FURNI	24kg ¥40,220 ¥47,060	037776 CK-126SURN	037796 CK-126SURNI	31kg ¥38,400 ¥44,930	037816 CK-126PURN	037836 CK-126PURNI	21kg ¥36,420 ¥42,610
1200×750×810	037737 CK-127FURN	037757 CK-127FURNI	26kg ¥44,060 ¥51,600	037777 CK-127SURN	037797 CK-127SURNI	32kg ¥41,720 ¥48,810	037817 CK-127PURN	037837 CK-127PURNI	23kg ¥40,050 ¥46,860
1800×750×810	037745 CK-187FURN	037765 CK-187FURNI	34kg ¥52,540 ¥61,500	037785 CK-187SURN	037805 CK-187SURNI	44kg ¥53,060 ¥62,100	037825 CK-187PURN	037845 CK-187PURNI	28kg ¥49,800 ¥58,300
1800×900×810	037746 CK-189FURN	037766 CK-189FURNI	37kg ¥60,000 ¥70,200	037786 CK-189SURN	037806 CK-189SURNI	47kg ¥58,720 ¥68,700	037826 CK-189PURN	037846 CK-189PURNI	32kg ¥56,240 ¥65,800

均等耐荷重
150 kg

直進安定金具付 特許登録番号 第5386722号

※直進安定金具を標準装備



CK-126PRN



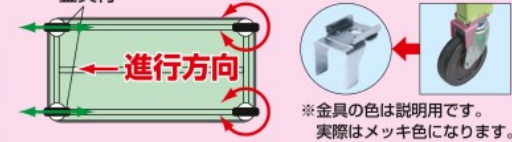
CK-127SRNI



CK-189PRN

直進安定金具

金具付

※金具の色は説明用です。
実際はメッキ色になります。

直進安定金具2個付

●キャスター：75φゴム車

(単位：mm)

開口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板			スチール天板			ポリエステル天板		
	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格	品番(グリーン) 本体色 天板色	品番(アイボリー) 本体色 天板色	質量 価格(税抜) メーカー希望 小売価格
1200×600×810	036503 CK-126FRN	036533 CK-126FRNI	24kg ¥41,200 ¥48,200	036513 CK-126SRN	036533 CK-126SRNI	31kg ¥39,380 ¥46,070	036523 CK-126PRN	036533 CK-126PRNI	21kg ¥37,400 ¥43,760
1200×750×810	036504 CK-127FRN	036534 CK-127FRNI	26kg ¥45,040 ¥52,700	036514 CK-127SRN	036534 CK-127SRNI	32kg ¥42,700 ¥49,960	036524 CK-127PRN	036534 CK-127PRNI	23kg ¥41,030 ¥48,010
1800×750×810	036508 CK-187FRN	036538 CK-187FRNI	34kg ¥53,520 ¥62,600	036518 CK-187SRN	036538 CK-187SRNI	44kg ¥54,040 ¥63,200	036528 CK-187PRN	036538 CK-187PRNI	28kg ¥50,780 ¥59,400
1800×900×810	036509 CK-189FRN	036539 CK-189FRNI	37kg ¥60,980 ¥71,300	036519 CK-189SRN	036539 CK-189SRNI	47kg ¥59,700 ¥69,800	036529 CK-189PRN	036539 CK-189PRNI	32kg ¥57,220 ¥66,900

●サカエリウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。 ※天板交換にて対応可能です。
※キャスターは、ストッパー付2個 ※CKタイプの高さ調整はP220、固定式はP143～146をご覧ください。