

Medium Weight Worktables


中量作業台CSCタイプ **NEW** (●印のみ)

均等耐荷重  
**500kg**  
改RoHS  
10物質対応

- 組立式
- 角パイプ
- 粉体塗装
- G グリーン購入法適合商品

高さ(座り作業用)  
↑**H740mm**

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。  
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

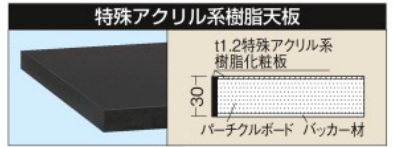

均等耐荷重 **500kg** 中量作業台CSCタイプ **ダークグレー**

●本体色: ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×740mm	101421 <b>CSC-127D</b>	40kg	<b>¥56,730</b>	¥66,400
1500×750×740mm	101422 <b>CSC-157D</b>	50kg	<b>¥67,310</b>	¥78,800

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1800×750×740mm	101423 <b>CSC-187D</b>	58kg	<b>¥75,720</b>	¥88,600
1800×900×740mm	101424 <b>CSC-189D</b> ●	63kg	<b>¥83,990</b>	¥98,300

均等耐荷重 **500kg** 中量作業台CSCタイプ **パールホワイト**

●本体色: パールホワイト(抗菌粉体塗装)

抗菌粉体塗装 **Ag+**



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×740mm	101431 <b>CSC-127W</b>	40kg	<b>¥56,730</b>	¥66,400
1500×750×740mm	101432 <b>CSC-157W</b>	50kg	<b>¥67,310</b>	¥78,800

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1800×750×740mm	101433 <b>CSC-187W</b>	58kg	<b>¥75,720</b>	¥88,600
1800×900×740mm	101434 <b>CSC-189W</b> ●	63kg	<b>¥83,990</b>	¥98,300

均等耐荷重 **130kg** キャビネットワゴン **カギ付**

浅引出し耐荷重(安全荷重) **30(5)kg** 深引出し耐荷重(安全荷重) **35(35)kg**

- 引出し内寸法  
浅引出し: 2段 W372×D378×H102mm  
深引出し: 1段 W376×D449×H234mm
- 本体色: パールホワイト(抗菌粉体塗装)  
:ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)



転倒防止キャスター  
50φボールゴム車



間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
455×540×634mm	●	032505 <b>NW-3CBD</b>	33kg	<b>¥63,900</b>	¥74,800
	○	032506 <b>NW-3CBW</b>			

●オプション中板 **運賃別途**



適合天板寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W1200×D750mm	542504 <b>CKK-1275ND</b>	4kg	<b>¥5,520</b>	¥ 6,460
W1500×D750mm	542506 <b>CKK-1575ND</b>	5kg	<b>¥6,750</b>	¥ 7,900
W1800×D750mm	542508 <b>CKK-1875ND</b>	6kg	<b>¥7,730</b>	¥ 9,040
W1800×D900mm	542509 <b>CKK-1890ND</b>	7kg	<b>¥8,640</b>	¥10,110

●本体色: パールホワイト(抗菌粉体塗装)

適合天板寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W1200×D750mm	532982 <b>CKK-1275NW</b>	4kg	<b>¥5,990</b>	¥ 7,010
W1500×D750mm	532983 <b>CKK-1575NW</b>	5kg	<b>¥7,360</b>	¥ 8,610
W1800×D750mm	532984 <b>CKK-1875NW</b>	6kg	<b>¥8,550</b>	¥10,000
W1800×D900mm	532985 <b>CKK-1890NW</b>	7kg	<b>¥9,470</b>	¥11,080

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- キャビネット天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作