
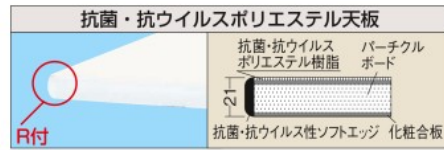
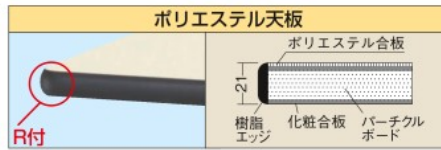




NEW CSパールワゴン天板付・CSパールワゴン（取手Uタイプ）

グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●組立式

軽量タイプ 強度とコストパフォーマンスを両立した軽量ワゴンです。

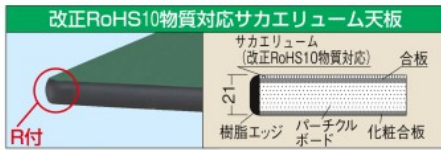

均等耐荷重 **150kg** H620mm H760mm H900mm 天板付

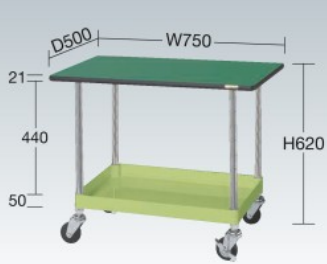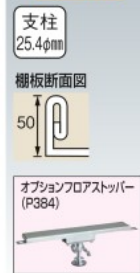

CSP-7561LTE



CSP-7572LTPI





CSP-7582LVW

●棚板厚：CSP-7561・7572・7582=0.8mm CSP-9061・9072・9082=1.0mm ●中棚：50mmピッチで段替え可能
※本体サイズ：W600×D400mm (CSP-7561・7572・7582タイプ)、W750×D500mm (CSP-9061・9072・9082タイプ) (単位：mm)

間口×奥行×高さ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
			品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500×620	1段	●	324001 CSP-7561LTE	13kg	¥29,470	¥34,480	324006 CSP-7561LTENU	12kg	¥31,970	¥37,400
		●	324011 CSP-7561LTPI	11kg	¥29,470	¥34,480	324016 CSP-7561LTPNUI	11kg	¥31,970	¥37,400
		○	324021 CSP-7561LVW	11kg	¥31,120	¥36,410	324026 CSP-7561LVNUW	11kg	¥34,080	¥39,870
900×600×620	1段	●	324101 CSP-9061LTE	18kg	¥31,190	¥36,490	324106 CSP-9061LTENU	17kg	¥33,560	¥39,270
		●	324111 CSP-9061LTPI	16kg	¥31,190	¥36,490	324116 CSP-9061LTPNUI	16kg	¥33,560	¥39,270
		○	324121 CSP-9061LVW	16kg	¥32,780	¥38,350	324126 CSP-9061LVNUW	15kg	¥35,530	¥41,570
750×500×760	2段	●	324002 CSP-7572LTE	16kg	¥35,210	¥41,200	324007 CSP-7572LTENU	15kg	¥38,230	¥44,730
		●	324012 CSP-7572LTPI	15kg	¥35,210	¥41,200	324017 CSP-7572LTPNUI	14kg	¥38,230	¥44,730
		○	324022 CSP-7572LVW	15kg	¥37,630	¥44,030	324027 CSP-7572LVNUW	14kg	¥40,870	¥47,820
900×600×760	2段	●	324102 CSP-9072LTE	23kg	¥38,750	¥45,340	324107 CSP-9072LTENU	23kg	¥41,670	¥48,750
		●	324112 CSP-9072LTPI	21kg	¥38,750	¥45,340	324117 CSP-9072LTPNUI	21kg	¥41,670	¥48,750
		○	324122 CSP-9072LVW	21kg	¥41,230	¥48,240	324127 CSP-9072LVNUW	21kg	¥44,290	¥51,800
750×500×900	2段	●	324003 CSP-7582LTE	16kg	¥36,290	¥42,460	324008 CSP-7582LTENU	16kg	¥39,360	¥46,050
		●	324013 CSP-7582LTPI	15kg	¥36,290	¥42,460	324018 CSP-7582LTPNUI	15kg	¥39,360	¥46,050
		○	324023 CSP-7582LVW	15kg	¥38,750	¥45,340	324028 CSP-7582LVNUW	15kg	¥42,030	¥49,180
900×600×900	2段	●	324103 CSP-9082LTE	24kg	¥39,750	¥46,510	324108 CSP-9082LTENU	23kg	¥42,700	¥49,960
		●	324113 CSP-9082LTPI	22kg	¥39,750	¥46,510	324118 CSP-9082LTPNUI	22kg	¥42,700	¥49,960
		○	324123 CSP-9082LVW	22kg	¥42,240	¥49,420	324128 CSP-9082LVNUW	21kg	¥45,340	¥53,000

均等耐荷重 **150kg** H1025mm CSパールワゴン取手Uタイプ

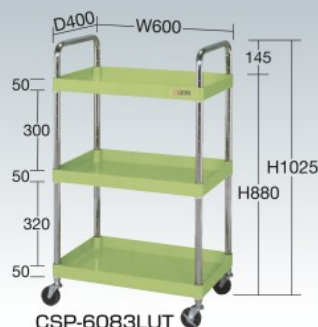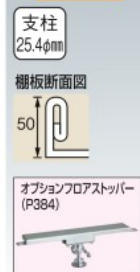

CSP-6083LUT

収納時、取手が邪魔になりません。



CSP-7583LUTNUI

●棚板厚：CSP-6083=0.8mm CSP-7583=1.0mm ●中棚：50mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

間口×奥行×高さ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
			品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×1025	3段	●	324051 CSP-6083LUT	14kg	¥29,550	¥34,570	324056 CSP-6083LUTNU	14kg	¥32,000	¥37,440
		●	324061 CSP-6083LUTI				324066 CSP-6083LUTNUI			
		○	324071 CSP-6083LUTW				324076 CSP-6083LUTNUW			
750×500×1025	3段	●	324052 CSP-7583LUT	21kg	¥34,990	¥40,940	324057 CSP-7583LUTNU	20kg	¥37,510	¥43,890
		●	324062 CSP-7583LUTI				324067 CSP-7583LUTNUI			
		○	324072 CSP-7583LUTW				324077 CSP-7583LUTNUW			