

G クリーン購入法 適合商品 ●粉体塗装● ●組立式●

改正RoHS 10物質対応

中量タイプ 堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。

均等耐荷重 **150kg** 旋回性 **H600mm** 棚板2段 4輪自在




●棚板厚: CSP-6062=0.8mm, CSP-7562・9062=1.0mm ●中棚: 50mmピッチで段替え可能 (オプション棚板使用時) (単位: mm)

間口×奥行 ×高さ	カラー	100φゴム車			100φナイロンウレタン車			100φサイレントエラストマー車										
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格					
600×400 ×600	●	321001	CSP-6062	11kg	¥21,650	¥25,330	○	322001	CSP-6062NU	10kg	¥24,470	¥28,630	○	323001	CSP-6062SE	10kg	¥22,770	¥26,640
	●	321011	CSP-6062I				○	322011	CSP-6062NUI				○	323011	CSP-6062SEI			
	○	321021	CSP-6062W				○	322021	CSP-6062NUW				○	323021	CSP-6062SEW			
	●	321031	CSP-6062D				○	322031	CSP-6062NUD				○	323031	CSP-6062SED			
750×500 ×600	●	321101	CSP-7562	15kg	¥24,220	¥28,340	○	322101	CSP-7562NU	15kg	¥26,850	¥31,410	○	323101	CSP-7562SE	15kg	¥25,200	¥29,480
	●	321111	CSP-7562I				○	322111	CSP-7562NUI				○	323111	CSP-7562SEI			
	○	321121	CSP-7562W				○	322121	CSP-7562NUW				○	323121	CSP-7562SEW			
	●	321131	CSP-7562D				○	322131	CSP-7562NUD				○	323131	CSP-7562SED			
900×600 ×600	●	321201	CSP-9062	19kg	¥29,280	¥34,260	○	322201	CSP-9062NU	18kg	¥32,080	¥37,530	○	323201	CSP-9062SE	18kg	¥30,230	¥35,370
	●	321211	CSP-9062I				○	322211	CSP-9062NUI				○	323211	CSP-9062SEI			
	○	321221	CSP-9062W				○	322221	CSP-9062NUW				○	323221	CSP-9062SEW			

CSパールシリーズ
ニューCSシリーズ
ボックス
スペシャル
CSシリーズ
色管理
スーパー
アシスタントワゴン
CS
ファイルフリー
アルミ

均等耐荷重 **150kg** 直進性 **H600mm** 棚板2段 直進安定金具付 (前輪固定・後輪自在)

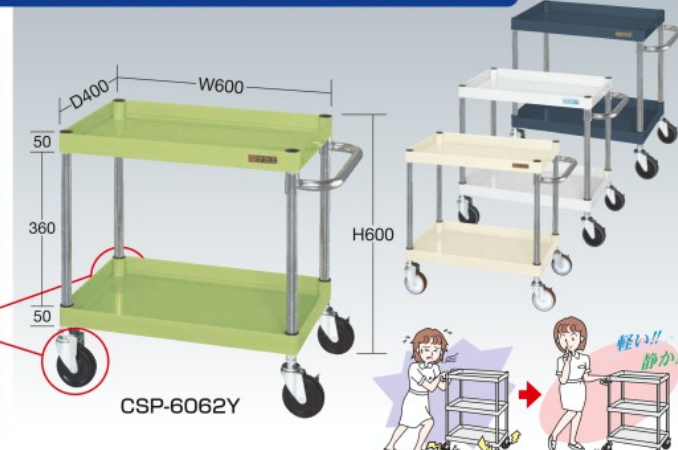

●棚板厚: CSP-6062=0.8mm, CSP-7562・9062=1.0mm ●中棚: 50mmピッチで段替え可能 (オプション棚板使用時) (単位: mm)

間口×奥行 ×高さ	カラー	100φゴム車			100φナイロンウレタン車			100φサイレントエラストマー車										
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格					
600×400 ×600	●	321501	CSP-6062Y	11kg	¥22,630	¥26,480	○	322501	CSP-6062YNU	10kg	¥25,450	¥29,780	○	323501	CSP-6062YSE	10kg	¥23,750	¥27,790
	●	321511	CSP-6062YI				○	322511	CSP-6062YNUI				○	323511	CSP-6062YSEI			
	○	321521	CSP-6062YW				○	322521	CSP-6062YNUW				○	323521	CSP-6062YSEW			
	●	321531	CSP-6062YD				○	322531	CSP-6062YNUD				○	323531	CSP-6062YSED			
750×500 ×600	●	321601	CSP-7562Y	15kg	¥25,200	¥29,480	○	322601	CSP-7562YNU	15kg	¥27,830	¥32,560	○	323601	CSP-7562YSE	15kg	¥26,180	¥30,630
	●	321611	CSP-7562YI				○	322611	CSP-7562YNUI				○	323611	CSP-7562YSEI			
	○	321621	CSP-7562YW				○	322621	CSP-7562YNUW				○	323621	CSP-7562YSEW			
	●	321631	CSP-7562YD				○	322631	CSP-7562YNUD				○	323631	CSP-7562YSED			
900×600 ×600	●	321701	CSP-9062Y	19kg	¥30,260	¥35,400	○	322701	CSP-9062YNU	18kg	¥33,060	¥38,680	○	323701	CSP-9062YSE	18kg	¥31,210	¥36,520
	●	321711	CSP-9062YI				○	322711	CSP-9062YNUI				○	323711	CSP-9062YSEI			
	○	321721	CSP-9062YW				○	322721	CSP-9062YNUW				○	323721	CSP-9062YSEW			

高さ調整
パソコンカート
パネル
エース
エスエス
ニューパネル
ニューツール
パンチング
移動作業車
ジャンボ
キャビネット
マット
キャリア
別作