

製品動画

https://youtu.be/6\_4igQX-6M



**NEW** CSパールワゴン高さ調整タイプ

75kg

改正RoHS  
10物質対応


グリーン購入法適合商品 粉体塗装 組立式

02 ツールワゴン


ストロークは余裕の250mm！ 使用条件に合わせた高さの調整が可能です。

●棚板はフラット型・皿型変更可能  
「ダブルテーパ加工」

皿型

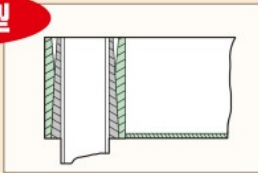

フラット型

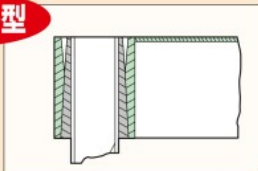


●棚板の支柱と固定する部分に特殊な加工が施されており、棚板を逆さにするだけで皿型、フラット型と組替える事ができます。

棚板は50mmピッチで変更可能！

●棚板断面図

棚板は立ち上げ構造になっており、非常に堅牢です。  
※内寸は棚板寸法より8mmマイナスして下さい。

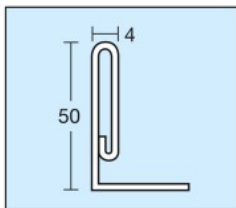

均等耐荷重 75kg 2段仕様

高さ725~975mm の範囲で任意の高さに調整可能!!



●棚板厚：TCSP-6072=0.8mm、TCSP-7572・9072=1.0mm ●中棚：50mmピッチで段替え可能

間口×奥行×高さ	カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車			
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×725~975	●	326401 TCSP-6072	12kg	¥32,330	¥37,830	326451 TCSP-6072NU	11kg	¥36,680	¥42,920	326501 TCSP-6072SE	11kg	¥34,110	¥39,910
	●	326411 TCSP-6072I				326461 TCSP-6072NUI				326511 TCSP-6072SEI			
	○	326421 TCSP-6072W				326471 TCSP-6072NUW				326521 TCSP-6072SEW			
	●	326431 TCSP-6072D				326481 TCSP-6072NUD				326531 TCSP-6072SED			
750×500×725~975	●	326402 TCSP-7572	16kg	¥43,820	¥51,300	326452 TCSP-7572NU	16kg	¥49,430	¥57,800	326502 TCSP-7572SE	16kg	¥45,880	¥53,700
	●	326412 TCSP-7572I				326462 TCSP-7572NUI				326512 TCSP-7572SEI			
	○	326422 TCSP-7572W				326472 TCSP-7572NUW				326522 TCSP-7572SEW			
	●	326432 TCSP-7572D				326482 TCSP-7572NUD				326532 TCSP-7572SED			
900×600×725~975	●	326403 TCSP-9072	20kg	¥50,050	¥58,600	326453 TCSP-9072NU	19kg	¥55,970	¥65,500	326503 TCSP-9072SE	19kg	¥52,110	¥61,000
	●	326413 TCSP-9072I				326463 TCSP-9072NUI				326513 TCSP-9072SEI			
	○	326423 TCSP-9072W				326473 TCSP-9072NUW				326523 TCSP-9072SEW			

- CSパールシリーズ
- ニューCSシリーズ
- ボックス
- スペシャル
- CSシリーズ
- 色管理
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- アルミ
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

新商品

※キャスターは、ストッパー付2個