

NEW サカエキャリー (スタッキング・連結仕様)

均等積載荷重 **100kg**

09



荷役・運搬機器

改正RoHS
10物質対応

組立式

サイレントエラストマーキャスター仕様 SCR-B400タイプ (荷台寸法500×370mm)

※ストッパー付の場合、4輪自在は、内2個がストッパー付になります。

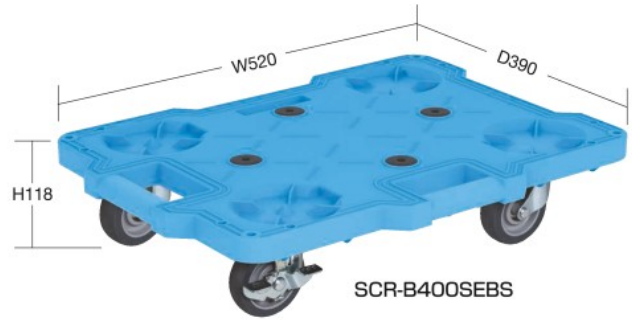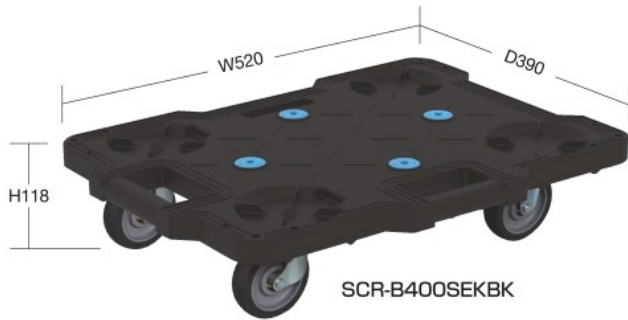

●ストッパー無し

車輪タイプ	カラー	品番	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
自在2・固定2	●	212421 SCR-B400SEK BK	1.9kg	¥5,250	¥6,140
	●	212425 SCR-B400SEK B	1.9kg	¥5,250	¥6,140
4輪自在	●	212422 SCR-B400SEBK	2.0kg	¥6,020	¥7,040
	●	212426 SCR-B400SEB	2.0kg	¥6,020	¥7,040

●外形寸法：520×390×118mm ●材質：PP ●規定出荷数：10台


●ストッパー付き

車輪タイプ	カラー	品番	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
自在2・固定2	●	212423 SCR-B400SEK BK S	2.0kg	¥6,860	¥8,030
	●	212427 SCR-B400SEK B S	2.0kg	¥6,860	¥8,030
4輪自在	●	212424 SCR-B400SEBK S	2.1kg	¥7,610	¥8,900
	●	212428 SCR-B400SEB S	2.1kg	¥7,610	¥8,900

●外形寸法：520×390×118mm ●材質：PP ●規定出荷数：10台

サイレントエラストマーキャスター仕様 SCR-B450タイプ (荷台寸法600×410mm)

※ストッパー付の場合、4輪自在は、内2個がストッパー付になります。

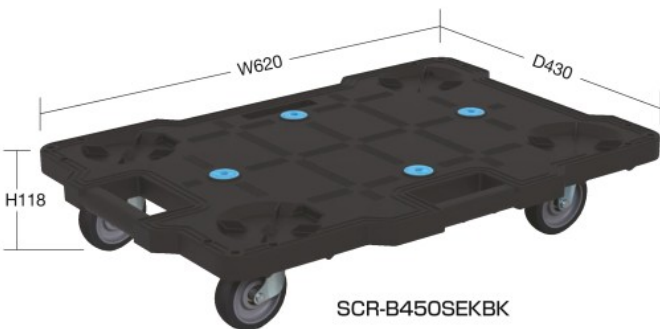

●ストッパー無し

車輪タイプ	カラー	品番	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
自在2・固定2	●	212431 SCR-B450SEK BK	2.2kg	¥5,770	¥6,750
	●	212435 SCR-B450SEK B	2.2kg	¥5,770	¥6,750
4輪自在	●	212432 SCR-B450SEBK	2.3kg	¥6,200	¥7,250
	●	212436 SCR-B450SEB	2.3kg	¥6,200	¥7,250

●外形寸法：620×430×118mm ●材質：PP ●規定出荷数：10台

●ストッパー付き

車輪タイプ	カラー	品番	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
自在2・固定2	●	212433 SCR-B450SEK BK S	2.3kg	¥7,230	¥8,460
	●	212437 SCR-B450SEK B S	2.3kg	¥7,230	¥8,460
4輪自在	●	212434 SCR-B450SEBK S	2.4kg	¥7,780	¥9,100
	●	212438 SCR-B450SEB S	2.4kg	¥7,780	¥9,100

●外形寸法：620×430×118mm ●材質：PP ●規定出荷数：10台

- ハンドカー
特製四輪車
- 自在回転台車・
パレット台車
- ボード・
スクラップ台車
- サカエキャリー
後継台車
- コンテナ台車・
伸縮式台車
- 板台車
- ドラム台車・
ドラムリフト
- ボンベ
キャリー
- リフター・
コロボール
- パレット・
ネステナー
- キャスター・
アジャスター
- スライダー
ボード
- コンペヤ
- シート
- バンド・
チェーン
- ベルト・
ロープ
- 梱包・運搬
関連商品

新商品

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)