

NEW

(印のみ)

樹脂台車

均等積載荷重 **100・120kg**

改正RoHS
10物質対応

09
荷役・運搬機器

・完成品・

均等積載荷重
100kg

キャスター自在4 (W500×D370mm)

SC-400

65φゴム車

65φナイロン車


●使用キャスター

●使用キャスター




キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

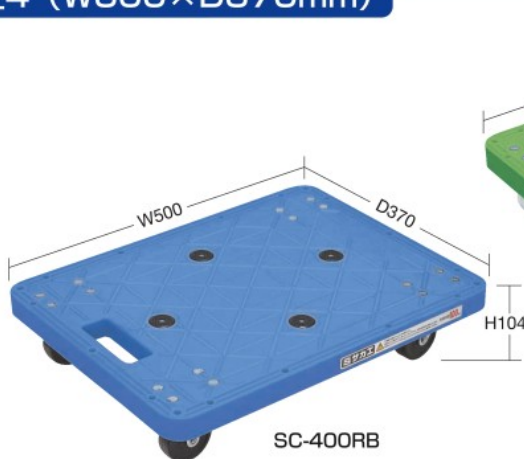

SC-400RB

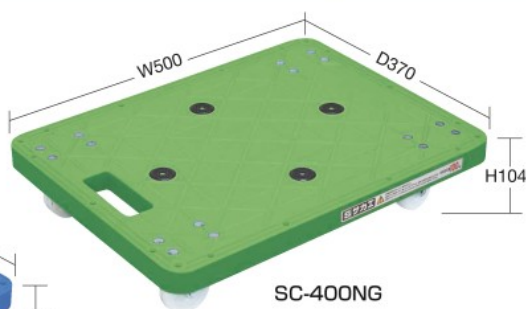

SC-400NG

キャスター	間口×奥行×高さ	○ 品番(ブルー)	○ 品番(グリーン)	質量	材質	価格(税抜)/台	メーカー希望 小売価格/台
65φゴム	500×370×104mm	211545 SC-400RB	211536 SC-400RG ◆	2kg	PP	¥4,810	¥5,630
65φナイロン		211546 SC-400NB	211537 SC-400NG ◆				

●規定出荷数：6台

均等積載荷重
120kg

キャスター自在2 固定2 (W600×D410mm)

SC-450

65φゴム車

65φナイロン車


●使用キャスター

●使用キャスター




キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

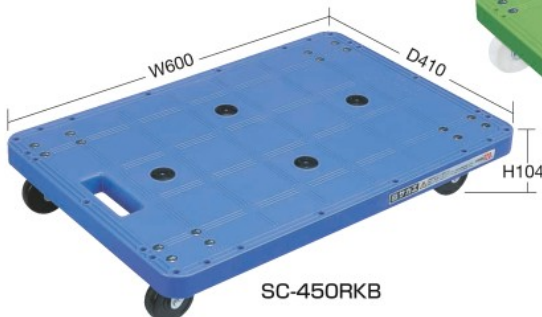

SC-450RKB

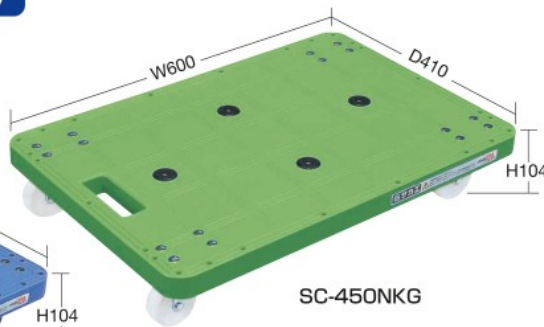

SC-450NKG

キャスター	間口×奥行×高さ	○ 品番(ブルー)	○ 品番(グリーン)	質量	材質	価格(税抜)/台	メーカー希望 小売価格/台
65φゴム	600×410×104mm	211553 SC-450RKB	211543 SC-450RKG ◆	3kg	PP	¥4,950	¥5,790
65φナイロン		211554 SC-450NKB	211544 SC-450NKG ◆				

●規定出荷数：6台

均等積載荷重
120kg

キャスター自在4 (W600×D410mm)

SC-450

65φゴム車

65φナイロン車


●使用キャスター

●使用キャスター




キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

キャスター詳細は
1189
ページをご覧ください

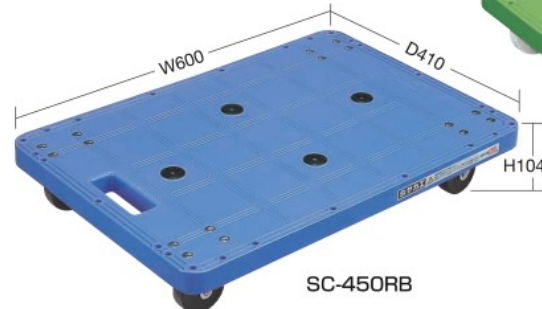

SC-450RB

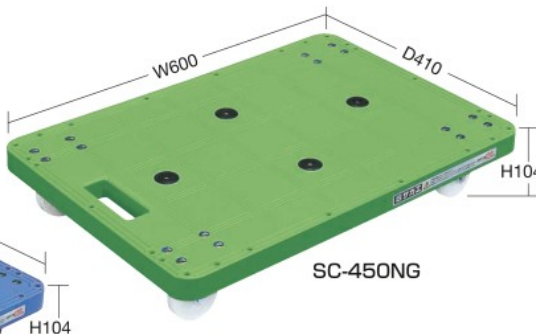

SC-450NG

キャスター	間口×奥行×高さ	○ 品番(ブルー)	○ 品番(グリーン)	質量	材質	価格(税抜)/台	メーカー希望 小売価格/台
65φゴム	600×410×104mm	211555 SC-450RB	211541 SC-450RG ◆	3kg	PP	¥5,280	¥6,180
65φナイロン		211556 SC-450NB	211542 SC-450NG ◆				

●規定出荷数：6台

- ハンドカー
特製四輪車
- 自在回転台車・
パレット台車
- ボード・
スクラップ台車
- サカエキャリー
搬送台車
- コンテナ台車・
伸縮式台車
- 板台車
- ドラム台車・
ドラムリフト
- ボンベ
キャリー
- リフター・
コロボール
- パレット・
ネステナー
- キャスター・
アジャスター
- スライダー
ボード
- コンペヤ
- シート
- バンド・
チェーン
- ベルト・
ロープ
- 梱包・運搬
関連商品