

00 抗菌パールホワイト

Multiple Racks

均等耐荷重 (棚板1段当り) **30・50kg**

マルチプルラック コンテナ収納タイプ **NEW** (◆印のみ)

**NEW**

(◆印のみ)

改RoHS 10物質対応

特許取得商品

・組立式

・粉体塗装

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。

「パールホワイト」を採用。

抗菌粉体塗装

Ag<sup>+</sup>

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工  
無機抗菌剤・塗装  
塗装面 (樹脂・メッキ等を除く)  
JF0122665X0001E

サカエ独自の堅牢構造  
「6点支持方式」

特許登録番号 第4756156号

横揺れ強度200%アップ!  
(当社従来品比)

新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になりました。

●オプション抜落防止ストッパー付(背面側)  
(MR-30BS・MR-30BSR・MR-30BL・MR-30BLRには標準装備)



収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行えます。




地震に強い

マルチプルラック組み合わせ例  
MR-30BLR+MR-1950B2L  
耐震固定金具を使用できます。

※2014年度モデルチェンジにより以前の商品との互換性はありません。

●ストッパー金具 運賃別送


オプションストッパー金具を使用することによりコンテナ収納時は前面が揃い美観が良くなります

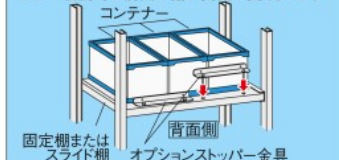


品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
520096 MR-SP	¥3,070	¥3,590

●ストッパー金具2個付/セット


耐震固定金具

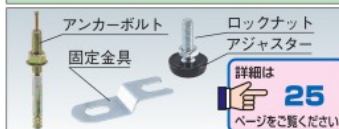

転倒防止金具

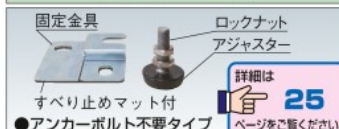

固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。

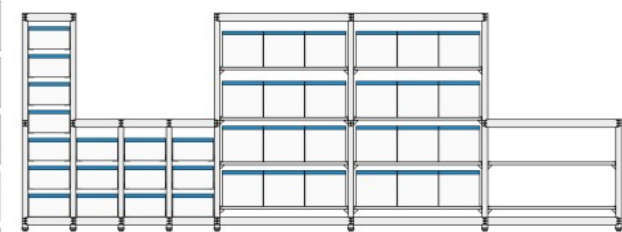

MR-30BL MR-30BSR MR-1950BL MR-1950B2LR




コンテナは  
1230  
ページをご覧ください



折られたりコンテナ用フタは  
1230  
ページをご覧ください

コンテナ収納ラック H1950mmタイプ

均等耐荷重 (棚板1段当り) **50kg**

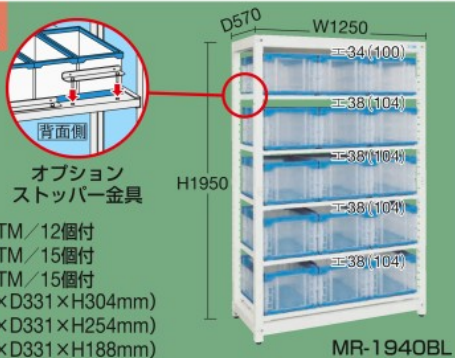

固定棚4・5段

耐震固定金具を使用できます。

●コンテナ:

- MR-1950タイプ: 50BTM / 12個付
- MR-1940タイプ: 40BTM / 15個付
- MR-1930タイプ: 30BTM / 15個付
- 50BTM 寸法(W490×D331×H304mm)
- 40BTM 寸法(W490×D331×H254mm)
- 30BTM 寸法(W490×D331×H188mm)

MR-1940BL

均等耐荷重 (棚板1段当り) **30kg**

スライド棚4・5段

耐震固定金具を使用できます。

●コンテナ:

- MR-1950タイプ: 50BTM / 12個付
- MR-1940タイプ: 40BTM / 15個付
- MR-1930タイプ: 30BTM / 15個付
- 50BTM 寸法(W490×D331×H304mm)
- 40BTM 寸法(W490×D331×H254mm)
- 30BTM 寸法(W490×D331×H188mm)

MR-1950B2L

※( )内はMR-1930タイプの寸法を示す。(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	段数	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
単体	1250×570×1950	5	140677 MR-1950BL	82kg	¥155,670	¥182,100
連結	1200×570×1950	5	140687 MR-1950BLR	75kg	¥129,970	¥152,100
単体	1250×570×1950	6	140675 MR-1940BL	94kg	¥179,140	¥209,600
連結	1200×570×1950	6	140685 MR-1940BLR	87kg	¥151,460	¥177,200
単体	1250×570×1950	6	140679 MR-1930BL	88kg	¥176,270	¥206,200
連結	1200×570×1950	6	140689 MR-1930BLR	81kg	¥148,580	¥173,800

(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	段数	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
単体	1250×570×1950	5	140678 MR-1950B2L	84kg	¥165,510	¥193,600
連結	1200×570×1950	5	140688 MR-1950B2LR	76kg	¥135,210	¥158,200
単体	1250×570×1950	6	140676 MR-1940B2L	96kg	¥191,630	¥224,200
連結	1200×570×1950	6	140686 MR-1940B2LR	89kg	¥158,690	¥185,700
単体	1250×570×1950	6	140716 MR-1930B2L◆	90kg	¥184,690	¥216,100
連結	1200×570×1950	6	140717 MR-1930B2LR◆	83kg	¥152,820	¥178,800

新商品