

均等耐荷重

180kg

改RoHS
10物質対応

組立式

角パイプ

粉体塗装

グリーン購入法
適合商品

製品動画
https://youtu.be/Ck2H09eNDIM


抗菌粉体塗装

Ag+

スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!

高さ(立作業用) **H900mm** ※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・塗装
塗装面(天板・側板・脚板)にSIAA
JP0122665X0001E

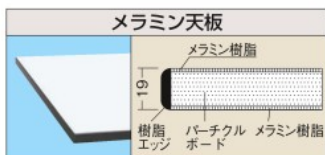


耐震固定金具詳細は
285 ページをご覧ください

転倒防止金具詳細は
286 ページをご覧ください



- 樹脂製アジャスターを標準装備。
- レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

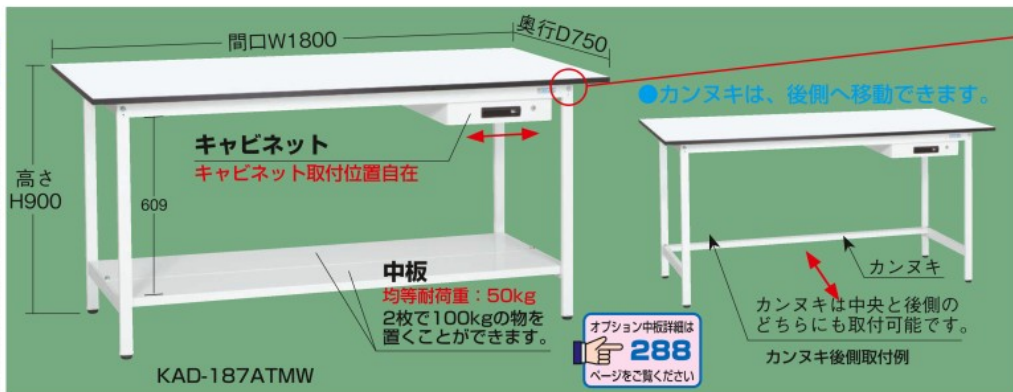

成形加工によるはめ込み方式のため、ボルト1本でスピーディーな組み立てと高強度を実現!!

●中板用仕切板
中板用仕切板詳細は
290 ページをご覧ください

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベダル昇降・ハンドル昇降


●オプションキャビネット **カギ付**



間口×奥行×高さ	品番(パールホワイト)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
400×500×83mm	000000 KA-S10W	7kg	¥14,950	¥17,490
400×500×164mm	000000 KA-S20W	10kg	¥20,610	¥24,110
400×500×246mm	000000 KA-S30W	13kg	¥34,890	¥40,820

●キャビネット取付金具2本付
 ●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。
 作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750mm用、C: 900mm用

●本体寸法

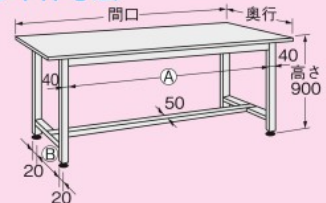

(単位: mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
KAD-096	630	448
KAD-097	630	528
KAD-126	930	448
KAD-127	930	528
KAD-129	930	678
KAD-156	1230	448
KAD-157	1230	528
KAD-159	1230	678
KAD-186	1530	448
KAD-187	1530	528
KAD-189	1530	678

スタンダードタイプ ●本体色: パールホワイト (抗菌粉体塗装)



回転台	間口×奥行×高さ	中板なし				中板(2枚付)			
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
専用	900×600×900mm	042432 KAD-096MW	18kg	¥22,690	¥26,550	043422 KAD-096TMW	22kg	¥31,710	¥37,100
	900×750×900mm	042433 KAD-097MW	20kg	¥25,000	¥29,250	043423 KAD-097TMW	26kg	¥34,200	¥40,010
足踏台・チェアー	1200×600×900mm	042436 KAD-126MW	21kg	¥25,830	¥30,220	043426 KAD-126TMW	27kg	¥36,090	¥42,230
	1200×750×900mm	042437 KAD-127MW	25kg	¥29,230	¥34,200	043427 KAD-127TMW	33kg	¥41,210	¥48,220
別作	1200×900×900mm	042438 KAD-129MW	29kg	¥32,030	¥37,480	043428 KAD-129TMW	37kg	¥46,290	¥54,200
	1500×600×900mm	042440 KAD-156MW	26kg	¥30,000	¥35,100	043430 KAD-156TMW	34kg	¥42,740	¥50,000
	1500×750×900mm	042441 KAD-157MW	29kg	¥33,490	¥39,180	043431 KAD-157TMW	39kg	¥48,210	¥56,400
	1500×900×900mm	042442 KAD-159MW	34kg	¥36,320	¥42,490	043432 KAD-159TMW	44kg	¥53,220	¥62,300
	1800×600×900mm	042444 KAD-186MW	30kg	¥32,060	¥37,510	043434 KAD-186TMW	40kg	¥46,820	¥54,800
	1800×750×900mm	042445 KAD-187MW	33kg	¥35,720	¥41,790	043435 KAD-187TMW	45kg	¥52,820	¥61,800
	1800×900×900mm	042446 KAD-189MW	39kg	¥39,830	¥46,600	043436 KAD-189TMW	53kg	¥58,770	¥68,800

新商品