

電動昇降作業台 重量タイプ **NEW**


均等耐荷重

250kg


要日数 完成品 粉体塗装 Gグリーン購入法適合商品

01 作業台


改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板

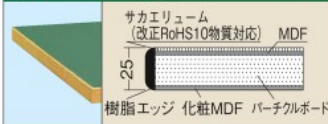


特殊アクリル系樹脂天 (パーティクル)

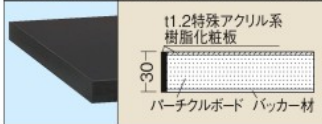


重量用 メラミン天板

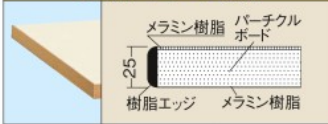

メラミン天板 (パーティクル)

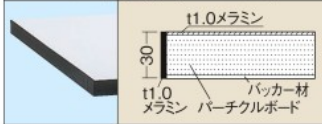


●寸法図

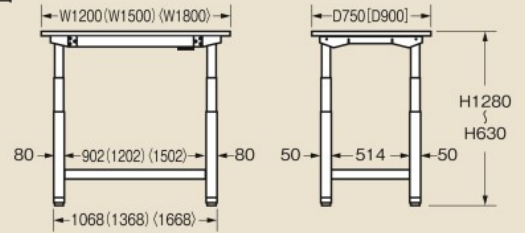

※()内寸法はW1500タイプ、< >内寸法はW1800タイプ、[]内寸法はD900タイプを示す。

均等耐荷重 250kg **スタンダード仕様 サカエリウム・メラミン天板**

※本体はRoHS対応品ではありません。

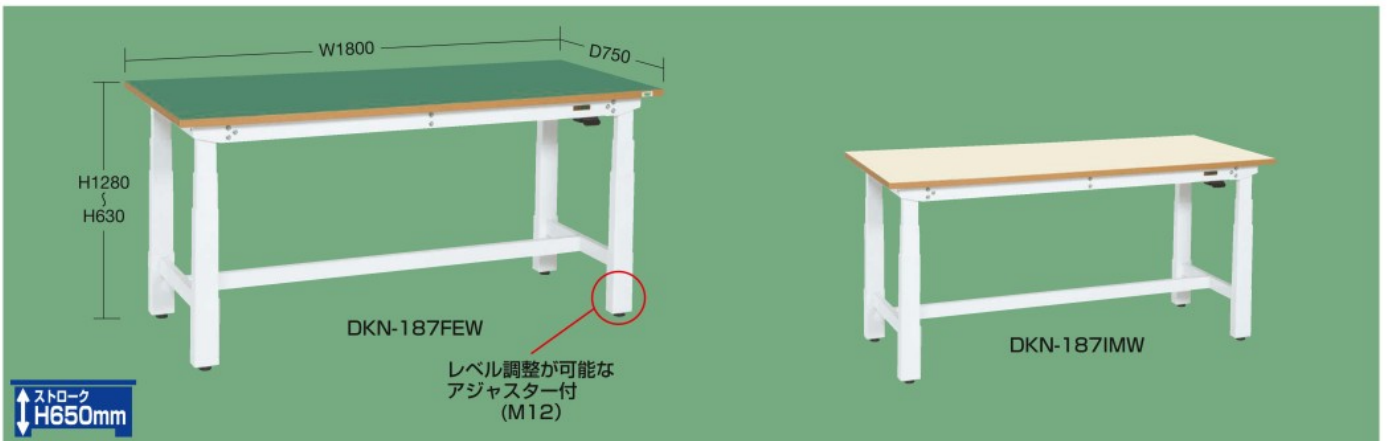

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 回転台
- 専用
- 足踏台・チェア
- 別作

●任意の高さに調整可能

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	重量用 改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板				重量用 メラミン天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×630~1280	033701 DKN-127FEW	71kg	¥314,800	¥368,300	033711 DKN-127IMW	70kg	¥312,040	¥365,100
1500×750×630~1280	033702 DKN-157FEW	78kg	¥323,900	¥379,000	033712 DKN-157IMW	76kg	¥321,630	¥376,300
1500×900×630~1280	033703 DKN-159FEW	83kg	¥330,380	¥386,500	033713 DKN-159IMW	82kg	¥326,610	¥382,100
1800×750×630~1280	033704 DKN-187FEW	84kg	¥334,940	¥391,900	033714 DKN-187IMW	82kg	¥329,580	¥385,600
1800×900×630~1280	033705 DKN-189FEW	90kg	¥341,650	¥399,700	033715 DKN-189IMW	88kg	¥334,380	¥391,200

●アジャスター: 45φ ネジ径: M12×P1.75 ●コード長: 3.2m (AC100V) ●消費電力: 450W

均等耐荷重 250kg **スタンダード仕様 メラミン・アクリル系樹脂天板**

※本体はRoHS対応品ではありません。

耐薬品性能試験データは114ページをご覧ください



●任意の高さに調整可能

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	重量用 メラミン天板 (パーティクル)				重量用 アクリル系樹脂天板 (パーティクル)			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×630~1280	033721 DKN-127MW	73kg	¥310,810	¥363,600	033731 DKN-127CW	73kg	¥321,990	¥376,700
1500×750×630~1280	033722 DKN-157MW	80kg	¥322,600	¥377,400	033732 DKN-157CW	79kg	¥336,210	¥393,400
1800×750×630~1280	033724 DKN-187MW	87kg	¥332,870	¥389,500	033734 DKN-187CW	87kg	¥349,410	¥408,800
1800×900×630~1280	033725 DKN-189MW	94kg	¥346,410	¥405,300	033735 DKN-189CW	94kg	¥357,450	¥418,200

●アジャスター: 45φ ネジ径: M12×P1.75 ●コード長: 3.2m (AC100V) ●消費電力: 450W

新商品