


均等耐荷重 **100・150kg**
 改RoHS
 10物質対応

軽量タイプ 強度とコストパフォーマンスを両立した軽量ワゴンです。

均等耐荷重 **100kg** 旋回性 **H600mm** 棚板2段 4輪自在

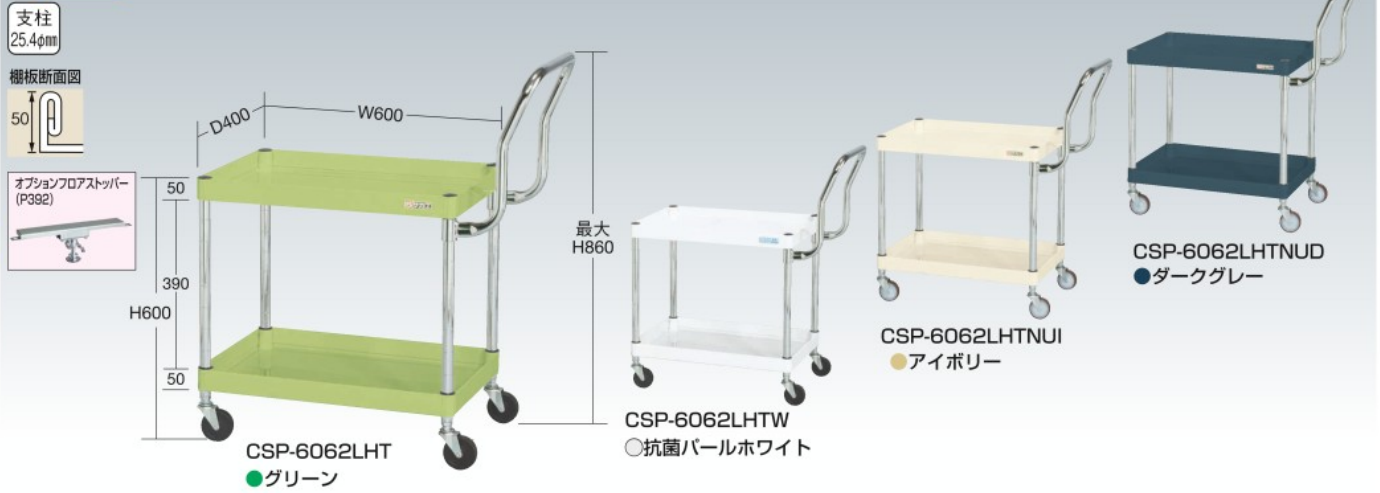

●棚板厚: CSP-6062=0.8mm, CSP-7562=1.0mm ●中棚・取手: 50mmピッチで段替え可能 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	棚板		75φゴム車				75φナイロンウレタン車					
	段数	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格		
600×400×600	2段	●	328001	CSP-6062LHT	10kg	¥23,640	¥27,660	328051	CSP-6062LHTNU	10kg	¥25,560	¥29,910
		○	328021	CSP-6062LHTW				328071	CSP-6062LHTNUW			
		●	328011	CSP-6062LHTI				328061	CSP-6062LHTNUI			
		●	328031	CSP-6062LHTD				328081	CSP-6062LHTNUD			
		●	328101	CSP-7562LHT				328151	CSP-7562LHTNU			
750×500×600	2段	○	328121	CSP-7562LHTW	15kg	¥27,080	¥31,680	328171	CSP-7562LHTNUW	14kg	¥29,020	¥33,950
		●	328111	CSP-7562LHTI				328161	CSP-7562LHTNUI			
		●	328131	CSP-7562LHTD				328181	CSP-7562LHTNUD			

均等耐荷重 **150kg** 旋回性 **H740mm** 棚板3段 4輪自在



●棚板厚: CSP-6073=0.8mm, CSP-7573=1.0mm ●中棚・取手: 50mmピッチで段替え可能 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	棚板		75φゴム車				75φナイロンウレタン車					
	段数	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格		
600×400×740	3段	●	328002	CSP-6073LHT	13kg	¥28,910	¥33,820	328052	CSP-6073LHTNU	13kg	¥30,990	¥36,260
		○	328022	CSP-6073LHTW				328072	CSP-6073LHTNUW			
		●	328012	CSP-6073LHTI				328062	CSP-6073LHTNUI			
		●	328032	CSP-6073LHTD				328082	CSP-6073LHTNUD			
		●	328102	CSP-7573LHT				328152	CSP-7573LHTNU			
750×500×740	3段	○	328122	CSP-7573LHTW	20kg	¥33,140	¥38,770	328172	CSP-7573LHTNUW	20kg	¥35,190	¥41,170
		●	328112	CSP-7573LHTI				328162	CSP-7573LHTNUI			
		●	328132	CSP-7573LHTD				328182	CSP-7573LHTNUD			

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作

新商品