

均等耐荷重


150kg

改RoHS
10物質対応

組立式 粉体塗装 G グリーン購入法適合商品

中量タイプ 堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。

均等耐荷重 **150kg** 旋回性 H880mm 棚板3段 4輪自在

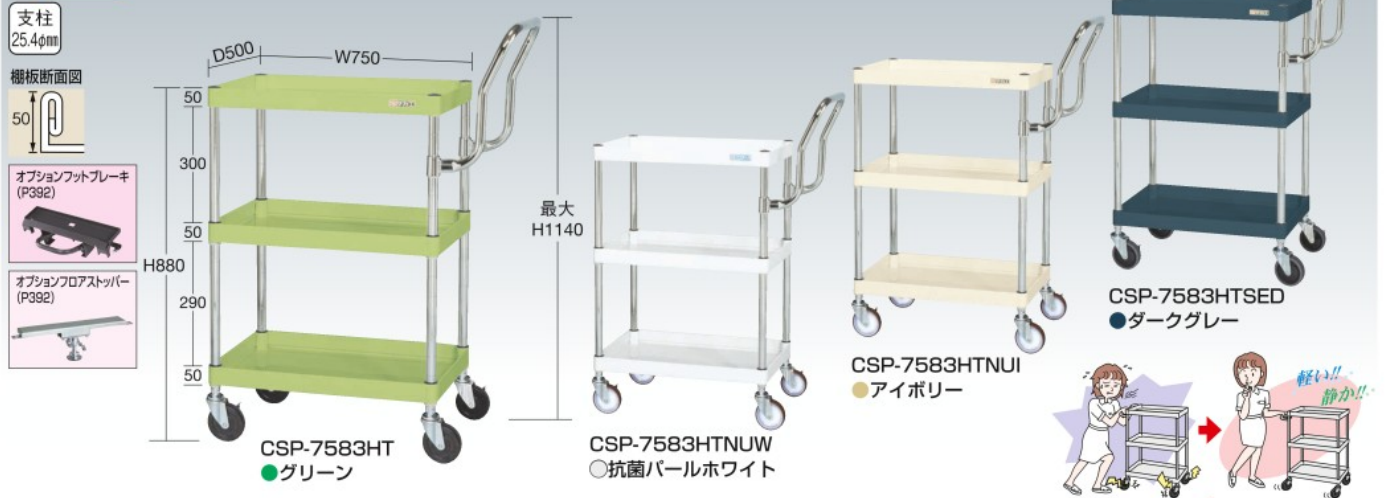

●棚板厚: CSP-6083=0.8mm, CSP-7583=1.0mm ●中棚・取手: 50mmピッチで段替え可能

間口×奥行 ×高さ	棚板 カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車						
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格			
600×400 ×880	●	329004	CSP-6083HT	15kg	¥30,740	¥35,970	329054	CSP-6083HTNU	14kg	¥33,480	¥39,170	329504	CSP-6083HTSE	14kg	¥31,720	¥37,110
	○	329024	CSP-6083HTW				329074	CSP-6083HTNUW				329524	CSP-6083HTSEW			
	●	329014	CSP-6083HTI				329064	CSP-6083HTNUI				329514	CSP-6083HTSEI			
	●	329034	CSP-6083HTD				329084	CSP-6083HTNUD				329534	CSP-6083HTSED			
750×500 ×880	●	329104	CSP-7583HT	22kg	¥35,430	¥41,450	329154	CSP-7583HTNU	21kg	¥38,080	¥44,550	329604	CSP-7583HTSE	21kg	¥36,300	¥42,470
	○	329124	CSP-7583HTW				329174	CSP-7583HTNUW				329624	CSP-7583HTSEW			
	●	329114	CSP-7583HTI				329164	CSP-7583HTNUI				329614	CSP-7583HTSEI			
	●	329134	CSP-7583HTD				329184	CSP-7583HTNUD				329634	CSP-7583HTSED			

均等耐荷重 **150kg** サカエリウム・ポリエステル天板タイプ

●棚板グリーン色にはサカエリウム天板、アイボリー色にはポリエステル天板が付きます。



●棚板厚: CSP-7572・7582=0.8mm CSP-9072・9082=1.0mm ●中棚・取手: 50mmピッチで段替え可能

※本体サイズ: W600×D400mm (CSP-7572・7582タイプ)、W750×D500mm (CSP-9072・9082タイプ)

間口×奥行 ×高さ	棚板 カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車						
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格			
750×500 ×760	●	327502	CSP-7572TEHT	18kg	¥43,930	¥51,400	327552	CSP-7572TEHTNU	17kg	¥47,520	¥55,600	329552	CSP-7572TEHTSE	17kg	¥44,920	¥52,600
	●	327512	CSP-7572PHTI	17kg			327562	CSP-7572PHTNUI	16kg			329562	CSP-7572PHTSEI	16kg		
900×600 ×760	●	327602	CSP-9072TEHT	25kg	¥47,530	¥55,600	327652	CSP-9072TEHTNU	25kg	¥50,910	¥59,600	329652	CSP-9072TEHTSE	25kg	¥48,380	¥56,600
	●	327612	CSP-9072PHTI	24kg			327662	CSP-9072PHTNUI	23kg			329662	CSP-9072PHTSEI	23kg		
750×500 ×900	●	327504	CSP-7582TEHT	18kg	¥45,900	¥53,700	327554	CSP-7582TEHTNU	18kg	¥49,690	¥58,100	329554	CSP-7582TEHTSE	18kg	¥46,920	¥54,900
	●	327514	CSP-7582PHTI	17kg			327564	CSP-7582PHTNUI	17kg			329564	CSP-7582PHTSEI	17kg		
900×600 ×900	●	327604	CSP-9082TEHT	26kg	¥49,560	¥58,000	327654	CSP-9082TEHTNU	25kg	¥53,120	¥62,200	329654	CSP-9082TEHTSE	25kg	¥50,370	¥58,900
	●	327614	CSP-9082PHTI	24kg			327664	CSP-9082PHTNUI	24kg			329664	CSP-9082PHTSEI	24kg		

02 ツールワゴン

CSパールシリーズ
ボックス
ニューCSシリーズ
スペシャル
色管理

スーパー
スペシャル

スーパー

アシスタント
ワゴン

CS

ファイル・
フリー

まるいワゴン

高さ調整

パソコン
カート

パネル

エース

エスエス

ニューパネ

ニューツール

パンチング

移動作業車

ジャンボ

キャビネット

アルミ

マット

キャリア

別作

新商品