

ツーリングワゴン (パールワゴンフットブレーキ付NT・BT・HSK・KM・NC5・キャプトツール兼用)

均等耐荷重 **150kg**

粉体塗装・組立式

 
特許取得商品

改正RoHS  
10物質対応

フットブレーキ操作方法

ロック方法

ペダルを踏み込むことによりブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることによりブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

●キャスター配置



CHECK! 1つのホルダーで多くのツールを収納できます。

従来のNT、BT、HSK ツールに加えてKM、NC5、キャプトツールも収納可能になりました。

●オプションフットブレーキ 運賃別途

特許登録番号 第5990851号





適用	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用	524041 <b>CSP-40BR</b>	¥11,460	¥13,410
D500mm用	524042 <b>CSP-50BR</b>	¥11,950	¥13,980

ホルダー詳細は 682 ページをご覧ください

- ワゴン 共通タイプ
- ラック 共通タイプ
- ワゴン HSKタイプ
- ラック HSKタイプ
- オプション
- ワゴン パールタイプ
- ワゴンスーパーシェルフタイプ
- スーパーワゴン
- ワゴンプロックタイプ
- キャビネットワゴン(スイングドア)
- 色管理商品シリーズ
- 保管庫
- キャビネット
- キャビネットワゴン
- 収納ボックス・コレクトプレート
- ドリルトレー

均等耐荷重 **150kg** 天棚ツーリング仕様 (W600×D400mm・W750×D500mm)

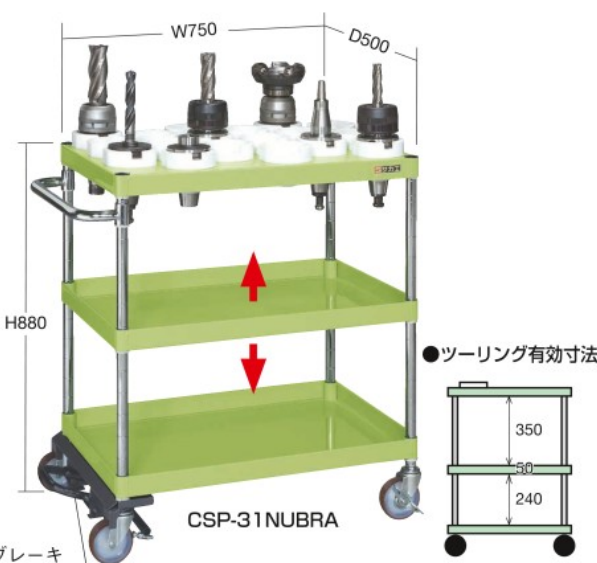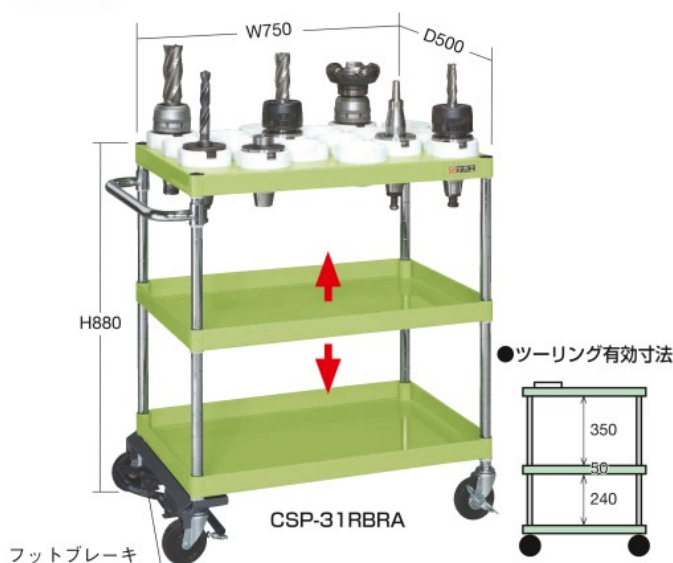

●中棚は50mmピッチで段替え可能です。(単位: mm)

間口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×880	UT-50: 12個	116081 <b>CSP-21RBRA</b>	100φ ゴム車	20kg	¥72,110	¥84,400
	UT-40: 17個	116082 <b>CSP-21RBRC</b>			¥72,070	¥84,300
	UT-30: 23個	116083 <b>CSP-21RBRE</b>			¥71,950	¥84,200
750×500×880	UT-50: 18個	116091 <b>CSP-31RBRA</b>	27kg	¥82,750	¥96,800	
	UT-40: 24個	116092 <b>CSP-31RBRC</b>		¥82,650	¥96,700	

●中棚は50mmピッチで段替え可能です。(単位: mm)

間口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×880	UT-50: 12個	116101 <b>CSP-21NUBRA</b>	100φ ナイロン ウレタン車	19kg	¥75,170	¥87,900
	UT-40: 17個	116102 <b>CSP-21NUBRC</b>			¥75,050	¥87,800
	UT-30: 23個	116103 <b>CSP-21NUBRE</b>			¥75,130	¥87,900
750×500×880	UT-50: 18個	116111 <b>CSP-31NUBRA</b>	26kg	¥85,520	¥100,100	
	UT-40: 24個	116112 <b>CSP-31NUBRC</b>		¥85,420	¥99,900	

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)  
※写真のツールは撮影用です。商品には含まれておりません。 ※キャスターは、ストッパー付2個