

均等耐荷重
(棚板1段当り) **300kg**均等耐荷重
(1台当り) **720・800kg**

中量キャスターラック (GKR型)

移動時耐荷重
(1台当り) **350kg**改正RoHS
10物質対応

・組立式・

・組立費別途・

GKR-8123□GJ

キャスター配置
J: 自在4個
K: 自在2個・固定2個
キャスター材質:
G: ゴム U: ウレタン
カラー (ご指定下さい)
G: グリーン
W: ホワイトグレー

棚板の段数

奥行: 2= 450mm
4= 600mm
5= 750mm
6= 900mm

間口: 1= 900mm
3= 1200mm
5= 1500mm
7= 1800mm

高さ: 1= 2000mm
8= 1380mm
9= 1680mm


中量キャスターラック

※棚板は自由に増減可能です。

キャスター配置
Jタイプ…自在キャスター4個
(ストッパー付2個)


Kタイプ…自在ストッパー付キャスター2個
固定キャスター2個

レイアウト変更に対応。移動できる中量ラック。

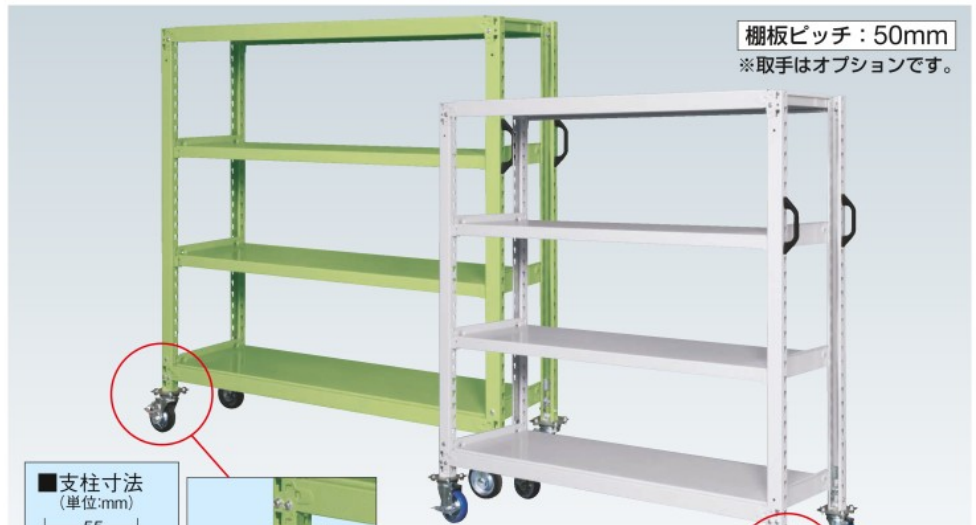


棚板ピッチ: 50mm

※取手はオプションです。

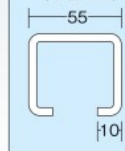■支柱寸法
(単位:mm)

ゴムキャスター

●高さ1380mm

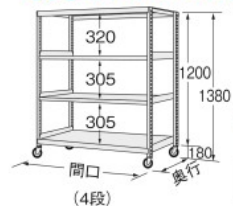


※3段タイプのラック棚間
寸法は、上から470、
505mmになります。

キャスター130φ

均等耐荷重	移動時耐荷重
1段当り 300kg	1台当り 720kg
1段当り 300kg	1台当り 350kg

●高さ1680mm

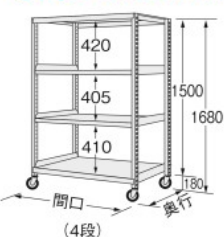


ウレタンキャスター

キャスター130φ

均等耐荷重	移動時耐荷重
1段当り 300kg	1台当り 720kg
1段当り 300kg	1台当り 350kg

●高さ2000mm

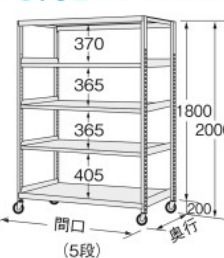

キャスター150φ

均等耐荷重	移動時耐荷重
1段当り 300kg	1台当り 800kg
1段当り 300kg	1台当り 350kg

タイプ		GKR	
段	荷重 (kg)	300kg/段 (1段当りの等分布荷重)	
総荷重 (kg)	キャスター130φ	720kg/台 (1台当りの合計静止荷重) 自重含む	
	キャスター150φ	800kg/台 (1台当りの合計静止荷重) 自重含む	
移動時耐荷重 (kg)		350kg (1台当り)	
高さ (mm)		H	1380、1680、2000
外寸 (mm)	間口 (有効間口)	955(845)、1255(1145)、1555(1445)、1855(1745)	
	奥行	480、630、780、930	
キャスター種類		径	130φ、150φ
		材質	G: ゴム車/U: ウレタン車

●奥行450は高さ1380mm、1680mmのみ対応 ●支柱: □55×45

※キャスタープレートを含む外寸法: 外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm

●棚板セット (棚受含む) (運賃別途)

間口	カラー	900mm	メーカー希望小売価格	1200mm	メーカー希望小売価格	1500mm	メーカー希望小売価格	1800mm	メーカー希望小売価格
奥行		品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)	
パイプ式	●	GKR-0945GN ¥4,070	¥7,360	GKR-1245GN ¥4,850	¥8,550	GKR-1545GN ¥5,660	¥10,160	GKR-1845GN ¥7,120	¥12,320
移動ラック	●	GKR-0960GN ¥4,750	¥8,500	GKR-1260GN ¥5,680	¥10,860	GKR-1560GN ¥6,930	¥13,500	GKR-1860GN ¥8,580	¥15,310
中2階	●	GKR-0975GN ¥5,680	¥12,410	GKR-1275GN ¥7,270	¥15,020	GKR-1575GN ¥8,620	¥17,360	GKR-1875GN ¥9,880	¥20,620
パレットラック	●	GKR-0990GN ¥7,350	¥14,340	GKR-1290GN ¥8,920	¥16,700	GKR-1590GN ¥10,520	¥19,940	GKR-1890GN ¥13,460	¥24,290
スライドラック	○	GKR-0945WN ¥4,070	¥7,360	GKR-1245WN ¥4,850	¥8,550	GKR-1545WN ¥5,660	¥10,160	GKR-1845WN ¥7,120	¥12,320
ライトスラック	○	GKR-0960WN ¥4,750	¥8,500	GKR-1260WN ¥5,680	¥10,860	GKR-1560WN ¥6,930	¥13,500	GKR-1860WN ¥8,580	¥15,310
	○	GKR-0975WN ¥5,680	¥12,410	GKR-1275WN ¥7,270	¥15,020	GKR-1575WN ¥8,620	¥17,360	GKR-1875WN ¥9,880	¥20,620
	○	GKR-0990WN ¥7,350	¥14,340	GKR-1290WN ¥8,920	¥16,700	GKR-1590WN ¥10,520	¥19,940	GKR-1890WN ¥13,460	¥24,290

※奥行900mmは棚板D450mm+D450mmの2枚組み合わせとなります。

●落下防止バー (運賃別途)



マグネ見出しは
823
ページをご覧ください

耐震対策商品
タナガードの詳細は
887~891
ページをご覧ください

タナガードの適合機種
ホールフックタイプ HS型
ループベルトタイプ Mタイプ

●取手 (運賃別途)



品番・価格(税抜) メーカー希望小売価格
SK-T ¥4,140/2本 オープン

●取付ボルト付

間口900mm用	メーカー希望小売価格	間口1200mm用	メーカー希望小売価格	間口1500mm用	メーカー希望小売価格	間口1800mm用	メーカー希望小売価格
品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)		品番・価格(税抜)	
NL-RB900 ¥1,800	オープン	NL-RB1200 ¥2,180	オープン	NL-RB1500 ¥2,520	オープン	NL-RB1800 ¥2,890	オープン