

均等耐荷重
350kg
改RoHS
10物質対応

Light-Duty Worktables

軽量作業台 (KHタイプ・350kg) 抗菌・抗ウイルス天板 (中棚・中板付) **NEW**


組立式 角パイプ 粉体塗装 G グリーン購入法適合商品

抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です。本体は銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用！

抗菌粉体塗装



高さ (座り作業用) **H800mm** ※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。本体は角パイプ (構造用鋼管) を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。

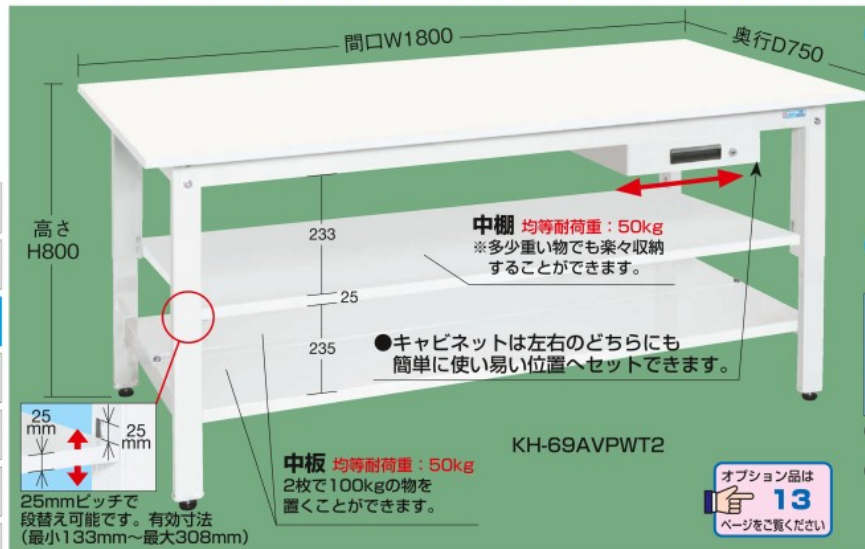

●コーナーパッド






●樹脂製アジャスター



●樹脂製アジャスターを標準装備。
●レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

●抗菌・抗ウイルスポリエステル天板

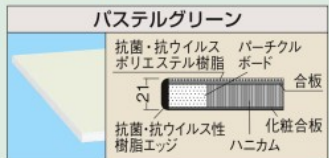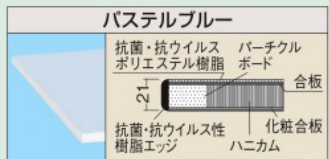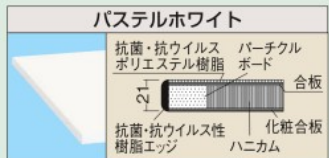

- 軽量 KKタイプ
- 軽量 KHタイプ
- 軽量KH 中棚・中板付
- 高さ調整 TKK8
- 高さ調整 中棚・中板付
- サカエリウム天板
- 簡易架台

- ニューパールワゴン天板付
- ニューOSスーパーワゴン天板付

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機合成系・緑込天板表面層化粧板 JP0612665X0002J

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

！注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
- SIAAの安全性基準に適合しています

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・塗装
塗装面 (天板・棚板・メッシュ部を除く) JP0122665X0001E

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

引出し代・均等耐荷重

引出し率 85%

●引出し寸法

●仕切板の取付けはできません。

白 清潔などのイメージを想起させる白はどんな色とも合う事が最大の特長です。また、**気分を一新させる効果**があります。

青 冷静さや爽快感を感じさせる色です。脈拍や呼吸数を減少させ、鎮静の効果もあります。

緑 安心感や情緒の安定、緊張の緩和効果を与えます。また、開放的で精神的にも疲れを癒し、**リラックスさせる効果**もあります。

●本体色：パールホワイト

転倒防止金具

固定金具 ロックナット

すべり止めマット付 アジャスター

品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
520093 AJ-TBK	¥6,540	¥7,650

●1セット：固定金具2個、ロックナット4個付。
●アンカーボルト無しで使用できます。
※アジャスターは付属していません。

耐震固定金具

アンカーボルト ロックナット

固定金具 アジャスター

品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
520098 AJ-FSK	¥6,490	¥7,590

●1セット：固定金具2個、ロックナット2個付。
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90φ)は付属していません。

中棚・中板付



間口×奥行×高さ	抗菌・抗ウイルスポリエステル天板			質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
	○品番 (パステルホワイト)	○品番 (パステルブルー)	○品番 (パステルグリーン)			
900×600×800mm	047442 KH-38VPWT2	047462 KH-38VPBT2	047482 KH-38VPGT2	32kg	¥54,070	¥ 63,300
900×750×800mm	047443 KH-39VPWT2	047463 KH-39VPBT2	047483 KH-39VPGT2	34kg	¥59,460	¥ 69,600
1200×750×800mm	047447 KH-49VPWT2	047467 KH-49VPBT2	047487 KH-49VPGT2	41kg	¥67,820	¥ 79,300
1500×750×800mm	047451 KH-59VPWT2	047471 KH-59VPBT2	047491 KH-59VPGT2	50kg	¥77,170	¥ 90,300
1800×750×800mm	047455 KH-69VPWT2	047475 KH-69VPBT2	047495 KH-69VPGT2	57kg	¥84,620	¥ 99,000
1800×900×800mm	047456 KH-70VPWT2	047476 KH-70VPBT2	047496 KH-70VPGT2	66kg	¥94,010	¥110,000

新商品