

均等耐荷重
500kg

中量作業台CSタイプ

改正RoHS
10物質対応

組立式

角パイプ

粉体塗装


Gグリーン購入法
適合商品

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

高さ（座り作業用）

↑H740mm

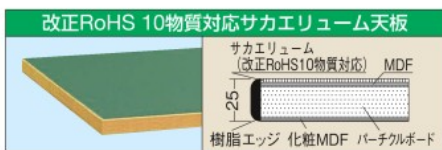

カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。

CS-096FEN




CS-127FEN

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	サカエリウム天板	034821 CS-096FEN	23kg	¥32,600	¥38,140
900×750×740mm	サカエリウム天板	034822 CS-097FEN	25kg	¥36,370	¥42,550

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×600×740mm	サカエリウム天板	034823 CS-126FEN	30kg	¥36,630	¥42,860
1200×750×740mm	サカエリウム天板	034824 CS-127FEN	32kg	¥43,700	¥51,100



CS-157FEN

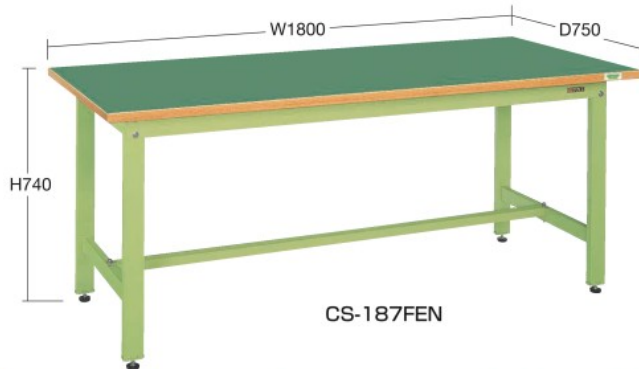


CS-187FEN

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1500×750×740mm	サカエリウム天板	034825 CS-157FEN	40kg	¥50,740	¥59,400
1500×900×740mm	サカエリウム天板	034826 CS-159FEN	47kg	¥57,610	¥67,400

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1800×750×740mm	サカエリウム天板	034827 CS-187FEN	45kg	¥53,890	¥63,100
1800×900×740mm	サカエリウム天板	034828 CS-189FEN	55kg	¥59,250	¥69,300

 オプションキャビネット



キャビネット1段付(NKL-10(I)□)



キャビネット2段付(NKL-20(I)□)



キャビネット3段付(NKL-30(I)□)



間口×奥行×高さ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×83mm	000000 NKL-10	000000 NKL-10I	6kg	¥13,880	¥16,240
500×500×164mm	000000 NKL-20	000000 NKL-20I	11kg	¥19,490	¥22,800
500×500×246mm	000000 NKL-30	000000 NKL-30I	15kg	¥33,530	¥39,230

●キャビネット取付金具2本付
●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。
作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750mm用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-10・20・30以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-11・22・33、WKL-1 (D750・900タイプのみ)の取付けが可能です。(アイボリー色もあります)

キャビネット(取付位置自在)



●キャビネットは左右使い易い位置へセットできます。
●前面、背面どちらにもセットできます。
W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

引出し寸法



●仕切板の取付けはできません。

オプション中板

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

 


中板1枚取付け時
均等耐荷重 50kg



中板2枚取付け時
均等耐荷重 100kg

●中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能が一段とアップします。



コーナーパッド



コーナーパッド詳細は
271
ページをご覧ください