

改正RoHS 10物質対応

改正RoHS 10物質対応商品



CB作業台(天板ホワイト除く)は改正RoHS 10物質に対応しています。

高さ(座り作業用)
↑H740mm

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため

非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

キャスター100φ




●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	サカエリウム天板	034861 CB-096FEN	27kg	¥49,610	¥58,000

●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×740mm	サカエリウム天板	034862 CB-127FEN	35kg	¥57,010	¥66,700

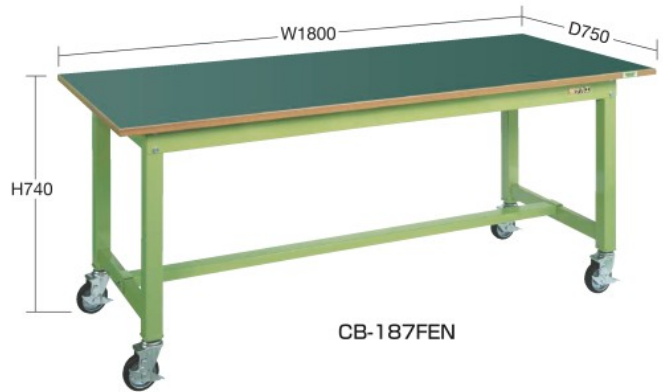

CB-187FEN

●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1500×750×740mm	サカエリウム天板	034863 CB-157FEN	41kg	¥66,100	¥77,300

●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1800×750×740mm	サカエリウム天板	034864 CB-187FEN	47kg	¥67,690	¥79,200
1800×900×740mm	サカエリウム天板	034865 CB-189FEN	52kg	¥73,080	¥85,500

●オプションキャビネット

※仕切板の取付けはできません。



キャビネット1段付(NKL-10(I)□)



キャビネット2段付(NKL-20(I)□)



キャビネット3段付(NKL-30(I)□)

※キャビネット取付金具2本付

※品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。

作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750mm用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-10・20・30

以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-

11・22・33、WKL-1(D900タイプ

のみ)の取付けが可能です。

(アイボリー色もあります)

※キャビネット取付金具2本付

※品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。

作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750mm用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-10・20・30

以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-


11・22・33、WKL-1(D900タイプ

のみ)の取付けが可能です。

(アイボリー色もあります)

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)


キャビネット(取付位置自在)

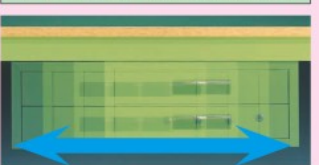

●キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。

●前面、背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

引出し寸法

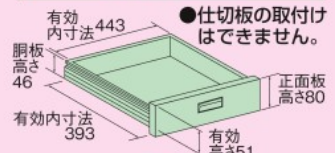

●仕切板の取付けはできません。

●コーナーパッド



コーナーパッド詳細は
271
ページをご覧ください

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作