

G グリーン購入法
適合商品

●粉体塗装 ●角パイプ ●組立式

改正RoHS
10物質対応

NEW

軽量実験用作業台

350kg

11 実験研究・
静電対策製品

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を新規採用！



●耐震固定金具



抗菌粉体塗装


Ag⁺

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・塗装
塗装面 (天板・脚部・メッキ部を除く)
JP0122665X0001E

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


●本体寸法

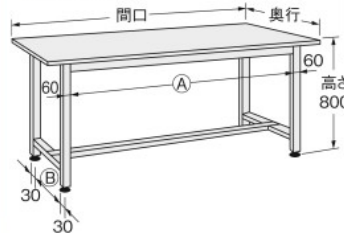

(単位: mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
KHM-1275W	930	
KHM-1575W	1230	528
KHM-1875W	1530	

●メラミン天板

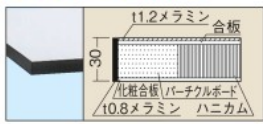

●試験データ

試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。

薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果
95% 濃硫酸	△	46% フッ化水素酸	○	30% クエン酸	○	アセトン	○
60% 硝酸	△	30% 苛性ソーダ	○	アニリン	○	耐熱温度	180℃以内
35% 塩酸	○	28% アンモニア水	○	飽和過マンガン酸カリ	△		
50% リン酸	○	60% 酢酸	○	ベンゼン	○		


○: 変化なし ○: 表面が変色するが材質の変化なし △: 一部侵される ×: 侵される

●本体色:

パールホワイト(抗菌粉体塗装)



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×800mm	101477 KHM-1275W	27kg	¥39,180	¥45,840

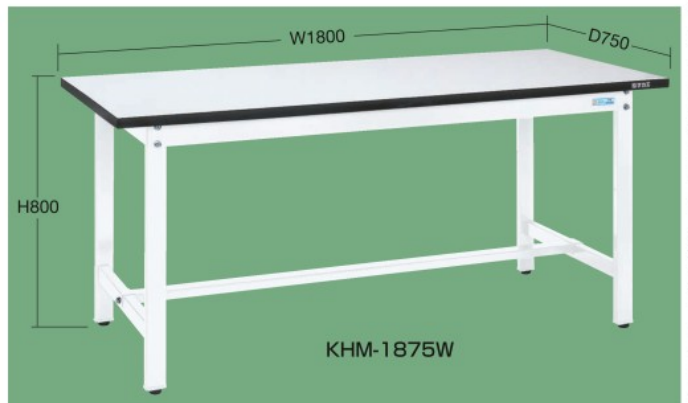

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1500×750×800mm	101481 KHM-1575W	33kg	¥46,630	¥54,600
1800×750×800mm	101485 KHM-1875W	37kg	¥51,740	¥60,500

オプションアルミ架台



※サイド実験台には取付できません。
※作業台・パーツボックスは付属していません。

適用	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900mm用	042151 ALK-900	12kg	¥104,150	¥121,900
W1200mm用	042152 ALK-1200	14kg	¥111,610	¥130,600
W1500mm用	042153 ALK-1500	16kg	¥121,410	¥142,000
W1800mm用	042154 ALK-1800	18kg	¥132,510	¥155,000

●取付可能機種: KHT、KFT、KHC、CHC、TKSC、KHM

01作業台 アルミセルワーク作業台

作業面高さは体格や作業内容によって自由に高さ調整可能です。



詳細は
305 ページをご覧ください

01作業台 アルミ計測器台

アルミフレーム採用のスタイリッシュな計測器台です。



詳細は
306 ページをご覧ください

実験用作業台
薬品庫
オートドライ
静電・等電マット
マット
テーブル
手袋
安全靴
クリップボード
ラボジャッキ
集じん機
導電性ボックス
サンボックス
ポリ容器・ビーカー
クリーンブース

新商品