

セーフティーフェンス

組立式

グリーン購入法  
適合商品


施工別途

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。





●フェンスは、ワンタッチ取付け

●丸支柱タイプ

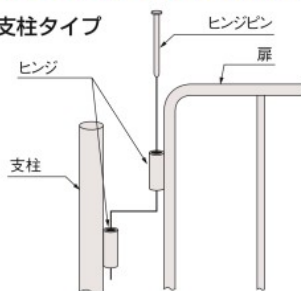


支柱のヒンジに、ヒンジピンを差し込むだけのワンタッチ取付け。支柱を中心に回転する為あらゆる角度で連結が可能。  
(但し、T字及び十字連結は不可)


●連結時の寸法 (芯-芯の寸法)

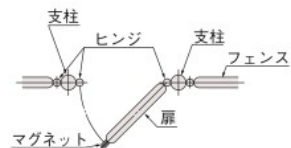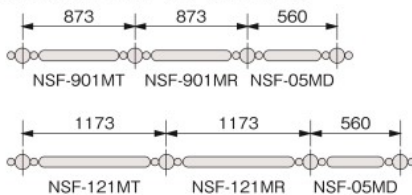


- ラックシステム
- ポチポチウォールシステム
- パンチング 傾斜スタンド
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- パーツカーハンガー
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- 遮光スクリーン
- パーティション

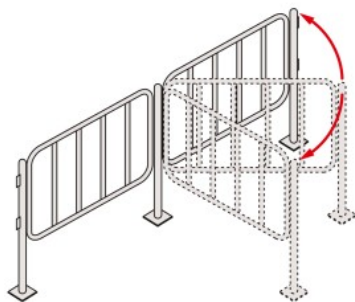

自由な角度で連結が可能です。(90°まで)

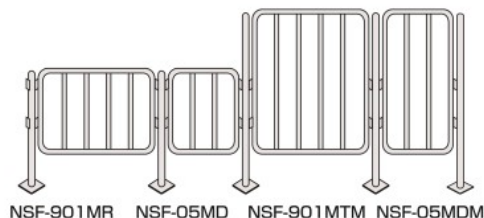


●扉タイプ

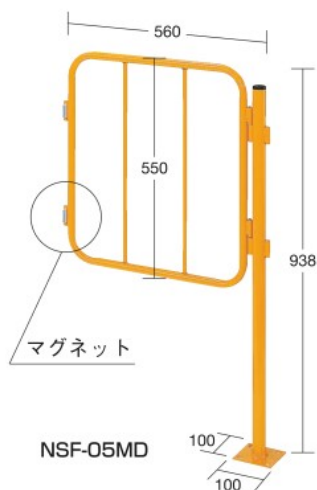


NSF-05MD

●ショートタイプ

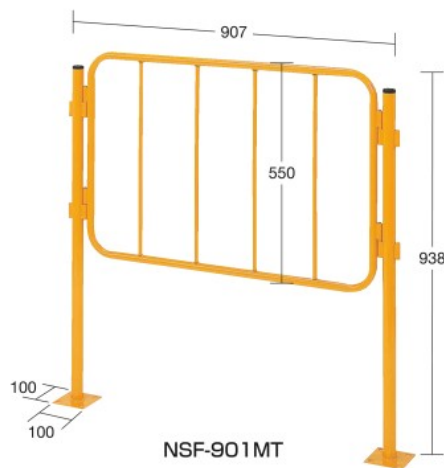

NSF-901MT

●ミドルタイプ

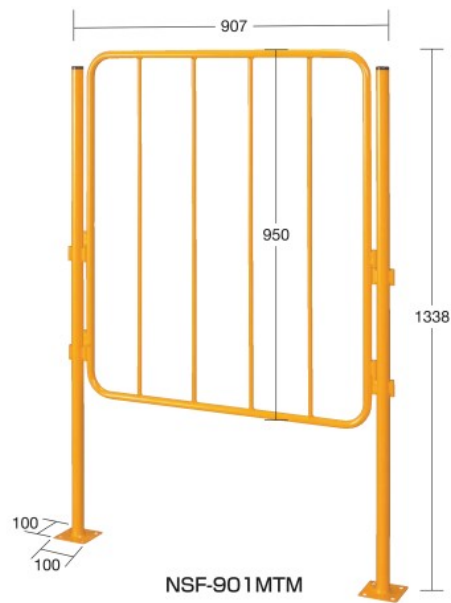

NSF-901MTM

単 体					連 結				
間口×高さ	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	間口×高さ	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
907×938mm	060185 NSF-901MT	7kg	¥27,490	¥32,160	861×938mm	060186 NSF-901MR	5kg	¥20,120	¥23,540
907×1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥38,460	¥45,000	861×1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥26,820	¥31,380
1207×938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥29,600	¥34,630	1161×938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥22,230	¥26,010
1207×1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥39,230	¥45,900	1161×1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥27,590	¥32,280
560×938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥19,260	¥22,530					
560×1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥25,490	¥29,820					

●コンクリート用取付アンカーボルト付 (M8)