

均等耐荷重

300 kg

Light-Duty Worktables

軽量作業台KSタイプ

NEW

(◆印のみ)

改正RoHS (サカエリウム
10物質対応 天板は除く)

●組立式●

●角パイプ●

●粉体塗装●

G グリーン購入法
適合商品

高さ(座り作業用)

 
↑H740mm

※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため
非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

※改正RoHS 10物質対応商品ではありません。


サカエリウム天板





スチール天板(粉体塗装)



 ポリエステル天板



樹脂製アジャスター

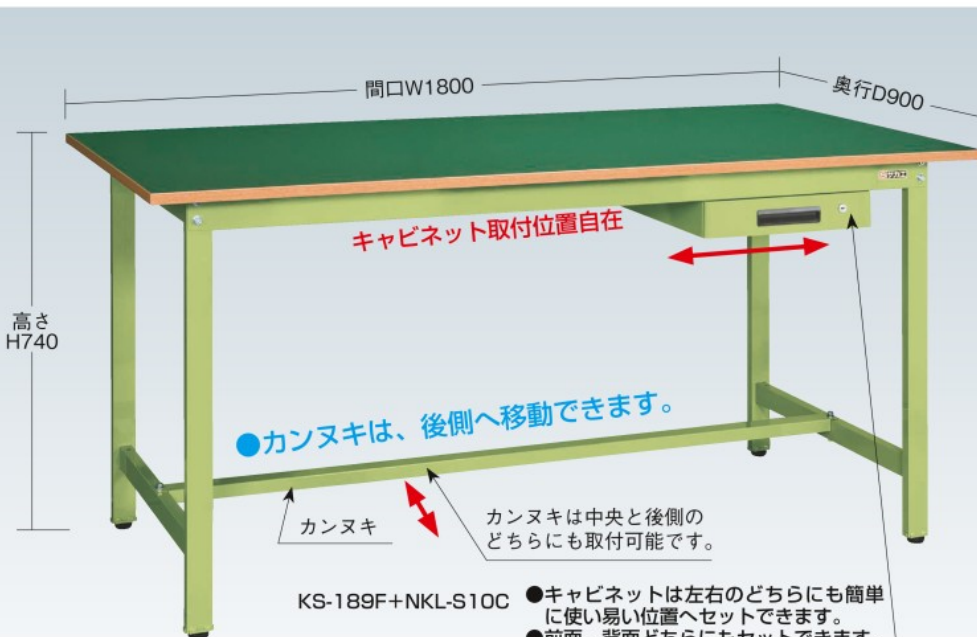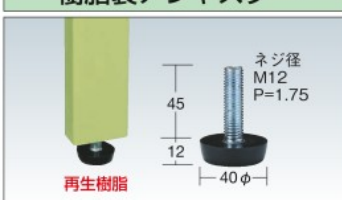

●キャビネットは左右のどちらにも簡単に
使い易い位置へセットできます。
●前面、背面どちらにもセットできます。
W1500・W1800タイプには2個取付
けも可能です。

●コーナーパッド


選装別途



※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

品番	価格(税抜)/個	メーカー希望 小売価格/個
538208 CC-ST	¥310	¥360

●オプション中板

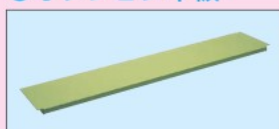

詳細は
212
ページをご覧ください



●オプションコボレ止め



詳細は
204
ページをご覧ください



●オプションキャビネット



詳細は
61
ページをご覧ください



●オプション簡易架台



詳細は
194
ページをご覧ください



●オプションマット関連



詳細は
200
ページをご覧ください



●オプションキャスターセット



詳細は
62
ページをご覧ください



KS-096F



KS-097S

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600 ×740mm	サカエリウム天板	039051 KS-096F	18kg	¥21,910	¥25,500
	スチール天板	039071 KS-096S	22kg	¥17,930	¥20,900
	ポリエステル天板	039109 KS-096PIG	16kg	¥18,150	¥21,200

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×750 ×740mm	サカエリウム天板	039056 KS-097F	20kg	¥27,200	¥31,700
	スチール天板	039076 KS-097S	26kg	¥21,840	¥25,500
	ポリエステル天板	039110 KS-097PIG	18kg	¥22,290	¥26,000
900×900×740mm	サカエリウム天板	039050 KS-099F	22kg	¥28,500	¥33,200

新商品

軽量
SELタイプ
軽量
KSタイプ
改正RoHS
軽量
CKタイプ
軽量
KKタイプ
中量
CSタイプ
カブセ天板
仕様
中量
KTタイプ
大型
高さ調整
TKタイプ
高さ調整
TCKタイプ
高さ調整
一人用タイプ
昇降・傾斜・
移動
重量
KWタイプ
ベタル昇降・
ハンドル昇降
オプション
六角形・
一人用
セルワーク
ライン
システム
ニュー
マークⅡ
折りたたみ式
専用
回転台
足踏台・
チェアー
別作