

均等耐荷重  
**400・1200kg**

中量作業台 カブセ天板仕様

改正RoHS  
10物質対応

組立式

角パイプ

粉体塗装

グリーン購入法  
適合商品

01 作業台

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板が新登場。

※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

均等耐荷重 **1200kg** 中量作業台 KVタイプ カブセ天板


※天板は重量タイプとの組み合わせとなります。

高さ(座り作業用)  
**↑H740mm**

**中量固定式**



KV-493PCSU4I  
カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。

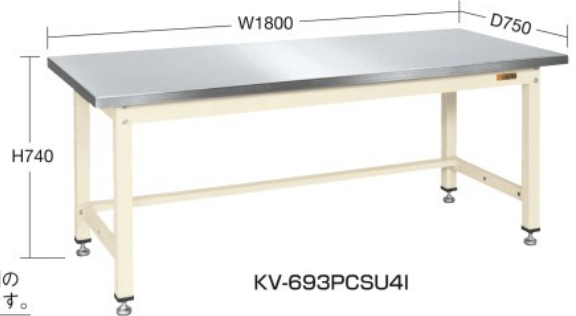

KV-693PCSU4I

間口×奥行×高さ (W×D×H)	ステンレスカブセ天板(重量タイプ) ステンレス SUS430			
	○品番(グリーン)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	032071 KV-383PCSU4	33kg	¥48,010	¥56,000
1200×750×740mm	032072 KV-493PCSU4	46kg	¥68,400	¥79,000
1500×750×740mm	032073 KV-593PCSU4	56kg	¥69,620	¥81,000
1800×750×740mm	032074 KV-693PCSU4	64kg	¥79,200	¥92,000
1800×900×740mm	032075 KV-703PCSU4	71kg	¥84,290	¥98,000

均等耐荷重 **1200kg** 中量作業台 KVタイプ ペダル昇降移動式 カブセ天板

※天板は重量タイプとの組み合わせとなります。

高さ(座り作業用)  
**↑H745mm**

**中量ペダル昇降移動式**

移動・昇降は250kg  
まで可能!!



KV-187PCFISU4



KV-127PCFISU4

●キャスター：100φゴム車

間口×奥行×高さ (W×D×H)	ステンレスカブセ天板(重量タイプ) ステンレス SUS430			
	○品番(グリーン)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×745mm	035957 KV-127PCFISU4	58kg	¥98,420	¥114,000
1500×750×745mm	035958 KV-157PCFISU4	76kg	¥111,490	¥130,000
1800×750×745mm	035959 KV-187PCFISU4	84kg	¥120,220	¥140,000
1800×900×745mm	035960 KV-189PCFISU4	94kg	¥127,770	¥149,000

均等耐荷重 **400kg** 中量高さ調整作業台 TKTタイプ カブセ天板

※天板は重量タイプとの組み合わせとなります。

高さ(座・立兼用)  
**↑H745-1045mm**

**中量高さ調整式**

**高さ745~1045mm**

の範囲で25mm毎に  
高さ調整可能!!



TKT-187PCSU4

間口×奥行×高さ (W×D×H)	ステンレスカブセ天板(重量タイプ) ステンレス SUS430			
	○品番(グリーン)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×745~1045mm	040106 TKT-096PCSU4	35kg	¥57,670	¥67,000
1200×750×745~1045mm	040107 TKT-127PCSU4	45kg	¥66,000	¥77,000
1500×750×745~1045mm	040108 TKT-157PCSU4	54kg	¥75,080	¥87,000
1800×750×745~1045mm	040109 TKT-187PCSU4	61kg	¥81,870	¥95,000
1800×900×745~1045mm	040110 TKT-189PCSU4	68kg	¥91,150	¥106,000