

G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装●角パイプ●組立式● **改定RoHS 10物質対応**

軽量作業台KK・TKK8タイプ ステンレス天板仕様

200・400kg

ダークグレー

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）

均等耐荷重 **400kg**



KK-127SU4DN

(単位：mm)



KK-187SU3DN

(単位：mm)

材質(天板)	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
SUS430	900×600×740	039929 KK-096SU4DN	23kg	¥40,200	¥46,900
	1200×750×740	039930 KK-127SU4DN	32kg	¥50,290	¥58,000
SUS304	900×600×740	039909 KK-096SU3DN	23kg	¥49,560	¥57,000
	1200×750×740	039910 KK-127SU3DN	32kg	¥62,050	¥72,000

材質(天板)	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
SUS430	1800×750×740	039931 KK-187SU4DN	45kg	¥62,730	¥73,000
	1800×900×740	039932 KK-189SU4DN	53kg	¥73,190	¥85,000
SUS304	1800×750×740	039911 KK-187SU3DN	45kg	¥83,990	¥98,000
	1800×900×740	039912 KK-189SU3DN	53kg	¥104,300	¥121,000

軽量高さ調整作業台 TKK8タイプ

均等耐荷重 **200kg**

ステンレスSUS430 ステンレスSUS304 No.4仕上げ




TKK8-127SU4N

特許出願中

高さ800~1000mm の範囲で 任意の高さに調整可能!!

●脚部伸縮自由

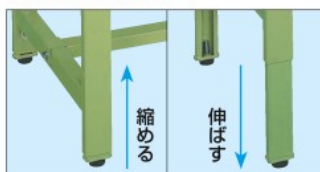

●脚部には目盛り付!



※脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます。

●グリーン



TKK8-127SU4N

(単位：mm)

●アイボリー



TKK8-187SU3NI

(単位：mm)

材質(天板)	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
SUS430	900×600×800~1000	039841 TKK8-096SU4N	26kg	¥45,690	¥53,000
	1200×750×800~1000	039842 TKK8-127SU4N	34kg	¥55,810	¥65,000
	1800×750×800~1000	039843 TKK8-187SU4N	43kg	¥68,830	¥80,000
	1800×900×800~1000	039844 TKK8-189SU4N	51kg	¥84,460	¥98,000
SUS304	900×600×800~1000	039831 TKK8-096SU3N	26kg	¥60,540	¥70,000
	1200×750×800~1000	039832 TKK8-127SU3N	34kg	¥73,310	¥85,000
	1800×750×800~1000	039833 TKK8-187SU3N	43kg	¥95,450	¥111,000
	1800×900×800~1000	039834 TKK8-189SU3N	51kg	¥122,920	¥143,000

材質(天板)	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
SUS430	900×600×800~1000	039845 TKK8-096SU4NI	26kg	¥45,690	¥53,000
	1200×750×800~1000	039846 TKK8-127SU4NI	34kg	¥55,810	¥65,000
	1800×750×800~1000	039847 TKK8-187SU4NI	43kg	¥68,830	¥80,000
	1800×900×800~1000	039848 TKK8-189SU4NI	51kg	¥84,460	¥98,000
SUS304	900×600×800~1000	039835 TKK8-096SU3NI	26kg	¥60,540	¥70,000
	1200×750×800~1000	039836 TKK8-127SU3NI	34kg	¥73,310	¥85,000
	1800×750×800~1000	039837 TKK8-187SU3NI	43kg	¥95,450	¥111,000
	1800×900×800~1000	039838 TKK8-189SU3NI	51kg	¥122,920	¥143,000

※KKタイプのH800mmはP97~101、H900mmはP102~106、高さ調整はP145~148・155・159、移動式はP111・112をご覧ください。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作