


※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

高さ740~1040mm の範囲で25mm毎に高さ調整可能!!

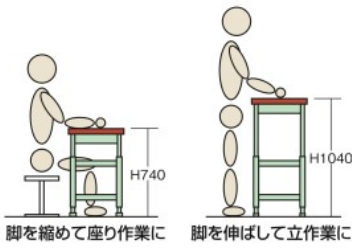

脚を縮めて座り作業に 脚を伸ばして立作業に




- 樹脂製アジャスターを標準装備。
- レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

特許出願中

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作


特長

●上部伸縮自由(余裕のストローク300mm!!)

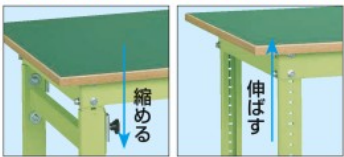

余裕のストロークで作業内容に合わせた高さ変更ができます。

●衝撃に強く、ぐらつきがありません。

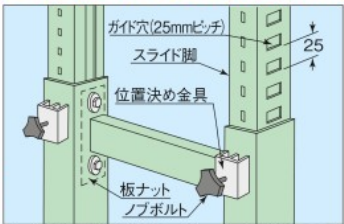

ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトにより、ぐらつきを防ぎます。又、スライド脚には、ガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行えます。

●オプションペダル昇降台車の取付けが可能です。

静から動へ!ワンタッチで高さ調整作業台を移動式作業台へと変更できます。


オプションペダル昇降台車は 183・184 ページをご覧ください

●オプション中板の取付けが可能です。

(CKK-1275N(I), 1575N(I), 1875N(I))

中板は 212 ページをご覧ください

※改正RoHS 10物質対応商品ではありません。

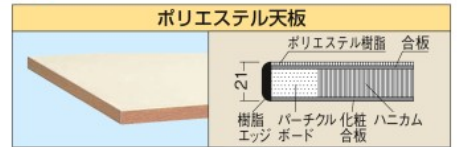

TKK-127FK



TKK-187SKI

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	本体カラー	サカエリウム天板 ●			スチール天板			ポリエステル天板		
		○品番(グリーン)	○品番(ホワイト)	質量 価格(税抜) メーカー希望小売価格	○品番	質量 価格(税抜) メーカー希望小売価格	○品番	質量 価格(税抜) メーカー希望小売価格		
1200×750×740~1040	●	TKK-127FK	038901	28kg ¥45,160 ¥52,000	TKK-127SK	38kg ¥42,030 ¥49,100	TKK-127PKIG	26kg ¥42,680 ¥49,800		
	●	TKK-127FKI	038904		TKK-127SKI		TKK-127PKI			
1500×750×740~1040	●	TKK-157FK	038902	35kg ¥49,580 ¥57,000	TKK-157SK	45kg ¥47,450 ¥55,000	TKK-157PKIG	33kg ¥48,670 ¥56,000		
	●	TKK-157FKI	038905		TKK-157SKI		TKK-157PKI			
1800×750×740~1040	●	TKK-187FK	038903	39kg ¥51,710 ¥60,000	TKK-187SK	50kg ¥49,070 ¥57,000	TKK-187PKIG	37kg ¥50,060 ¥58,000		
	●	TKK-187FKI	038906		TKK-187SKI		TKK-187PKI			