

G グリーン購入法適合商品

●粉体塗装●

●角パイプ●




●組立式●

改正RoHS (サカエリュウム 10物質対応 天板は除く)

重量作業台KWタイプ 中板2枚付

2000 kg

※改正RoHS 10物質対応商品ではありません。

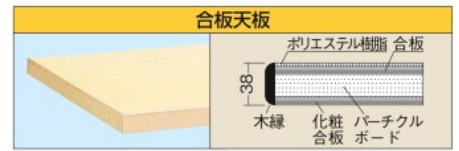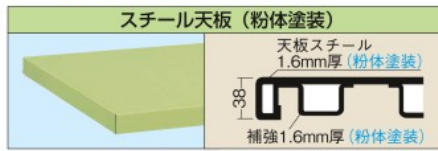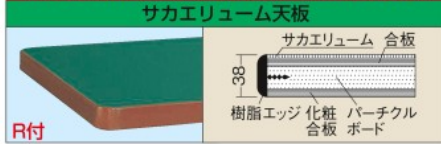

間口900・1200mm (サカエグリーン色)

※オプション詳細はP171をご覧ください。



間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリュウム天板●				スチール天板				合板天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×800×740	030861 KWF-098T1	53kg	¥51,970	¥60,000	030873 KWS-098T1	55kg	¥50,490	¥58,000				
1200×800×740	030855 KWF-128T1	65kg	¥64,170	¥74,000	030867 KWS-128T1	64kg	¥61,830	¥72,000	033403 KWG-128T1	60kg	¥57,370	¥67,000

間口1500・1800mm (サカエグリーン色)

※オプション詳細はP171をご覧ください。



間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリュウム天板●				スチール天板				合板天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1500×800×740	030856 KWF-158T1	80kg	¥76,370	¥89,000	030868 KWS-158T1	76kg	¥68,610	¥80,000	033404 KWG-158T1	75kg	¥68,810	¥80,000
1800×800×740	030857 KWF-188T1	89kg	¥84,860	¥99,000	030869 KWS-188T1	89kg	¥77,760	¥90,000	033405 KWG-188T1	83kg	¥77,280	¥90,000
1800×900×740	033601 KWF-189T1	97kg	¥93,470	¥109,000					033406 KWG-189T1	87kg	¥85,790	¥100,000

間口1200・1800mm (サカエアイボリー色)

※オプション詳細はP171をご覧ください。



間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリュウム天板●				合板天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×800×740	030850 KWF-128T1I	64kg	¥64,170	¥74,000	033408 KWG-128T1I	60kg	¥57,370	¥67,000
1800×800×740	030852 KWF-188T1I	89kg	¥84,860	¥99,000	033410 KWG-188T1I	83kg	¥77,280	¥90,000

●サカエリュウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。
※KWタイプの移動式はP175・176をご覧ください。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作