

G グリーン購入法
適合商品

・組立式・

改正RoHS
10物質対応 (サカエリウム
天板は除く)

一人用作業台 軽量移動式

120kg

20kg
(引出し
1段のみ)

均等耐荷重
120kg
H650mm

●棚板サイズ：W600×D400mm



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×650	●	033462 PSR-075N	12kg	¥28,700	¥33,500

●キャスター：75φゴム車



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×650	●	033481 PSR-075PEI	12kg	¥28,700	¥33,500

●キャスター：75φゴム車

均等耐荷重
120kg
H860mm

●棚板サイズ：W600×D400mm



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×860	●	033269 PHR-075	14.8kg	¥32,570	¥38,000
	●	033482 PHR-075PEI			
	●	033484 PHR-075PEI			

●キャスター：75φゴム車

均等耐荷重
120kg
H860mm

●棚板サイズ：W600×D400mm



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×860	●	033271 PHR-075P	21kg	¥39,980	¥46,700
	●	033483 PHR-075PPEI			
	●	033484 PHR-075APEI			

●キャスター：75φゴム車



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×860	●	033270 PHR-075A	21kg	¥47,390	¥55,000
	●	033484 PHR-075APEI			
	●	033484 PHR-075APEI			

●キャスター：75φゴム車



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×860	●	033272 PHR-075AP	27kg	¥55,100	¥64,000
	●	033485 PHR-075APPEI			
	●	033485 PHR-075APPEI			

●キャスター：75φゴム車

オプション交換用キャスターセット



品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望 小売価格/セット
538429 CK-75CS	¥4,380	¥5,100

●ストッパー付2個、ストッパーナシ2個・スパナ付
●ワッシャ付




品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望 小売価格/セット
582901 ST-75CS	¥10,230	¥11,900

●ストッパー付2個、ストッパーナシ2個・スパナ付
●ワッシャ付


運賃別送

※本体と同時に注文
の場合、運賃は
かかりません。

引出し代・均等耐荷重

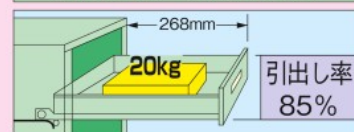

●引出し内寸法

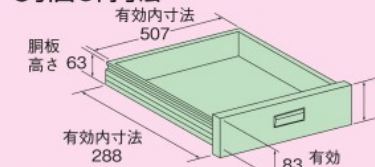

●仕切板の取付けはできません。