

均等耐荷重 200・250kg 軽量作業台・軽量高さ調整作業台

組立式・角パイプ・粉体塗装・グリーン購入法適合商品

小さな作業台に大きな収納、新しい作業台のご提案です。



本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢で、ホコリが溜まりません。

※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

デッドスペースを有効活用

「パンチングパネル」

- パンチングパネルを側面及び、天板上部に取付けられるようオプション設定にしています。
- 別売のフックを用いれば工具を引っ掛けることができ非常に便利です。又、そのままコンセント等も取付け可能です。

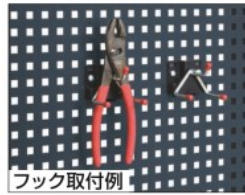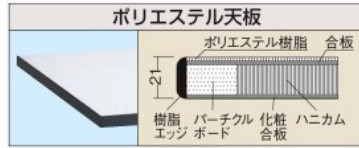

※工具類は付属していません。

TSEL-0960PDOR + NKL-S10WA + CKK-9060ND×2 + M-90PDOR + CKK-600SPDN

フック詳細は 647~649 ページをご覧ください

均等耐荷重 250kg 軽量立作業台本体

高さ(立作業用) H900mm



カンヌキは中央と後側のどちらにも取付け可能です。

SELD-0960PDOR

均等耐荷重 200kg 軽量高さ調整作業台本体

高さ(座・立兼用) H740~940mm



TSEL-1260PDOR

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- キャブ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

改正RoHS 10物質対応


改正RoHS 10物質対応

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×900mm	040092 SELD-0960PDOR	17kg	¥25,150	¥29,300
1200×600×900mm	040094 SELD-1260PDOR	19kg	¥28,980	¥33,910

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740~940mm	040093 TSEL-0960PDOR	18kg	¥32,630	¥38,100
1200×600×740~940mm	040095 TSEL-1260PDOR	20kg	¥36,450	¥42,650

オプション上部パンチングパネル

適合天板寸法: 900×600mm用

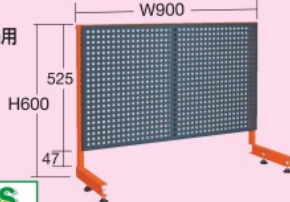


改正RoHS 10物質対応

●均等耐荷重: 20kg

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
533303 M-90PDOR	8kg	¥19,600	¥22,900

オプション側面パンチングパネル

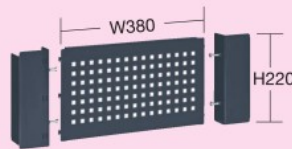

改正RoHS 10物質対応

パンチングパネル: 22.5ピッチ 適合奥行寸法: 600mm用

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
533296 CKK-600SPDN	3kg	¥6,860	¥8,000

オプション中板

均等耐荷重 (棚板1段当り) 50kg



改正RoHS 10物質対応

(単位: mm)

適合天板寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600用	542501 CKK-9060ND	2kg	¥3,350	¥3,910
1200×600用	542503 CKK-1260ND	3kg	¥3,870	¥4,520

オプションキャビネット



キャビネット詳細は 214 ページをご覧ください

コンセント

※コンセント裏面にマグネットが付いています。

品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750165 PN-CB	¥6,000	¥7,000

●100V、15A (2P+E付) ●キャブタイヤコード3m付

中板を2枚取付けると・・・

- 中板を2枚取付けた場合の耐荷重は100kgとなります。
- 中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能が一段とアップします。