


ニューマークⅡ 高さ調整タイプ

作業に最適な高さに調整してご利用下さい。

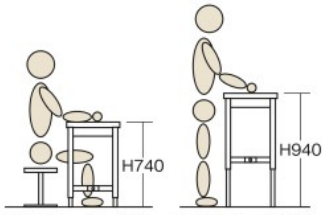

●耐震固定金具 (運賃別途)



●アジャスター軸径M12用



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
520098 AJ-FSK	¥6,430	¥7,500

●固定金具、ロックナット各2個付
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジ
タイプ(M12×90φ)は付属していません。

●脚部には目盛り付!



※脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます。

③スライドレール金具 (運賃別途)

※スライドレールには各金具3個付



品名	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
コードガイド金具	043102 MM-C	¥740	¥860
ストッパー金具	043103 MM-S	¥430	¥500
吊金具	043101 MM-L	¥680	¥790

⑨アース板セット (運賃別途)



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
534416 DS-E	¥1,660	¥1,930

●アース板厚さ: 0.5mm (SUS304)
●コード長さ: 2m

任意の高さに調整可能


●脚部伸縮自由



脚部は無段階調整の為、生産商品を選びません。

特許出願中

板ナット採用により
固定脚とスライド脚の
締めつけ強度は万全です。

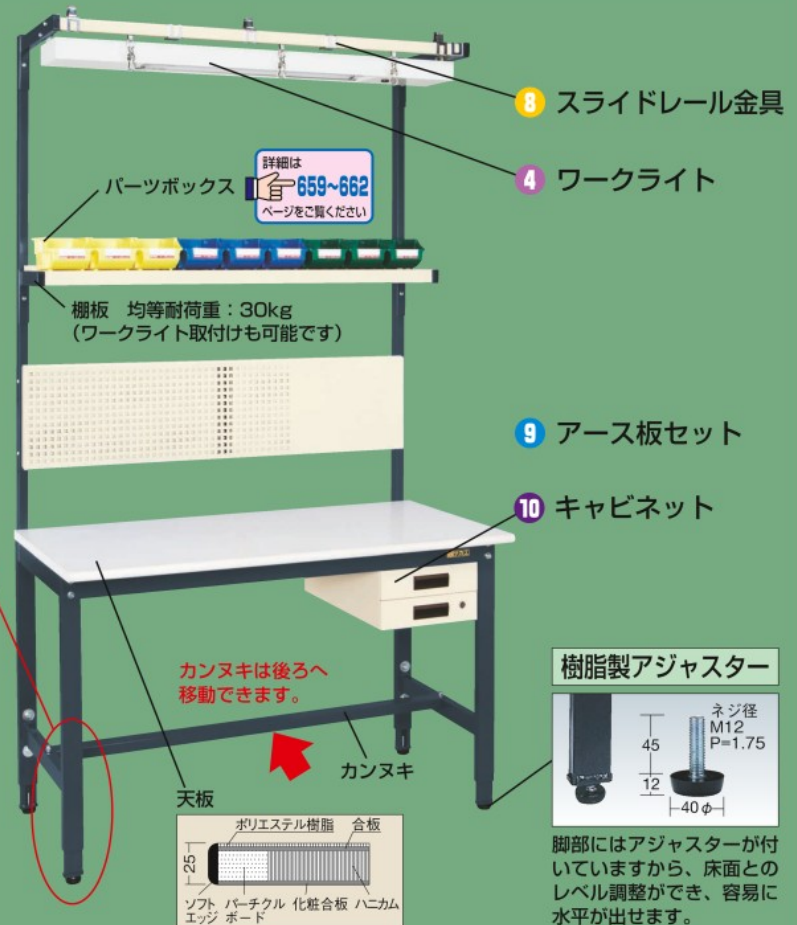

④ワークライト(LEDライト) (グリーン購入法適合商品)



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
854×125×42	042621 MSL-09	2.1kg	¥31,580	¥36,800
1154×125×42	042622 MSL-12	2.6kg	¥33,090	¥38,600
1454×125×42	042623 MSL-15	3.0kg	¥36,090	¥42,100

●コード長さ: 3.0m ●電源電圧: 100V

⑩キャビネット (グリーン購入法適合商品) カギ付



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
300×500×164mm	044603 ML-2AA	8.0kg	¥19,540	¥22,800
300×500×354mm	044606 ML-3AA	12.5kg	¥30,660	¥35,800

引出し代・均等耐荷重

