
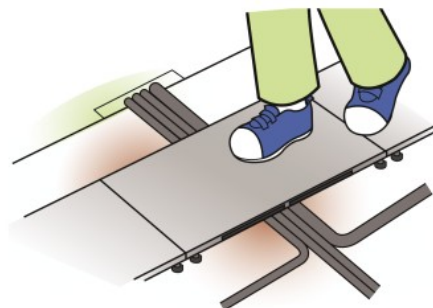


タテ・ヨコ連結自由・自在。
低床用・高床用からお選びいただけます。

特長

●上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。また、クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を防止します。

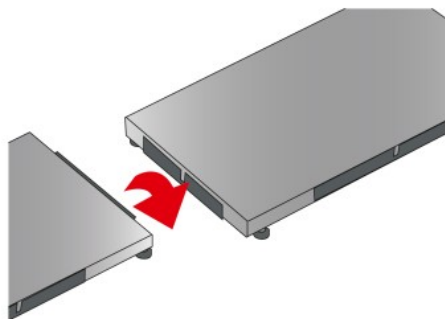

タテ方向・ヨコ方向ともに足踏台を引掛けるだけで簡単に連結できます。


上から差込むだけの簡単連結

アジャスターによって高さが20ミリ間で調整できますので、コード等も踏まずに歩けます。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降、ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

均等耐荷重 80kg 連結タイプ 低床用

高さ100~120mm

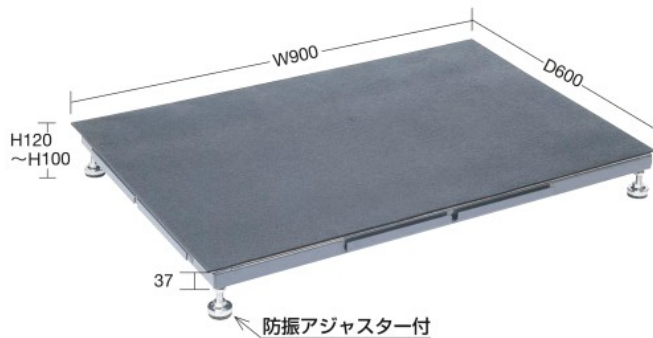

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×450×100~120	034756 SA-0945	11kg	¥24,170	¥28,200


間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×100~120	034757 SA-0960	13kg	¥30,500	¥35,600

●アジャスター：AJ-1S(M12×P1.75mm)

●アジャスター：AJ-1S(M12×P1.75mm)

均等耐荷重 80kg 連結タイプ 高床用

高さ200~300mm

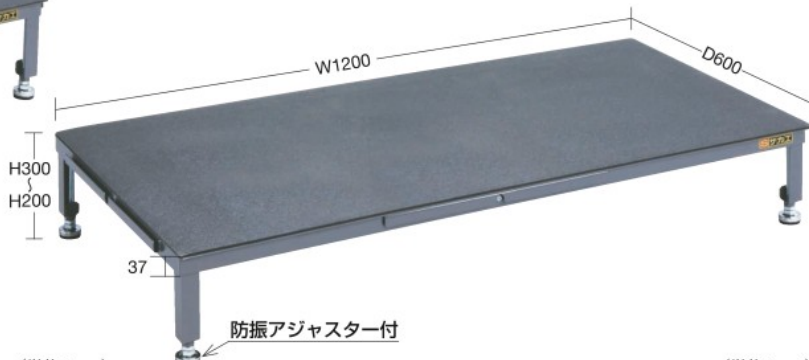

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×450×200~300	034758 SA-0945H	12kg	¥25,600	¥29,900
900×600×200~300	034759 SA-0960H	14kg	¥32,100	¥37,500

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×600×200~300	034760 SA-1260H	19kg	¥37,150	¥43,470

●アジャスター：AJ-3S(M12×P1.75mm)

●アジャスター：AJ-3S(M12×P1.75mm)