



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

オプション引出しセット ●粉体塗装●

均等耐荷重 (引出し1段当り) **20kg**



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用



CM-CSET



CM-CSETI

※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装●

●棚板 (高さ50mm)




CSSA-64T

CSSA-75TI

●棚板厚: 1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×50mm	●	523597 CSSA-64T	¥3,520	¥ 4,110
	●	523599 CSSA-64TI		
750×500×50mm	●	523612 CSSA-75T	¥4,400	¥ 5,100
	●	523614 CSSA-75TI		
900×600×50mm	●	523627 CSSA-96T	¥8,930	¥10,400
	●	523629 CSSA-96TI		


オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品

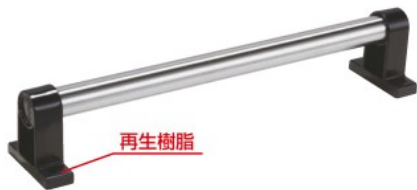

○品番	適用本体奥行寸法	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	適合機種
523081 CSS-400T	D400mm	¥1,400	¥1,640	CSSA
523082 CSS-500T	D500mm	¥1,470	¥1,720	・
523083 CSS-600T	D600mm	¥1,530	¥1,790	CSWA

●引出し寸法

W600×D400用タイプ
※()内寸法は W750×D500用を示す。

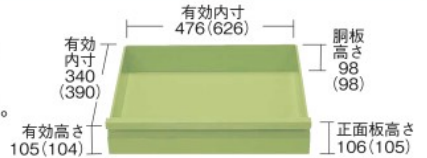

●棚板厚: 1.0mm

本体サイズ	カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W600×D400mm用	●	522091 CM-CSET	¥21,670	¥25,300
	●	522095 CM-CSETI		
W750×D500mm用	●	522092 CK-CSET	¥28,930	¥33,800
	●	522096 CK-CSETI		

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)

ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



安全

※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用	521161 SSW-1FSET	¥12,790	¥14,900
D500mm用	521162 SSW-2FSET	¥13,990	¥16,300
D600mm用	521163 SSW-3FSET	¥16,170	¥18,800

ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



安全

※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。


本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用 (75φ)	520385 EMR-75FSET	¥ 7,200	¥ 8,400
D500mm用 (75φ)	520386 EKR-75FSET	¥ 7,750	¥ 9,000
D500mm用 (100φ)	520387 EKR-100FSET	¥ 8,920	¥10,400
D600mm用 (125φ)	520388 EGR-125FSET	¥12,270	¥14,300

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。

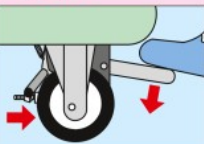

解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。

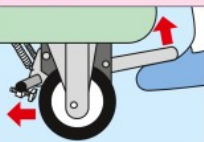

※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例




フットブレーキ

安全

※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

特許登録番号 第5990851号

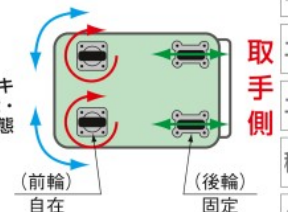

●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)

本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用	524001 EMR-40BR	¥ 9,740	¥11,300
D500mm用	524002 EKR-50BR	¥10,080	¥11,700
D600mm用	524003 EGR-60BR	¥10,510	¥12,200

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- ボックス
- スペシャル
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイル
- フリー
- アルミ
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- キャビネット
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- マット
- キャリア
- 別作