

均等耐荷重
150~400kg

Super Wagons

スーパーワゴン (フットブレーキ付) 特許取得商品

改RoHS
10物質対応

組立式

粉体塗装

G グリーン購入法
適合商品

フットブレーキ付のため安心・安全です。

後付けフットブレーキも設定75φ・100φ・125φ用

 
オプション関連は
373~375
ページをご覧ください

特許登録番号
第5990851号

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むこと
によりブレーキがかか
ります。



解除方法

 ペダルを押し上げる
ことによりブレーキが
解除されます。




※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。



運賃別途

適用(本体サイズ奥行)	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
D400mm用	524001 EMR-40BR	¥ 9,740	¥11,300
D500mm用	524002 EKR-50BR	¥10,080	¥11,700
D600mm用	524003 EGR-60BR	¥10,510	¥12,200

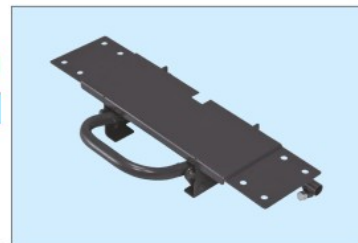

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。※サイズは弊社係員にお問い合わせ下さい。
●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)

均等耐荷重 **150kg** **H753mm W600×D400mm**



●棚板厚: 0.8mm
●中棚: 50mmピッチで段替え可能

開口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×753mm	●	021601 EMR-157BR	100φ ゴム車	18kg	¥33,530	¥39,100
	●	021602 EMR-157BRI	100φ ナイロンウレタン車		¥36,210	¥42,300
	●	021603 EMR-157BRNU				
	●	021604 EMR-157BRNUI				

均等耐荷重 **200kg** **H753mm W750×D500mm**



●棚板厚: 1.0mm
●中棚: 50mmピッチで段替え可能

開口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500 ×753mm	●	021611 EKR-207BR	100φ ゴム車	25kg	¥37,760	¥44,100
	●	021612 EKR-207BRI	100φ ナイロンウレタン車		¥40,280	¥47,000
	●	021613 EKR-207BRNU				
	●	021614 EKR-207BRNUI				

均等耐荷重 **150kg** **H893mm W600×D400mm**



●棚板厚: 0.8mm
●中棚: 50mmピッチで段替え可能

開口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×893mm	●	021605 EMR-150BR	100φ ゴム車	19kg	¥33,560	¥39,200
	●	021606 EMR-150BRI	100φ ナイロンウレタン車		¥36,230	¥42,300
	●	021607 EMR-150BRNU				
	●	021608 EMR-150BRNUI				

均等耐荷重 **200kg** **H893mm W750×D500mm**



●棚板厚: 1.0mm
●中棚: 50mmピッチで段替え可能

開口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500 ×893mm	●	021615 EKR-200BR	100φ ゴム車	28kg	¥36,820	¥43,000
	●	021616 EKR-200BRI	100φ ナイロンウレタン車		¥39,330	¥45,900
	●	021617 EKR-200BRNU				
	●	021618 EKR-200BRNUI				

- ニューバール
- ニューCS
シリーズ
- ニューバール
固定タイプ
- ボックス
- スペシャル
- スーパー
スペシャル
- スーパー
- アシスタント
ワゴン
- CS
- ファイル
- フリー
- アルミ
- パソコン
カート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- キャビネット
- エース
- エスエス
- ニューバール
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- マット
- キャリー
- 別作