


作業台としても使える大型ツールワゴン パネル付も加わりさらに便利になりました。

特長


小道具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に、条件に合わせて、ワイドバリエーションの中からお選び下さい。

天板

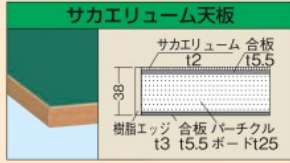

SKR-300ロッカー内部
内形寸法：W295×D480×H297mm
但し、中板は付きません。


●引出し内寸法

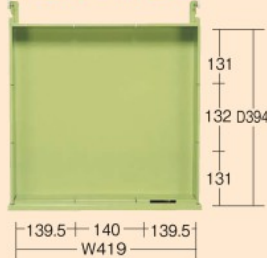

●有効高さH78mm


●オプション仕切板

 ●仕切板 (ヨコ) **G** グリーン購入法対応商品



品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
150143 NKL-Y3	¥650	¥750

 ●仕切板 (タテ) **G** グリーン購入法対応商品



品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
150113 NKL-T3	¥650	¥750

- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- ボックス
- スペシャル
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイル
- フリー
- アルミ
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- キャビネット
- エース
- エスエス
- ニューパール
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- マット
- キャリー
- 別作

均等耐荷重 300kg 下段3段引出し・ロッカー付 **G** グリーン購入法適合商品



●パネル付





●引出し内寸法：W419×D394×H78mm(仕切板：別途販売)

間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000×600×880mm	021703 SKR-300	100φゴム車	65kg	¥122,810	¥143,000


●引出し内寸法：W419×D394×H78mm(仕切板：別途販売) **要日数**★

間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000×600×880mm	021701 SKR-300P	100φゴム車	76kg	¥153,870	¥180,000

 均等耐荷重 300kg 上段3段引出し付 **G** グリーン購入法適合商品

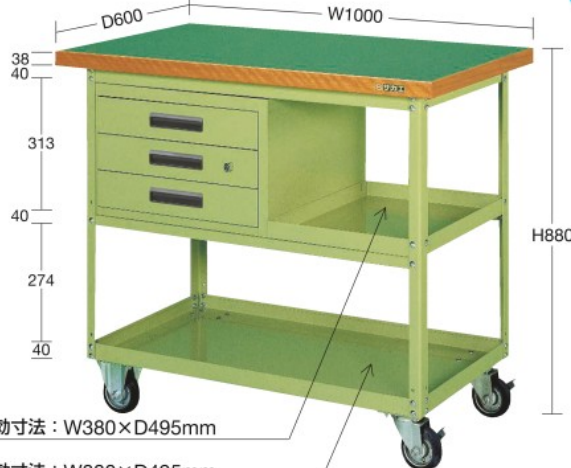

●パネル付

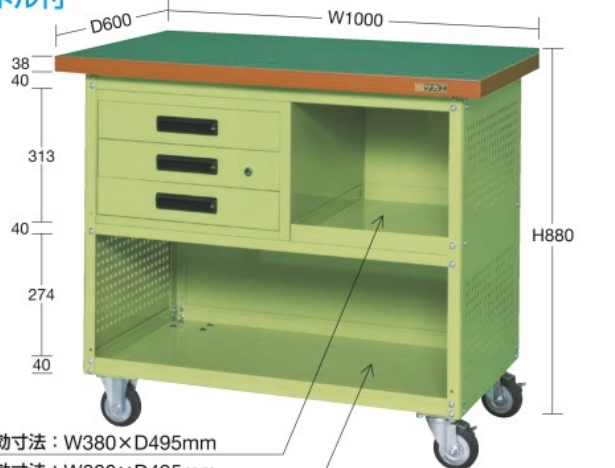

●引出し内寸法：W419×D394×H78mm(仕切板：別途販売)

間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000×600×880mm	021706 SKR-320	100φゴム車	57kg	¥118,270	¥138,000

●引出し内寸法：W419×D394×H78mm(仕切板：別途販売) **要日数**★

間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000×600×880mm	021708 SKR-320P	100φゴム車	68kg	¥144,580	¥169,200