





転倒防止金具・ズレ止め金具

●壁取付用 ●443~451ページの商品に取付可能です

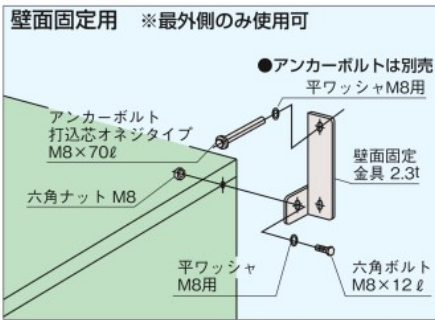

●連結用 ●443~451ページの商品に取付可能です (KU-CB1除く)

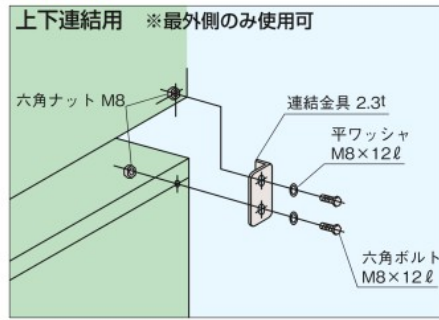

| 工具管理ユニット | 品番                   | 価格(税抜)/セット    | メーカー希望小売価格/セット |
|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 大型保管庫    | 643685 <b>KU-WK2</b> | <b>¥2,070</b> | ¥2,410         |

●2個1セット ●ビスセット付

| 工具管理ユニット | 品番                   | 価格(税抜)/セット    | メーカー希望小売価格/セット |
|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 大型保管庫    | 643686 <b>KU-RK2</b> | <b>¥1,560</b> | ¥1,820         |

●2個1セット ●ビスセット付 ※KU-SK(GY)との併用はできません。

●ズレ止め金具 ●443~451ページの商品に取付可能です (KU-CB1除く)




(単位: mm)

| 適合間口寸法       | カラー | 品番                          | 価格(税抜)/セット    | メーカー希望小売価格/セット |
|--------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|
| 450、550、900用 | ●   | 643633 <b>KU-SK (グリーン)</b>  | <b>¥1,090</b> | ¥1,270         |
|              | ●   | 643639 <b>KU-SKGY (グレー)</b> |               |                |

●4個1セット ●質量: 0.25kg ※KU-RK2との併用はできません。

●床取付用 ●443~451ページの商品に取付可能です

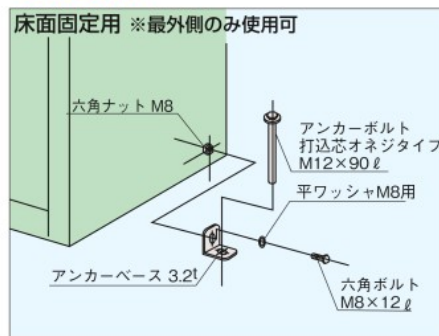


| 品番                   | 価格(税抜)/セット    | メーカー希望小売価格/セット |
|----------------------|---------------|----------------|
| 643687 <b>KU-FK2</b> | <b>¥2,530</b> | ¥2,950         |

●2個1セット ●ビスセット・アンカーボルト付

耐震構造 2重安全装置内蔵!

ボールスライドレール採用

引出し代・均等耐荷重

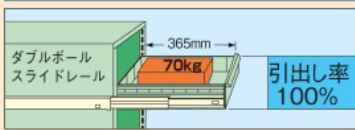

1. オールロック機構




全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。

2. ラッチ機構



引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。

●H100 引出し

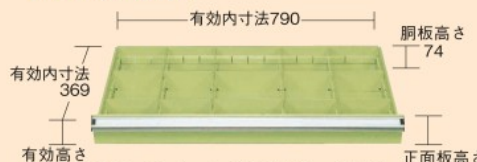

- パーティション (タテ仕切): 4枚付
- デバイダー (ヨコ仕切): 10枚付 (W147: 8枚) (W197: 2枚)


●H200 引出し



- パーティション (タテ仕切): 3枚付
- デバイダー (ヨコ仕切): 8枚付

●パーティション (タテ仕切)

※H100mm用: P50mm×6  
H200mm用: P33.4mm×10

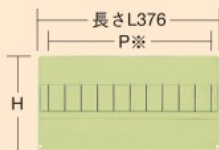

●デバイダー (ヨコ仕切)



●パーティション (タテ仕切)

(単位: mm)

| 引出し   | 寸法        | 品番(グリーン)             | 品番(グレー)                | 価格(税抜)        | メーカー希望小売価格 |
|-------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| H100用 | L376×H 73 | 643651 <b>KU-10P</b> | 643658 <b>KU-10PGY</b> | <b>¥ 860</b>  | ¥1,000     |
| H200用 | L376×H160 | 643652 <b>KU-20P</b> | 643659 <b>KU-20PGY</b> | <b>¥1,430</b> | ¥1,670     |

●デバイダー (ヨコ仕切)

(単位: mm)

| 引出し   | 寸法        | 品番(グリーン)              | 品番(グレー)                 | 価格(税抜)      | メーカー希望小売価格 |
|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|
| H100用 | W147×H 73 | 643654 <b>KU-10D1</b> | 643661 <b>KU-10D1GY</b> | <b>¥530</b> | ¥610       |
|       | W197×H 73 | 643655 <b>KU-10D2</b> | 643662 <b>KU-10D2GY</b> |             |            |
| H200用 | W197×H160 | 643656 <b>KU-20D</b>  | 643663 <b>KU-20DGY</b>  | <b>¥670</b> | ¥780       |