

G グリーン購入法  
適合商品

組立式

改正RoHS  
10物質対応

パンチングパネルワゴン・ポールハンガー・パネルハンガー


均等耐荷重 50・60kg

06  
パネルハンガー・パーティション


均等耐荷重 60kg  
パンチングパネルワゴン

※4面均等で

オプションフックは  
647~649  
ページをご覧ください

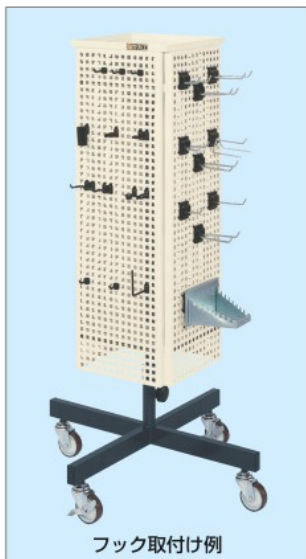


フック取付け例

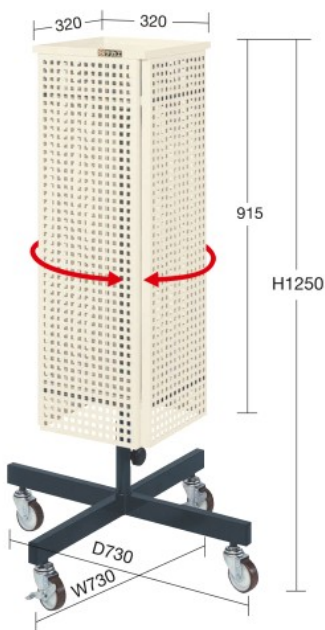


均等耐荷重 50kg  
ポールハンガー

アールフック (TL-AC1)


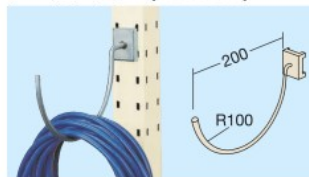


オプションフックは  
647~649  
ページをご覧ください

フック (TL-AD1)

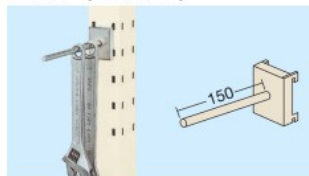

ベビーサンダーフック (TL-AA1)

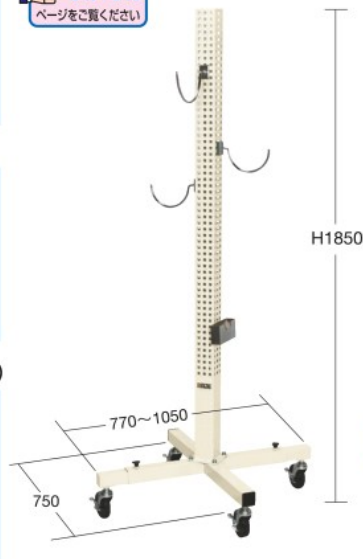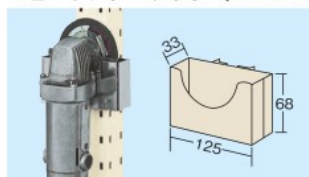

●キャスター：75φナイロンウレタン車 ストッパー付2個

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
730×730×1250mm	080813 PW-1ND	27kg	¥68,390	¥79,000

●キャスター：100φゴム車 ストッパー付4個

外形寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×770~1050×1850mm	047103 PH-ACN1	15kg	¥35,110	¥41,000


●付属品：TL-AA1=2個、TL-AD1=1個、TL-AC1=2個

均等耐荷重 60kg  
パンチングパネルハンガー

特長

- パネルハンガーは、各種機械工場、自動車整備工場など、回転率の高い小物部品や工具の管理に最適です。
- 別売のフックやパーツボックスとの併用により作業現場の能率アップが図られます。

●アジャスター付

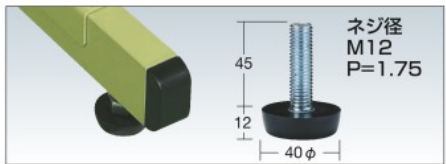

●脚部にはアジャスターが付いていますから、床面とのレベル調整が容易に行えます。

●耐震固定金具



地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上としてご使用いただけます。アジャスターネジ径M12専用



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
520098 AJ-FSK	¥6,430	¥7,500

●固定金具、ロックナット各2個付  
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ (M12×90φ) は付属していません。

●パンチングパネル (単位：mm)

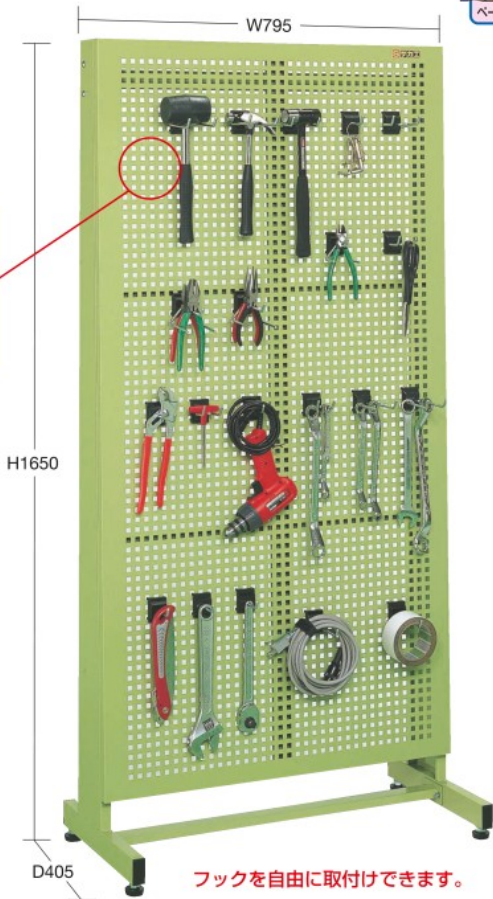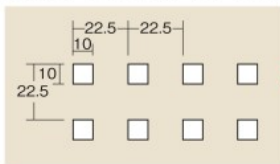

フックを自由に取付けできます。

オプションフックは  
647~649  
ページをご覧ください

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
795×405×1650mm	120847 MP-16PN	24.6kg	¥52,770	¥61,000