

・組立式・

改正RoHS
10物質対応




パネルラック2 (ツメ引っ掛けタイプ)

均等耐荷重 **200kg**



PN-920HND+KB-3BGN×15 PN-920BND
+PN-911×2

PN-920CND

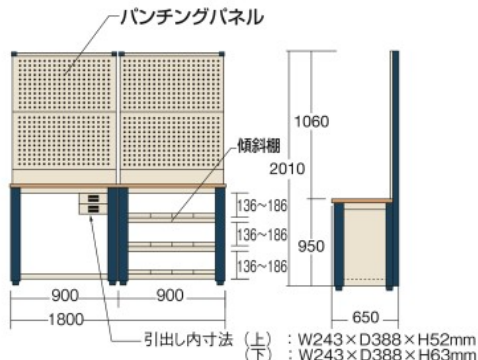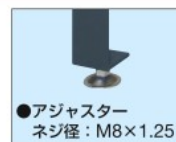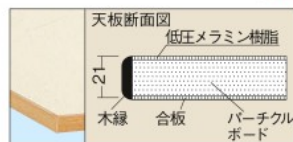

●オプションパーツボックス

- 品番末尾の□にカラーをご指定下さい。
- カラー：B・ブルー、 R・レッド、 G・グリーン、 Y・イエロー




SA-1R SA-2Y SA-3B

外形寸法	品番	許容荷重	規定出荷数	価格(税抜/個)	メーカー希望小売価格/個
W105×D150×H80mm	000000 SA-1□	3kg	24個	¥ 710	¥ 820
W140×D200×H130mm	000000 SA-2□	5kg	12個	¥1,190	¥1,390
W210×D250×H130mm	000000 SA-3□	8kg	12個	¥1,590	¥1,850

●オプションフック 運賃別途

オプションフックは 647~649 ページをご覧ください

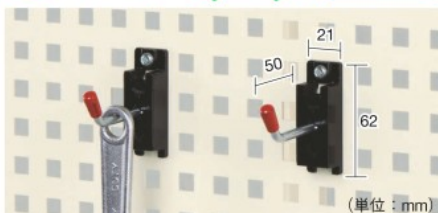

適合パネル	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
パンチング用	045661 SFN-11P	¥720	¥840

●許容荷重：2kg ●抜け止めビス1本付

●オプション棚板 運賃別途



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
880×545×50mm	750100 PN-911	7kg	¥8,180	¥9,500

※パンチングパネルにSAタイプのパーツボックスを取付ける際は、P648・649のパーツボックス用フックが必要です。

●基本体



G グリーン購入法 適合商品

パンチングパネルフック
：SFN-13P、14P、15、26 各1個付

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×650×2010mm	250661 PN-920HND	56kg	¥69,420	¥81,000

G グリーン購入法 適合商品

パンチングパネルフック
：SFN-13P：1個、14P：2個、15：1個、22B：1個、23：3個、26：1個付

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×650×2010mm	250662 PN-920BND	64kg	¥86,930	¥101,000

G グリーン購入法 適合商品

パンチングパネルフック
●仕切板は50mmピッチで調整可能
：SFN-12P：1個、13P：1個、14P：2個、15：1個、23：2個、26：1個付

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×650×2010mm	250663 PN-920CND	76kg	¥101,790	¥118,000

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング傾斜スタンド
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステムPタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- パーティカーハンガー
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- 遮光スクリーン
- パーティション