


【高荷重用】ピストン軸受
(一体みぞ装着可)

設計寸法表

■ エスライトウェアリング (SWタイプ)

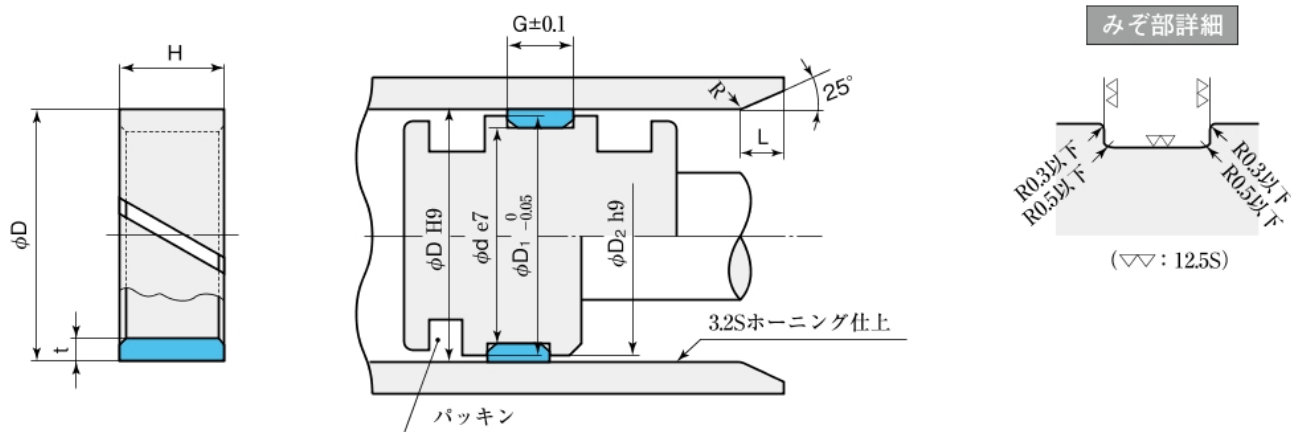

(注) ●L寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンのL寸法をご参照ください。
*仕上記号の表面粗さの標準数値については、155頁を参照ください。

SWウェアリング寸法表

(単位: mm)

ウェアリングおよびみぞ寸法							指示コード
D	d	H	t	G	D ₁	D ₂	標準 (PB 201)
30	26	5	2	5	29.5	29	SW- 30
31.5	27.5	8	2	8	31	30	SW- 31.5
32	28	8	2	8	31.5	30.5	SW- 32
35	31	8	2	8	34.5	33.5	SW- 35
35.5	31.5	10	2	10	35	34	SW- 35.5
40	36	10	2	10	39.5	38.5	SW- 40
45	41	12	2	12	44.5	43.5	SW- 45
50	46	12	2	12	49.5	48.5	SW- 50
53	47	16	3	16	52.4	51	SW- 53
55	49	16	3	16	54.4	53	SW- 55
56	50	16	3	16	55.4	54	SW- 56
60	54	16	3	16	59.4	58	SW- 60
63	57	16	3	16	62.4	61	SW- 63
65	59	16	3	16	64.4	63	SW- 65
70	64	20	3	20	69.4	68	SW- 70
71	65	20	3	20	70.4	69	SW- 71
75	69	20	3	20	74.4	73	SW- 75
80	74	20	3	20	79.4	78	SW- 80
85	79	20	3	20	84.4	83	SW- 85
90	84	25	3	25	89.4	88	SW- 90
95	89	25	3	25	94.4	93	SW- 95
100	94	25	3	25	99.4	98	SW-100
105	99	25	3	25	104.4	103	SW-105
110	104	30	3	30	109.4	108	SW-110
112	106	30	3	30	111.4	110	SW-112
115	109	30	3	30	114.4	113	SW-115
120	114	30	3	30	119.4	118	SW-120
125	119	30	3	30	124.3	123	SW-125

★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。

★指示コードが色地の製品は在庫しております。

★指示コードが細字イタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。

★製品は保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については〔水、ご注意3頁〕をご参照ください。