



ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

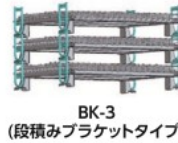

Sankin Pallet

## “サンキンパレット”(三価クロムメッキタイプ)

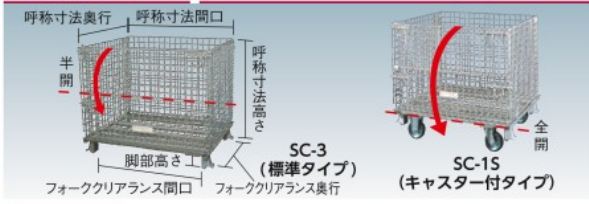

- 特長**
- メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。
  - 組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。
  - フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
- 用途**
- 金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
  - 農産物の加工工場との通い箱として。
  - 産業廃棄物などの回収容器として。
- 材質**
- スチール
  - 表面処理:三価クロムメッキ
- 製造国**
- 中国

関連商品は  
**8-1185**ページ

サンキン様[453805]

### 標準タイプ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載荷重 (kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	フォーククリアランス(mm) 間口×奥行	脚部高さ (mm)	最大積載段数 (段)	線径 (mm)	網ピッチ (mm)	ゲート	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-4711	SC-1	¥14,875	¥17,000	300	800×500×540	750×450×400	700×290	100	4	3	28×28	全開	15	1912(193)
★816-6715	SC-14	¥20,000	¥26,400	500	800×500×540	750×450×400	700×290	100	4	3	14×14	全開	20	78(120)
★459-4720	SC-15	¥17,500	¥20,000	500	800×500×540	750×450×400	686×270	100	4	4.8	25×50	全開	22	105(27)
★207-0898	SC-18	¥23,713	¥27,100	500	800×500×540	750×450×400	675×267	100	4	6	50×50	全開	26	1(-)
★459-4754	SC-2	¥29,375	¥34,800	1000	900×650×680	850×600×530	770×415	100	4	6	50×50	半開	38	16(35)
★459-4789	SC-31/2	¥25,000	¥29,600	1000	1000×800×510	950×750×360	870×565	100	4	6	50×50	全開	37	244(53)
★459-4851	SCS-3	¥25,000	¥29,600	1000	1000×800×850	950×750×700	870×565	100	4	6	50×100	半開	44	558(60)
★459-4771	SC-3	¥27,250	¥32,700	1500	1000×800×850	950×750×700	870×565	100	4	6	50×50	半開	50	321(30)
★459-4827	SC-41/2	¥34,375	¥41,200	1000	1200×1000×510	1150×950×360	1075×765	100	4	6	50×50	全開	48	98(35)
★459-4878	SCS-4	¥33,125	¥39,100	1000	1200×1000×900	1150×950×750	1075×765	100	4	6	50×100	半開	59	564(91)
★459-4819	SC-4	¥41,875	¥49,600	2000	1200×1000×900	1150×950×750	1075×765	100	4	6	50×50	半開	72	124(27)
★459-4894	SCS-5	¥40,000	¥47,400	1000	1050×1050×1000	1000×1000×850	918×808	100	4	6	50×100	半開	61	130(77)
★459-4916	SCS-6	¥69,000	¥78,900	1000	1500×1100×1100	1450×1050×950	1335×875	97	4	6	50×100	半開	93	157(197)

### キャスター付タイプ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載荷重 (kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	フォーククリアランス(mm) 間口×奥行	脚部高さ (mm)	最大積載段数 (段)	線径 (mm)	網ピッチ (mm)	キャスター径 (mm)	ゲート	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-4746	SC-15	¥28,750	¥33,500	300	800×500×570	750×450×400	363×290	100	2	3	28×28	100	全開	20	77(107)
★217-6885	SC-14S	¥37,450	¥42,800	300	800×500×570	750×450×400	368×290	100	2	3	14×14	100	前後全開	25	0(-)
★459-4738	SC-15S	¥35,625	¥43,000	500	800×500×630	750×450×400	273×270	100	2	4.8	25×50	130	全開	31	63(95)
★217-6877	SC-18S	¥41,125	¥47,000	500	800×500×640	750×450×400	242×230	100	2	6	50×50	150	前後全開	36	0(-)
★459-4762	SC-2S	¥43,125	¥52,500	500	900×650×780	850×600×530	337×415	100	2	6	50×50	150	半開	47	50(66)
★459-4797	SC-31/2S	¥41,875	¥51,500	500	1000×800×610	950×750×360	437×565	100	2	6	50×50	150	全開	46	20(134)
★459-4860	SCS-3S	¥41,875	¥50,000	500	1000×800×950	950×750×700	437×565	100	2	6	50×100	150	半開	53	27(29)
★459-4801	SC-3S	¥42,750	¥52,500	500	1000×800×950	950×750×700	437×565	100	2	6	50×50	150	半開	59	68(105)
★459-4835	SC41/2S	¥52,500	¥60,500	500	1200×1000×610	1150×950×360	642×765	100	2	6	50×50	150	全開	58	6(28)
★459-4886	SCS-4S	¥52,250	¥60,500	500	1200×1000×1000	1150×950×750	642×765	100	2	6	50×100	150	半開	70	137(94)
★459-4843	SC-4S	¥61,000	¥71,000	500	1200×1000×1000	1150×950×750	642×765	100	2	6	50×50	150	半開	82	88(113)
★459-4908	SCS-5S	¥54,625	¥62,000	500	1050×1050×1100	1000×1000×850	485×808	100	2	6	50×100	150	半開	70	10(100)
★459-4924	SCS-6S	¥86,250	¥98,600	500	1500×1100×1200	1450×1050×950	896×875	97	2	6	50×100	150	半開	104	42(94)

### 段積みブラケットタイプ 特長 ●段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載荷重 (kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	フォーククリアランス(mm) 間口×奥行	脚部高さ (mm)	最大積載段数 (段)	線径 (mm)	網ピッチ (mm)	ゲート	積込数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★217-6880	BK-3	¥36,225	¥48,300	1500	1000×800×850	950×750×700	875×560	100	4	6	50×50	全開	1	55	41(-)
★217-6881	BK-4	¥38,975	¥55,300	1000	1200×1000×900	1150×950×750	1075×760	100	4	6	50×100	全開	1	64	11(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5951-3121 <http://www.sankin.co.jp/>



Mesh Pallet

## “サンキンパレット ニューマルチタイプ”(三価クロムメッキタイプ)

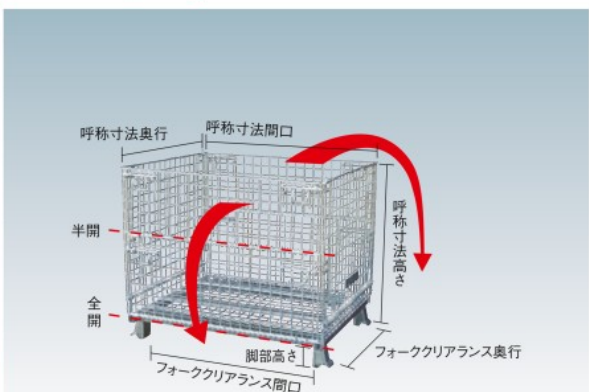

- 特長**
- 前後扉が下まで全開するタイプです。
  - どちら側からでも取り出しができます。
  - メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。
  - 組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。
  - 段積みができ、空間の有効利用ができます。
  - フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
- 用途**
- 農作物の保管ができます。
  - 金属製品の保管ができます。
- 材質**
- スチール
  - 表面処理:三価クロムメッキ
- 製造国**
- 中国



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載荷重 (kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	フォーククリアランス(mm) 間口×奥行	脚部高さ (mm)	最大積載段数 (段)	線径 (mm)	網ピッチ (mm)	ゲート	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★217-6887	CME-4	¥36,125	¥49,700	500	1200×1000×900	1150×970×750	1078×670	100	4	5	50×100	前後全開	51	0(-)
★459-4690	CMS-3	¥29,500	¥36,500	1000	1000×800×850	950×750×700	878×565	100	4	6	50×100	全開	46	17(74)
★459-4673	CM-3	¥31,875	¥38,400	1500	1000×800×850	950×750×700	878×565	100	4	6	50×50	全開	53	33(104)
★459-4703	CMS-4	¥40,625	¥46,800	1000	1200×1000×900	1150×950×750	1078×670	100	4	6	50×100	全開	60	57(63)
★459-4681	CML-4	¥44,625	¥51,000	1250	1200×1000×900	1150×950×750	1078×670	100	4	6	50×50	全開	69	20(56)

☎商品のお問い合わせ:03-5951-3121 <http://www.sankin.co.jp/>