


ブラインドブッシュ

■特長


- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に電気絶縁性、耐油性にすぐれています。
- 指で押すだけで簡単に穴ふさが出来ます。
- 表面はツヤ消しです。
- 11種類のサイズがあります。
- 色：黒(B)、アイボリー(C)、グレー(G)

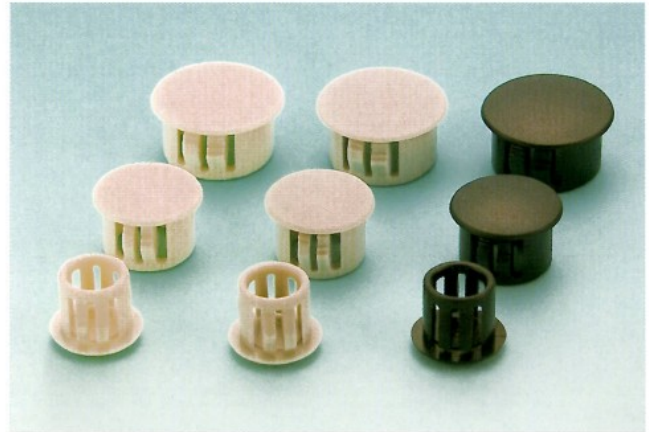


色	型 番	規格サイズ
黒	0312 ~ 1375	全11サイズ
アイボリー	0312 ~ 1375	全11サイズ
グレー	0312 ~ 0625	全6サイズ

■仕様

■BB-0375~BB-1375

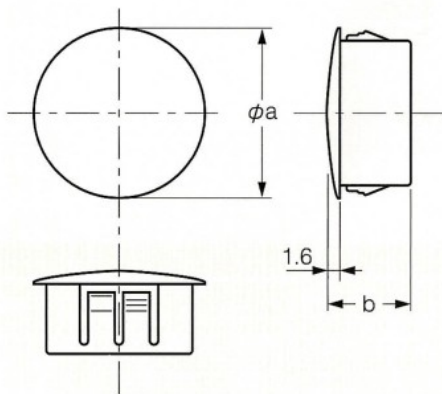

■BB-0312

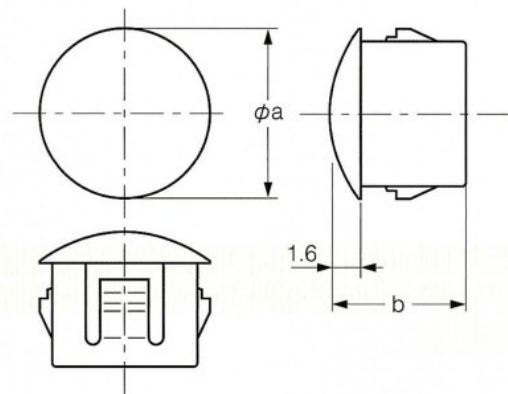

型 番	型番末尾番号			寸 法 (mm)				包装単位 (個／袋)
	黒	アイボリー	グレー	φa	b	取付穴径	取付板厚	
BB-0312	B	C	G	9.8	8.0	8.0 ~ 8.5	1.2 ~ 2.4	100
BB-0375	B	C	G	12.4	10.3	9.5 ~ 10.0	1.2 ~ 3.2	
BB-0437	B	C	G	14		11.0 ~ 11.5		
BB-0500	B	C	G	15		12.7 ~ 13.2		
BB-0562	B	C	G	16.7		14.3 ~ 14.8		
BB-0625	B	C	G	18.7		15.8 ~ 16.3		
BB-0750	B	C	—	23.4		18.9 ~ 19.4		
BB-0812	B	C	—	22.8		20.5 ~ 21.0		
BB-0875	B	C	—	26	11.5	22.1 ~ 22.6		
BB-1187	B	C	—	34		30.0 ~ 30.5		
BB-1375	B	C	—	38.5		34.8 ~ 35.3		

●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。