


10-11-CQSXseries

低速シリンダ
 ø12, ø16, ø20, ø25

型式表示方法

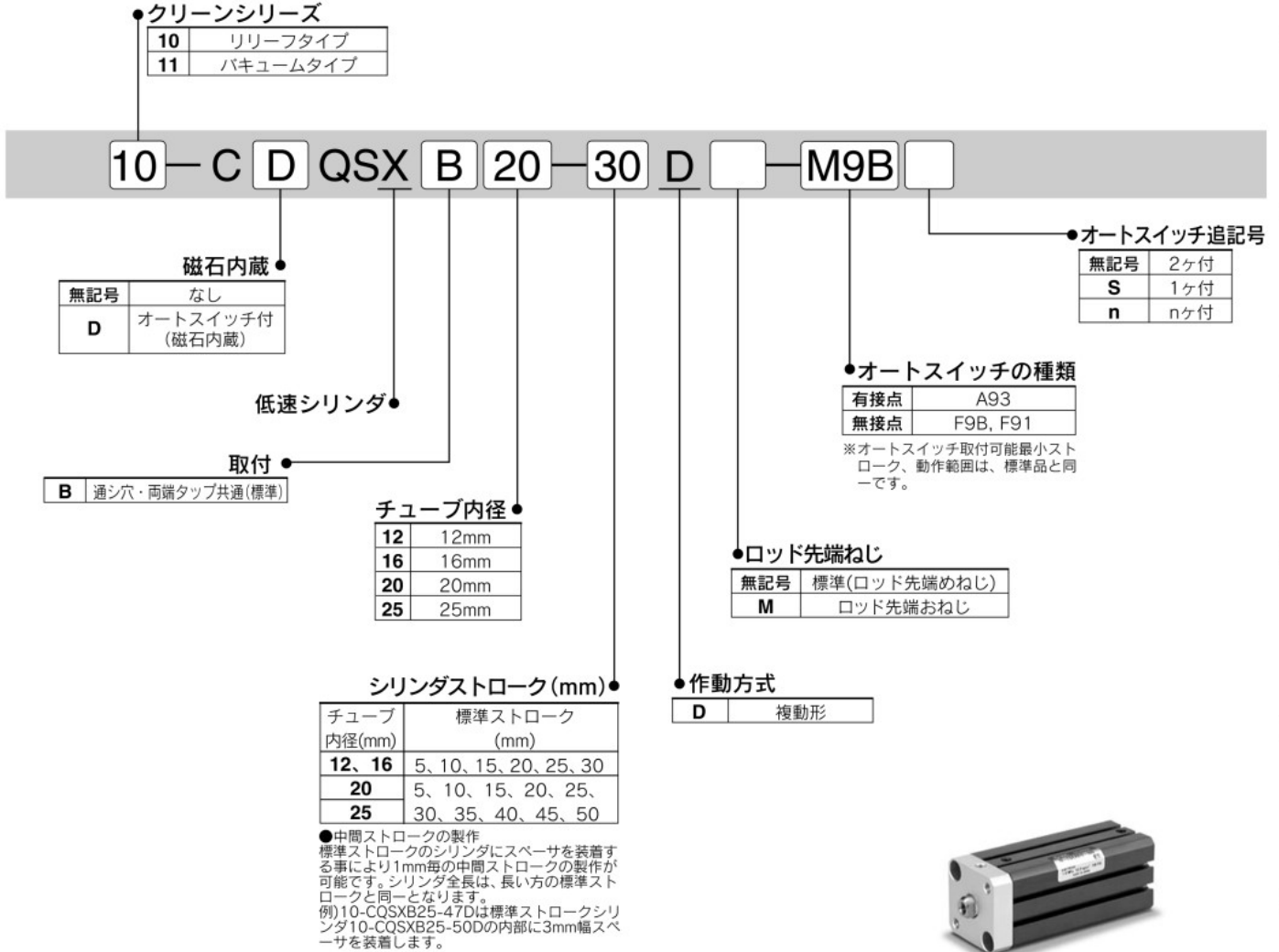

型式

型式	チューブ内径 (mm)	配管径	形式	作動方式	標準ストローク (mm)	オートスイッチ取付	クッション	
							ラバー	エア
リリーフタイプ	10-CQSXB12	M5×0.8	無給油タイプ	複動形片ロッド	5, 10, 15, 20, 25, 30	○	-	-
	10-CQSXB16							
	10-CQSXB20							
	10-CQSXB25							
バキュームタイプ	11-CQSXB12	M5×0.8	無給油タイプ	複動形片ロッド	5, 10, 15, 20, 25, 30	○	-	-
	11-CQSXB16							
	11-CQSXB20							
	11-CQSXB25							

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリーアクチュエータ

エアチャック

圧縮空気清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手&チューブ

駆動制御機器

圧カセンサー