

型式表示方法

小型無線ベース (CC-Link)

CC-Link



外部アンテナセット

EXW1-BMJA BE

小型無線

ベース

通信プロトコル

記号	プロトコル
MJ	CC-Link

コネクタ

記号	コネクタインターフェース
A	M12

●周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
 ※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、
 国別 電波法対応表P.54をご確認のうえ手配ください。


●無線通信用アンテナ仕様

記号	アンテナ仕様※5
A※6	内部アンテナ
B※7※8	外部アンテナ


小型無線リモート



入出力

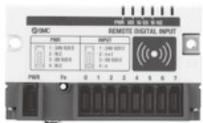

入力

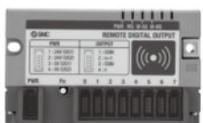

出力



外部アンテナセット

EXW1-RDMP E3 BE

小型無線

リモート

形式

記号	内容
D	デジタル

タイプ

記号	内容
X	入力
Y	出力
M	入出力

極性

記号	内容
P※1	PNP
N※2	NPN

●周波数チャンネル選択

記号	選択可能周波数チャンネル数	適用国
E	最低5個、最大79個のチャンネル	米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコ以外の電波法認証取得国
N	最低15個、最大79個のチャンネル	米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコを含む電波法認証取得国

※使用国により選択してください。
 ※品番により適用国が異なります。ご購入の際は、
 国別 電波法対応表P.54をご確認のうえ手配ください。

●無線通信用アンテナ仕様

記号	アンテナ仕様※5
A※6	内部アンテナ
B※7※8	外部アンテナ

●コネクタと点数/ポート数

記号	内容	
	コネクタ	点数/ポート数
E3※3	e-CON	入力8点/出力8点
E4※4	e-CON	16点

※1 タイプ“M”で選択できます。
 ※2 すべてのタイプで選択できます。

※5 アンテナ仕様は、ご購入後に選択した仕様を変更することはできません。
 ※6 内部アンテナ仕様は外部アンテナセットを使用することはできません。
 ※7 外部アンテナ仕様には、外部アンテナセットが同梱されます。
 ※8 外部アンテナ仕様にて、外部アンテナセットを接続せずに使用することはできません。