


# 電動シリンダ LZC Series



## 型式表示方法

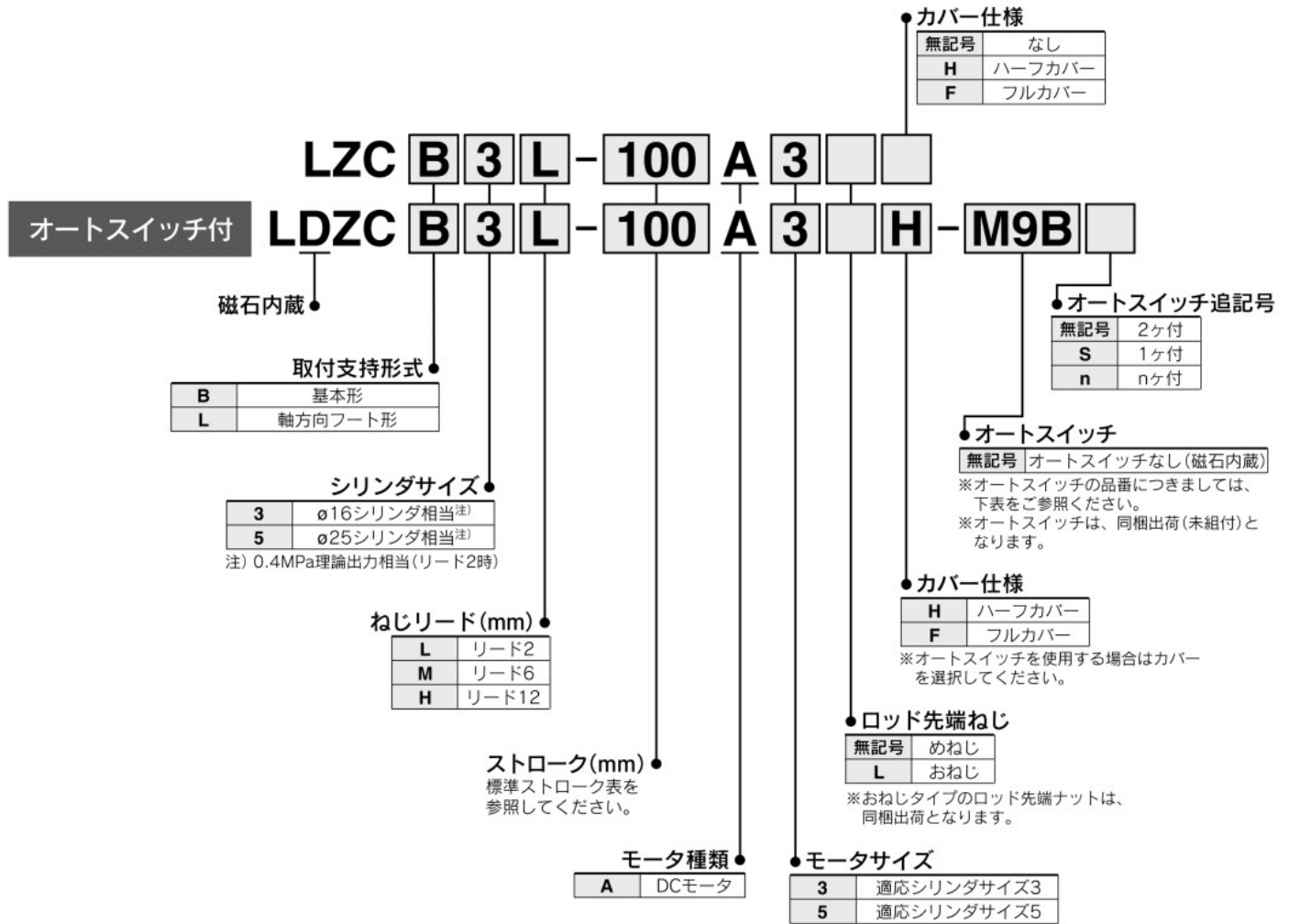

### 標準ストローク

シリンダサイズ	※標準ストローク(mm)
3, 5	25, 40, 50, 100, 200

※上記以外のストロークは受注生産となります。(製作可能最大ストローク:200mm)

### 適用オートスイッチ / オートスイッチの詳細仕様につきましてはP.944をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧			オートスイッチ品番	※リード線長さ(m)				プリワイヤコネクタ	適用負荷	
					DC	AC			0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
スイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC
				3線(PNP)				M9P	●	●	●	○	○		
				2線				M9B	●	●	●	○	○		

※リード線長さ表示記号 0.5m……………無記号 (例) M9B  
1m…………… M M9BM  
3m…………… L M9BL  
5m…………… Z M9BZ

※○印の無接点オートスイッチは、受注生産となります。