

省電力形

直動形2ポートソレノイドバルブ

# VXE21/22/23 Series

空気・水・油用



## 単体

### ■弁形式

通電時開形(N.C.)

### ■ソレノイドコイル種類

コイル種類:B種

### ■定格電圧

DC24V・12V

### ■材質

ボディ—C37、SUS

シール—NBR、FKM、EPDM、PTFE

### ■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル



### 通電時開形(N.C.)

型式	VXE21	VXE22	VXE23		
オリフィス径	2mmφ	●	—	—	—
	3mmφ	●	●	—	●
	4.5mmφ	●	●	—	●
	6mmφ	—	●	—	●
	8mmφ	—	●	—	●
10mmφ	—	●	●	●	●
管接続口径	1/8	1/4	1/2	1/4	1/2
	1/4	3/8		3/8	

VX2

VXK

VXD

VXZ

VXS

VXB

VXE

VXP


VXR

VXH

VXF

VX3

VXA

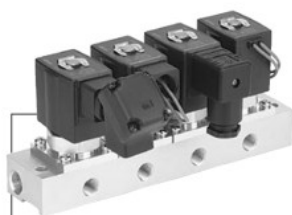

## マニホールド

### ■弁形式

通電時開形(N.C.)

### ■ベースの種類

共通加圧型

個別加圧型(ベース材質ALのみ)

### ■ソレノイドコイル種類

コイル種類:B種

### ■定格電圧

DC24V・12V

### ■材質

ボディ—AL、C37、SUS

ベース—AL、C37、SUS

シール—NBR、FKM、EPDM、PTFE

### ■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル

### マニホールド

型式	VXE21	VXE22	VXE23	
オリフィス径	2mmφ	●	—	—
	3mmφ	●	●	●
	4.5mmφ	●	●	●
	6mmφ	—	●	●
(共通加圧型) 管接続口径	1ポート		3/8	
	2ポート		1/8、1/4	

