

マニホールド型式表示方法

SS5Y 3-45S V-05 U-C6 - -

シリーズ

3	SY3000
5	SY5000

SIユニット仕様

記号	プロトコル種別
0	SIユニットなし
Q	DeviceNet®対応
V	CC-Link対応
ZB	CompoNet®対応(プラスコモン)
ZBN	CompoNet®対応(マイナスコモン)

※SIユニットなしの場合でもDINレール長さは、SIユニットが取付けられるように長くなっています。

バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	シングル配線仕様 (ソレノイドの数16個まで対応可)
...	...	
16	16連	

※プランキングプレートAss'yの数も含まれます。
※ダブル・3位置(デュアルポティタイプ)の場合は2連分必要です。

給排気ブロックAss'y取付位置

記号	取付位置	適応連数
U	U側	2~10連
D	D側	2~10連
B	両側	2~16連
M	特殊仕様	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

A・Bポート管接続口径

ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
M	混合	
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY5000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
C8	φ8ワンタッチ管継手	
M	混合	

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	φ5/32ワンタッチ管継手	SY3000
N7	φ1/4ワンタッチ管継手	
M	混合	
N3	φ5/32ワンタッチ管継手	SY5000
N7	φ1/4ワンタッチ管継手	
N9	φ5/16ワンタッチ管継手	
M	混合	

※混合仕様の場合は、マニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

SIユニット品番体系表

記号	プロトコル種別	SIユニット品番
Q	DeviceNet®対応	EX122-SDN1
V	CC-Link対応	EX122-SMJ1
ZB	CompoNet®対応(プラスコモン)	EX122-SCM1
ZBN	CompoNet®対応(マイナスコモン)	EX122-SCM3

EX122一体型(出力対応)シリアル伝送システムの詳細につきましてはP.1287~1294および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。https://www.smcworld.com

CE/UKCA対応


無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

オプション

指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数を指定してください。
(MAX. 16連)

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

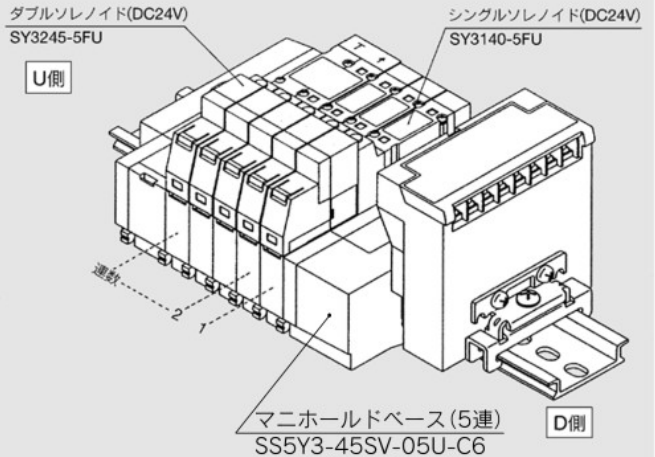

SS5Y3-45SV-05U-C6.....1Set(45S型SIユニット付5連マニホールドベース品番)
 * SY3140-5FU3Set(シングルソレノイド品番)
 * SY3245-5FU1Set(ダブルソレノイド品番)

*印は組み込み記号です。*印を搭載する電磁弁などの品番の初めに付けてください。

- ・バルブ配列はD側から1連目となります。
- ・ダブル・3位置(デュアルポティタイプ)はマニホールドベースを2連分使用しますので、マニホールドベース品番の連数にご注意ください。
- ・SIユニットはD側取付タイプのみになります。

バルブ型式表示方法

2位置シングル SY 3 1 4 0 - 5 FU

ダブル・3位置 SY 3 2 4 5 - 5 FU

シリーズ

3	SY3000
5	SY5000

切換方式

2	2位置ダブル
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッシャセンタ

デュアルポティタイプ(ダブル・3位置)

定格電圧

5	DC24V
---	-------

マニュアル

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式 ドライバ操作形
E	プッシュターンロック式 手操作形

オーダーメイド仕様

無記号	—
X90	主弁フッ素ゴム仕様 (P.942参照)

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

※プラグインタイプの電磁弁を単体で発注された場合はガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。
(詳しくはP.908をご参照ください。)

※ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)