


45S1

SY3000・5000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース／DINレール取付形

CE UK
CA
[オプション]

EX121別置型(出力対応)シリアル伝送システム対応

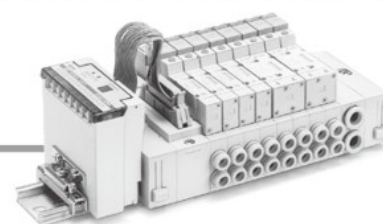

マニホールド型式表示方法

SS5Y 3 - 45S1 V D - 05 U - C4 - -

シリーズ

3	SY3000
5	SY5000

SIユニット仕様

記号	プロトコル種別
0	SIユニットなし
Q	DeviceNet®対応
V	CC-Link対応
ZB	CompoNet®対応(プラスコモン)
ZBN	CompoNet®対応(マイナスコモン)

※SIユニットなしの場合でもDINレール長さは、SIユニットが取付けられるように長くなっています。DINレール長さを短かく(45□タイプと同じ)したい場合は、品番末尾のオプション欄に“0”を記入してください。

SIユニット取付位置

記号	取付位置
U	U側
D	D側

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

オプション

指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数を指定してください。(MAX. 16連)

A・Bポート管接続口径

ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	
M	混合	
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY5000
C6	ø6ワンタッチ管継手	
C8	ø8ワンタッチ管継手	
M	混合	

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø5/32"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	
M	混合	
N3	ø5/32"ワンタッチ管継手	SY5000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	
M	混合	

※混合仕様の場合は、マニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

給排気ブロックAss'y取付位置

記号	取付位置	適用連数
U	U側	2～10連
D	D側	2～10連
B	両側	2～16連
M	特殊仕様	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書で、別途ご指示ください。

バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	シングル配線仕様 (ソレノイドの数16個まで対応可)
...	...	
16	16連	

※ブランキングプレートAss'yの数も含まれます。
※ダブル・3位置(デュアルポティタイプ)の場合は2連分必要です。

SIユニット品番体系表

記号	プロトコル種別	SIユニット品番
Q	DeviceNet®対応	EX121-SDN1
V	CC-Link対応	EX121-SMJ1
ZB	CompoNet®対応(プラスコモン)	EX121-SCM1
ZBN	CompoNet®対応(マイナスコモン)	EX121-SCM3

※外部パイロット仕様、サイレンサ内蔵タイプはP.934～938をご参照ください。

EX121別置型(出力対応)シリアル伝送システムの詳細につきましてはP.1287～1294および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。https://www.smcworld.com