

メタルシール/5ポート・パイロット形 ノンプラグインタイプ VFS6000 Series



型式表示方法


ノンプラグイン



30 - VFS6 1 1 0 - 5 D Z - 10


CSA規格適合品

シンボル

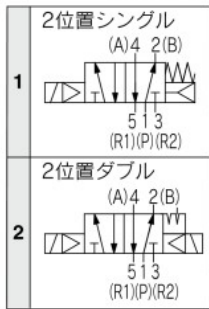

ボディ形式

1 - ノンプラグインサブプレート

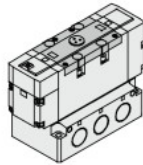

ボディオプション

0	標準
1*	ダイレクトマニュアル

※標準

パイロット方式

無記号	内部パイロット
R*	外部パイロット

※標準

ねじの種類

無記号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

※標準

管接続口径

無記号	サブプレートなし
06	3/4
10	1

配管仕様


無記号	横配管
-----	-----

オプション

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

リード線取出し方法

D - DIN形ターミナル

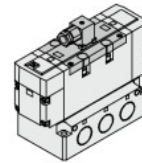

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3*	AC110~120V 50/60Hz
4*	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V 50/60Hz

※標準

仕様、外形寸法は標準品をご参照ください。